
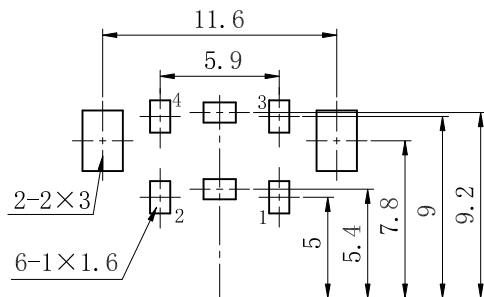
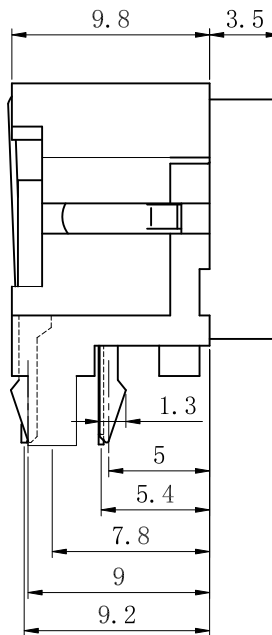


RoHS Compliant

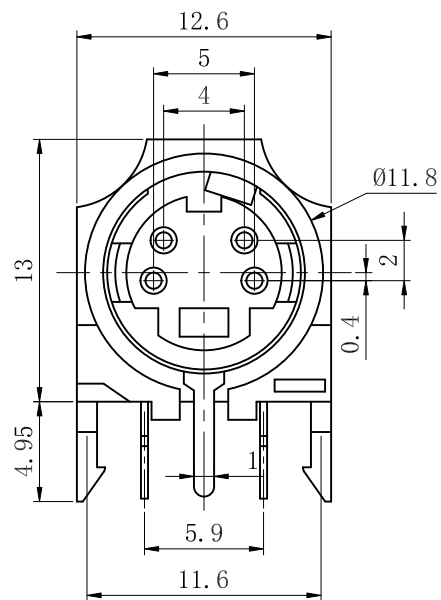

PCB板安装孔图

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~+70℃

相对湿度: 95% (40℃)

2. 额定负荷: 2A 12V DC

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐压: 250V AC (50Hz) 1min

6. 插拔力: 5-50N

7. 寿命: ≥ 5000 次

7	斜 针	1	黄铜0.28mm	D. Cu/Sn				
6	左长针	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn				
5	右长针	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn				
4	右短针	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn				
3	左短针	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn				
2	包 圆	1	黄铜0.25mm	D. Cu/Sn				
1	基 座	1	PBT					
序号	名 称	数 量	材 料	处 理	单件 质 量	总 计 质 量	备 注	

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.				品名(ITEM NO)	MDC 插头		
				料号(PART NO)	MLD-MDC-4-12		
单位(UNIT): MM	未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南		
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)	图号 (DWG NO)	审核 (CHECKED)	邱敏		
				核准(APPROVED)	陈镇		