
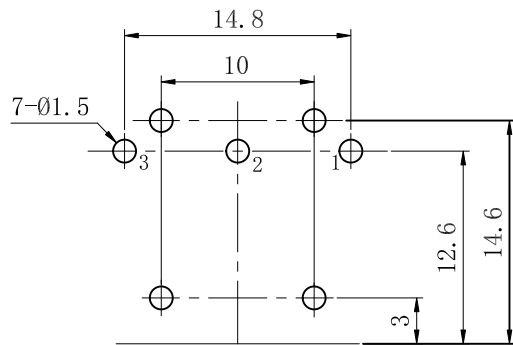


RoHS Compliant

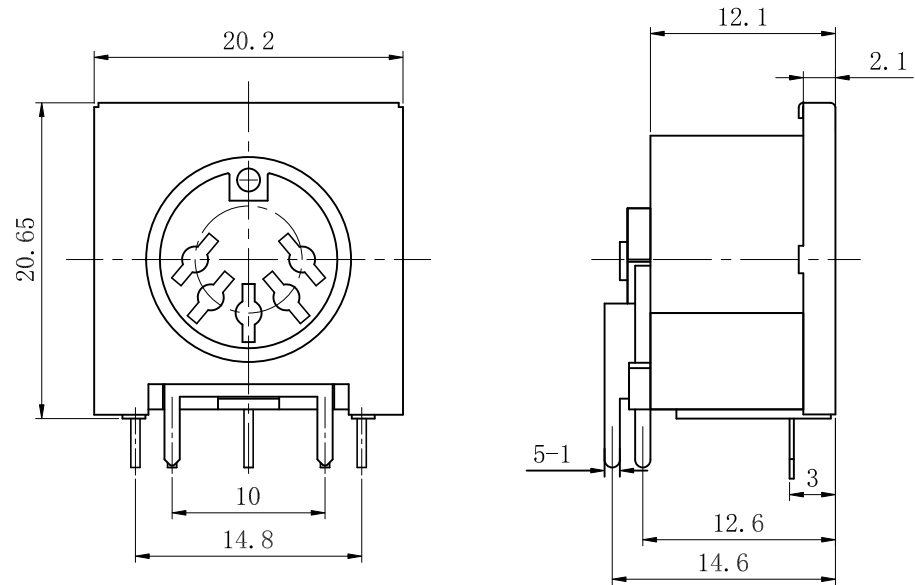

PCB板安装孔图

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:

环境温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 95%(40℃)

2. 额定负荷: 2A 100V AC

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min

6. 插拔力: 10~60N

7. 寿命: ≥ 5000 次

8	绝缘盖	1	纸胶板/PBT				
7	右长针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
6	左长针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
5	左短针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
4	小直针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
3	右短针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
2	面板	1	黄铜0.28mm	D. Cu/Sn			
1	底座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名(ITEM NO)	DS 插头		
			料号(PART NO)	MLD-DS-5-02-08		
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南	
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)	图号 (DWG NO)	审核 (CHECKED)	邱敏	
				核准(APPROVED)	陈镇	
			图号 (DWG NO)	MLD-2509031032		