

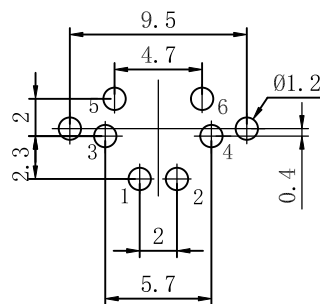
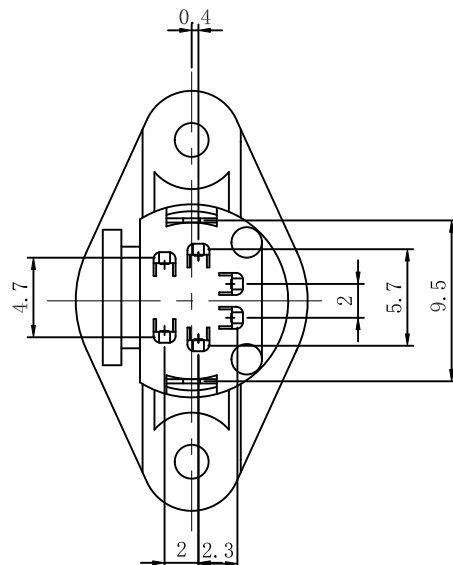


RoHS Compliant

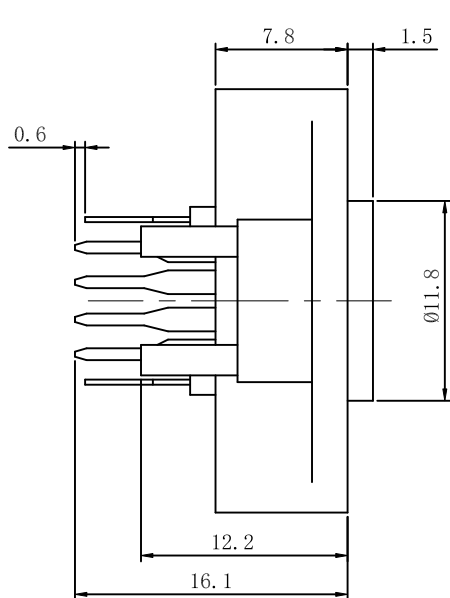

PCB板安装孔图

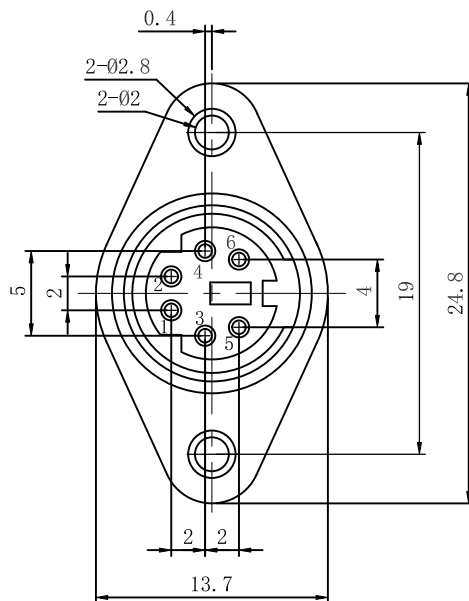

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 95% (40°C)

2. 额定负荷: 2A 12V DC

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐压: 250V AC (50Hz) 1mi

6. 插拔力: 5-50N

7. 寿命: ≥ 5000 次

3	插针	6	磷铜 0.2mm	D. Cu/Sn			
2	包圆	1	黄铜0.28mm	D. Cu/Sn			
1	基座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名(ITEM NO)	MDC 插头	
			料号(PART NO)	MLD-MDC-6-09A	
单位(UNIT): MM	未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1		模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇