

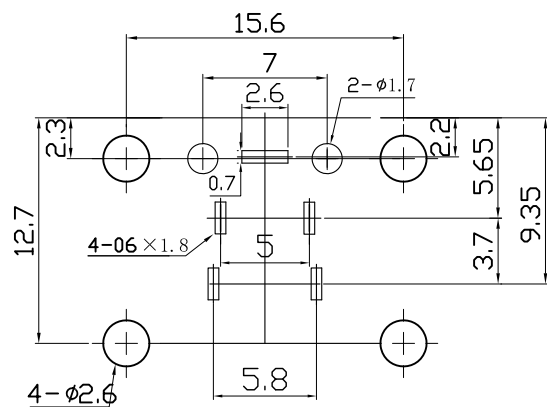
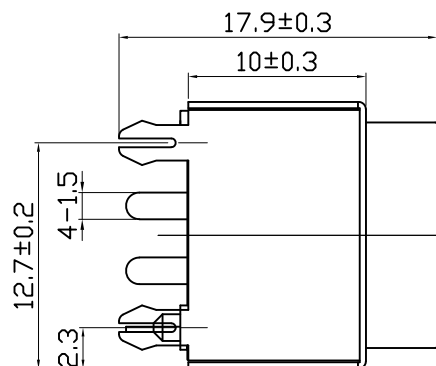


RoHS Compliant

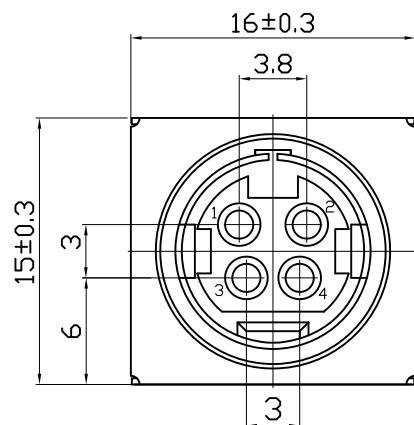

PCB板安装孔图

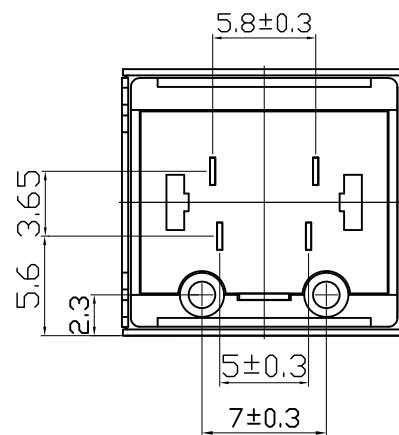

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围：
环境温度：-25~+70℃
相对湿度：95%(40℃)
2. 额定负荷：6.5A 20V DC
3. 接触电阻：≤30mΩ
4. 绝缘电阻：≥100MΩ
5. 耐压：250V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力：10~60N
7. 寿命：≥5000次

6	包 圆	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
5	铜 壳	1	黄铜0.35mm	D. Cu/Sn			
4	左长针	2	黄铜0.28mm	D. Cu/Sn			
3	右长针	2	黄铜0.28mm	D. Cu/Sn			
2	后 盖	1	PBT				
1	基 座	1	PBT				
序号	名 称	数量	材 料	处 理	单件 质	总计 量	备 注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名(ITEM NO)	MPC 插头	
			料号(PART NO)	MLD-MPC-4-05	
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇