
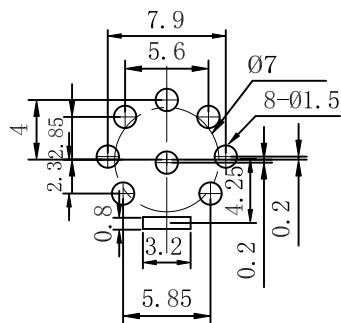
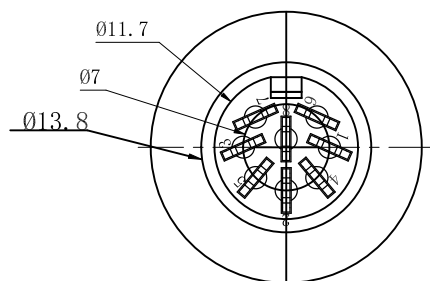
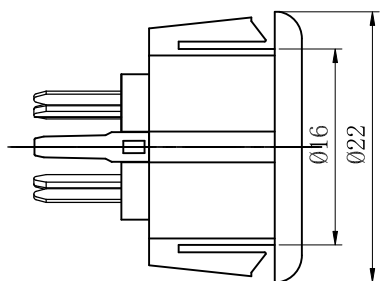
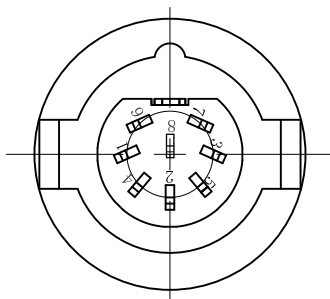


RoHS Compliant

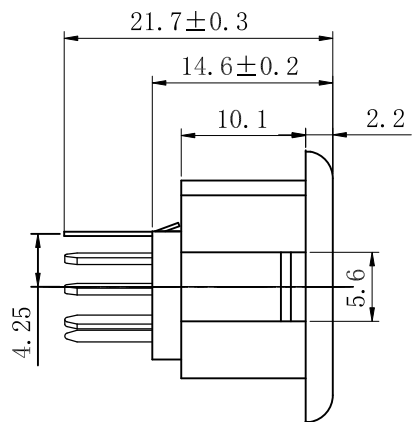

PCB板安装孔图

主要技术特性要求:

- 使用温度范围:
环境温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 95%(40°C)
- 额定负荷: 2A 100V AC
- 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
- 插拔力: 10~50N
- 寿命: ≥ 5000 次

3	弹片	1	磷铜0.3mm	D. Sn			
2	插针	8	黄铜0.6mm	D. Ni/Sn			
1	基座	1	ABS				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.				品名(ITEM NO)	DS 插头	
				料号(PART NO)	MLD-DS-8-07A-1	
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南	
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏	
		图号 (DWG NO)		核准(APPROVED)	陈镇	