

特点

- 适用于 **Cat5e** 以太网应用
- 与电缆安装 **RJ45** 插头兼容
直角连接
- 镀金镍触点镀层、确保可靠连接

RS Pro RJ45 连接器

RS 号: 331-6443



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

以太网连接器

产品说明

RS Pro 8 引脚 RJ45 连接器是印刷电路板网络连接的薄型解决方案。该连接器可通过通孔安装轻松连接到印刷电路板、用于确保设备外壳中的数据插座连接、或用于项目中的菊花链模块化设备。插座的薄型设计意味着它特别适用于需要节省空间的应用。

一般规格

以太网连接器类型	RJ45Connector
性别	母
Ian 类别	Cat5e
端口数	1
路数	8P8C
连接器类型	插座
方向	直角
触点材料	磷青铜
触点镀层	镍镀金
壳体	玻璃填充聚酯 UL94VO
颜色	黑色
应用	调制解调器、pc 和笔记本电脑、智能电视

电气规格

触点电阻	直流 100mA 时最大 30mΩ μ a
绝缘体电阻	直流 500V 时最小 1000MΩ μ a
额定电流	3A
介电耐电压	交流 500V 交流 1 分钟

以太网连接器

机械规格

安装类型	印刷电路板安装
长度	13.5mm
宽度	16mm
深度	21.6mm



操作环境规格

工作温度	-55 至 105°C
------	-------------

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------

Dimensions: (mm)

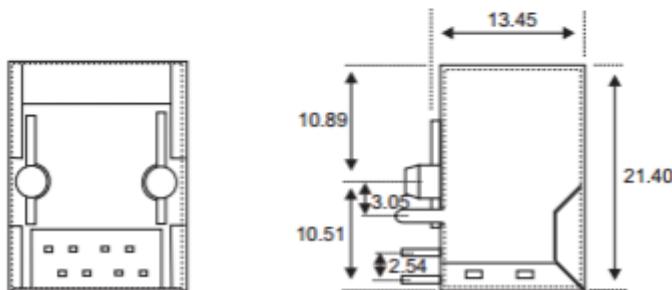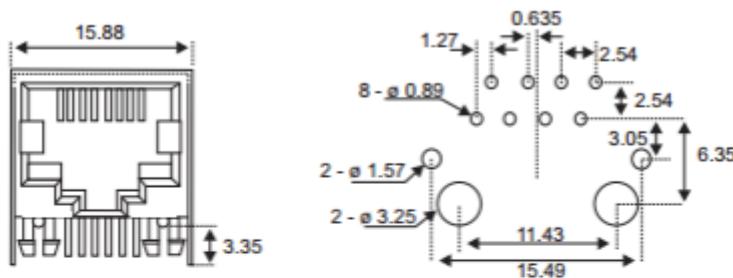

以太网连接器

