


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3124011	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(黑)	0.208	M
2	L3124012	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(402红)	0.208	M
3	L3124013	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(白)	0.208	M
4	L3124015	1007/24#11/0.16TS $\varnothing$ 1.4电子线(黄)	0.208	M
5	T1000004	X2501-T-PN	8	PCS
6	Y1100003	A2502-04P	2	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

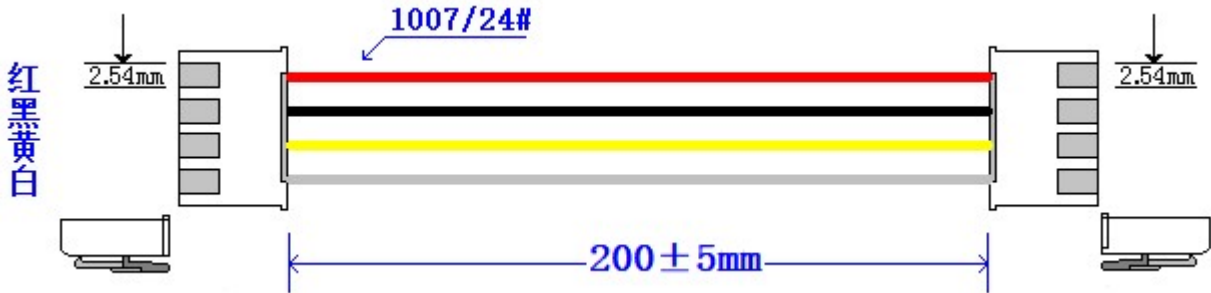

							RoHS Compliant	
				图号:	13925	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd	页面:	3 of 7
				单位:	MM		日期:	2025-12-02
				比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm 带扣 端子线UL1007#24 红/黑/黄/白 双头同向 L=	
A/0	4288-13925		2025-11-04	视图:		规格型号:		审核:
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDS254-100724-200-4P	批准: