


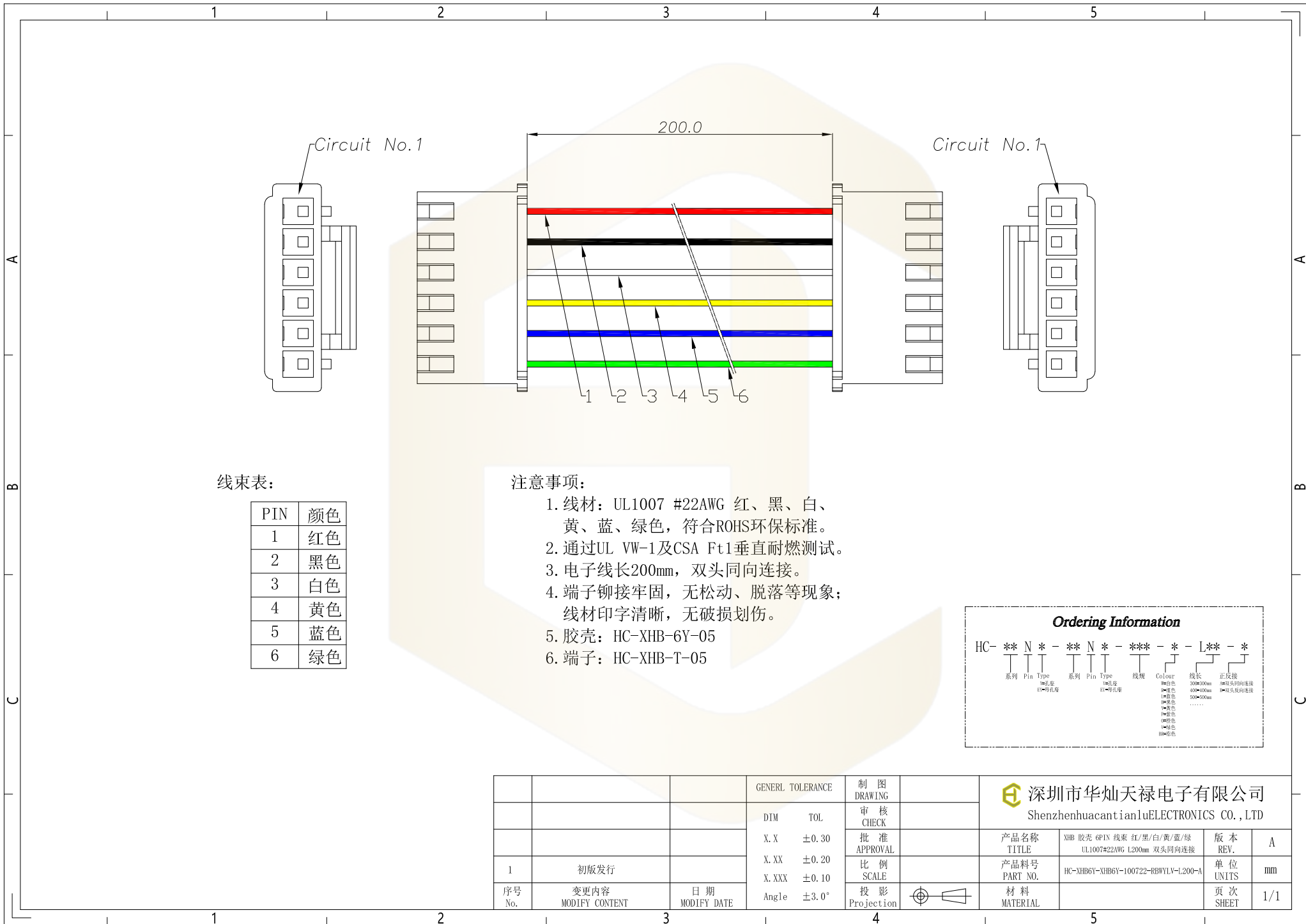

线束表:

PIN	颜色
1	红色
2	黑色
3	白色
4	黄色
5	蓝色
6	绿色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 红、黑、白、黄、蓝、绿色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头同向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XHB-6Y-05
6. 端子: HC-XHB-T-05

Ordering Information

HC	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type			系列	Pin	Type		线规		Colour		线长		正反转	
		≡孔距					≡孔距				≡白色		200=200mm		≡双头同向连接	
		≡孔距					≡孔距				≡红色		400=400mm		≡双头反向连接	
											≡黄色		500=500mm			
											≡蓝色					
											≡绿色					
											≡棕色					
											≡灰色					

			GENERL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核				
			X.X	±0.30	批 准	产品名称	XHB 胶壳 6PIN 线束 红/黑/白/黄/蓝/绿	版 本	A
			X.XX	±0.20	CHECK	TITLE	UL1007#22AWG L200mm 双头同向连接	REV.	
			X.XXX	±0.10	APPROVAL	产品料号	HC-XHB6Y-XHB6Y-100722-RBWYL-V-L200-A	单 位	mm
			Angle	±3.0°	比 例	PART NO.		页 次	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE			投 影 Projection	材料 MATERIAL			