


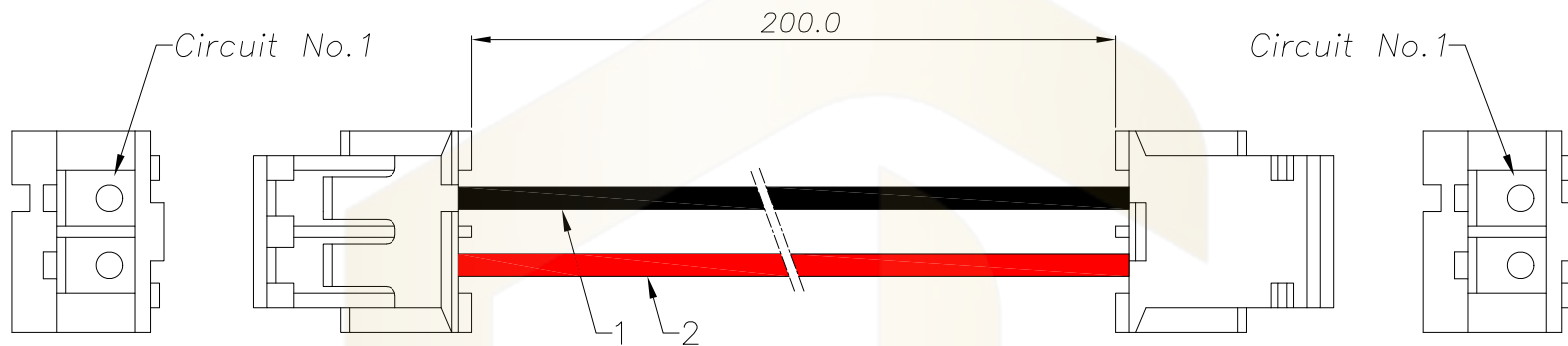

线束表:

线序	颜色
1	黑色
2	红色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #24AWG 黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头反向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象;
线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-ZH-2Y-05
6. 端子: HC-ZH-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L**	-	*
系列	Pin	Type			系列	Pin	Type		线规	Colour	线长	正反接			
		Y=孔座 E=母孔座					Y=孔座 E=母孔座			W=白色 B=蓝色 L=黑色 Y=黄色 F=棕色 O=棕色 V=绿色 BR=棕色	300±0.00mm 400±0.00mm 500±0.00mm	A=双头同向连接 B=双头反向连接			

			GENERAL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X.X ±0.30	批 准					
			X.XX ±0.20	比 例					
1	初版发行		X.XXX ±0.10	SCALE		产品名称 TITLE	ZH 胶壳 2PIN 线束 黑/红 UL1571#24AWG L200mm 双头反向连接	版 本 REV.	A
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		产品料号 PART NO.	HC-ZH2Y-ZH2Y-157124-BR-L200-B	单 位 UNITS	mm
						材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1