



HIKMICRO

HM-AHL02-M2650

专业型手持系列微距镜



- 可搭配专业型调焦款产品使用；
- 可用于进行PCB评估，小型电子元器件检查等微小目标场景；
- 支持快捷装配


## · 规格参数

型号		HM-AHL02-M2650
热成像	物方视场	调焦款专业型192x144分辨率: 8.96mm × 6.72mm 调焦款专业型256x192分辨率: 11.81mm × 8.86mm 调焦款专业型384x288分辨率: 17.74mm × 13.3mm 调焦款专业型640x512分辨率: 19.84mm × 14.88mm
镜头	分辨率	50 $\mu$ m
系统参数	重量	15g
	尺寸	62.32mm×51.28mm×13.26mm
	最佳测量距离	26.5mm±1mm

## · 订货型号

HM-AHL02-M2650

## · 外形尺寸

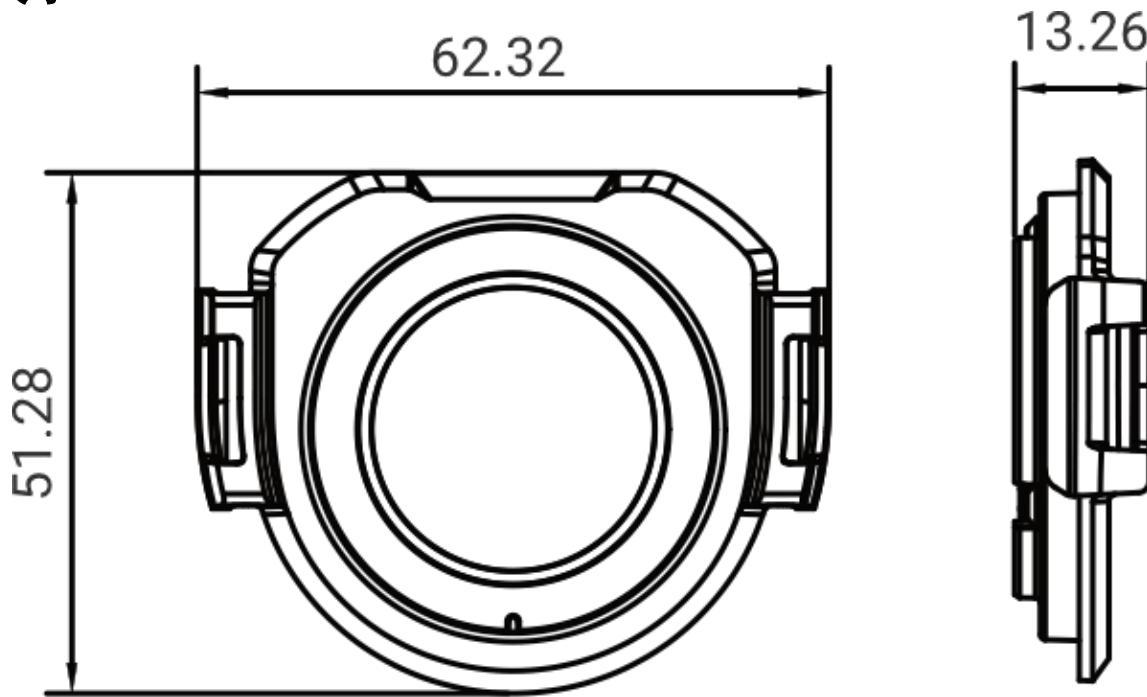

Unit: mm

