



HIKMICRO

HM-TPH13Pro-3AQF/W

手持测温热像仪



【产品简介】：

- H13Pro是微影专业型手持测温产品，搭载192*144像素红外探测器，可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。800万像素的可见光相机模块等强大配置，辅以点线框测温规则编辑，分区域灵活设置发射率等专业功能，再搭配上强大专业的手机APP和电脑软件，为每一位工程师提供更专业的红外热成像服务。

【功能特性】：

- 定焦不可调焦
- 3.5英寸触摸阳光屏
- 支持点、线、框测温
- 测温范围：-20°C~550°C
- 待机时间4h，可现场更换，可充电
- 图片存储全屏测温信息，支持离线测温分析(配合客户端使用)

【应用领域】：

- 适用于高教科研，电力运检，石油石化，煤矿冶金，建筑行业，物业巡检，保险勘测，轨道交通，传统、大型机械、高新技术、激光、压铸等制造业。

· 规格参数


型号	HM-TPH13Pro-3AQF/W
热成像	传感器类型 非制冷型探测器
	响应波段 7.5~14μm
	NETD (噪声等效温差) < 50mk (@25°C , F#=1.0)
	最大图像尺寸 192*144
	热成像镜头焦距 3.6mm
	视场角 37.2°×27.8°
	数字变倍 1.0~8.0连续数字变倍
	帧频 25Hz
	F值 F1.0
	测温范围 -20°C~550°C
可见光	精度 ±2°或±2% , 取最大值
	空间分辨率(IFOV) 3.33 mrad
	最大图像尺寸 3264×2448
图像显示	图片分辨率 3264×2448
	视频分辨率 1600x1200
	显示器 3.5" LCD电容触摸屏 640×480
系统功能	图像模式 支持白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨7种伪彩模式
	画面显示模式 可见光、热成像、双光融合、画中画
系统参数	报警联动 声光报警联动
	蓝牙 支持
	激光指示 支持
	拍照 热成像、可见光、双光融合、画中画
	录像 热成像、可见光、双光融合、画中画
	照明 支持
	文本注释 支持
	语音注释 支持 (60s)
	台账 不支持
	界面语言 中文
	Wi-Fi 支持
	存储 16G(最大支持128G)
	硬件接口 TYPE-C
	电池类型 锂离子电池
	电池工作时间 5h , 可现场更换 , 可充电
系统参数	工作温度和湿度 -10°C~50°C , ≤95%
	防护等级 IP54
	防摔等级 2m
	重量 660g
	尺寸 244mm×100mm×104mm
	电磁兼容性(EMC) GB/T17799.2 , GB 17799.3-2012
	装箱清单 电池×1、适配器×1、挂绳×1、USB线×1、SD卡×1、说明书×1、布包×1

客户端软件	PC端软件	HIKMICRO Analyzer
	App	微影热视
	投屏	UVC Alarm Client


· 订货型号

HM-TPH13Pro-3AQF/W


· 外形尺寸

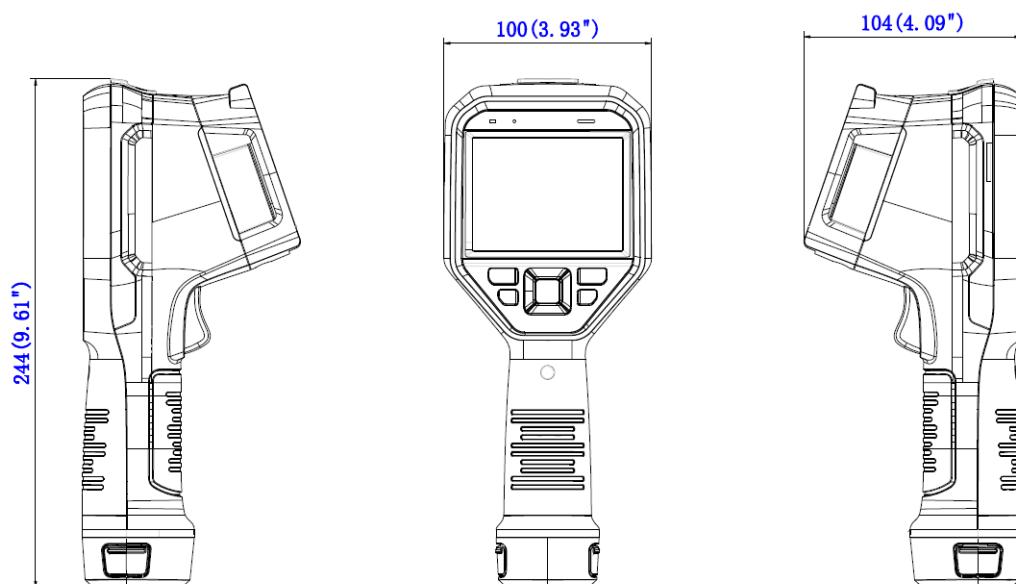

装箱清单

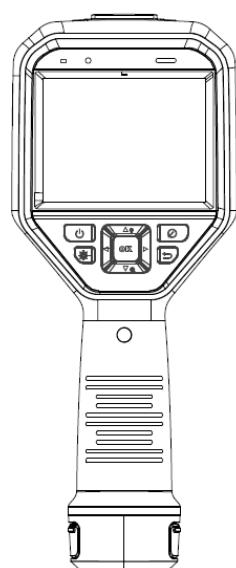


主机 (x1)

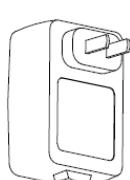

适配器 (x1)



布包 (x1)

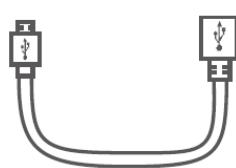

USB 数据线 (x1)



用户手册 (x1)



说明

主机已含电池、SD 卡、挂绳。

