


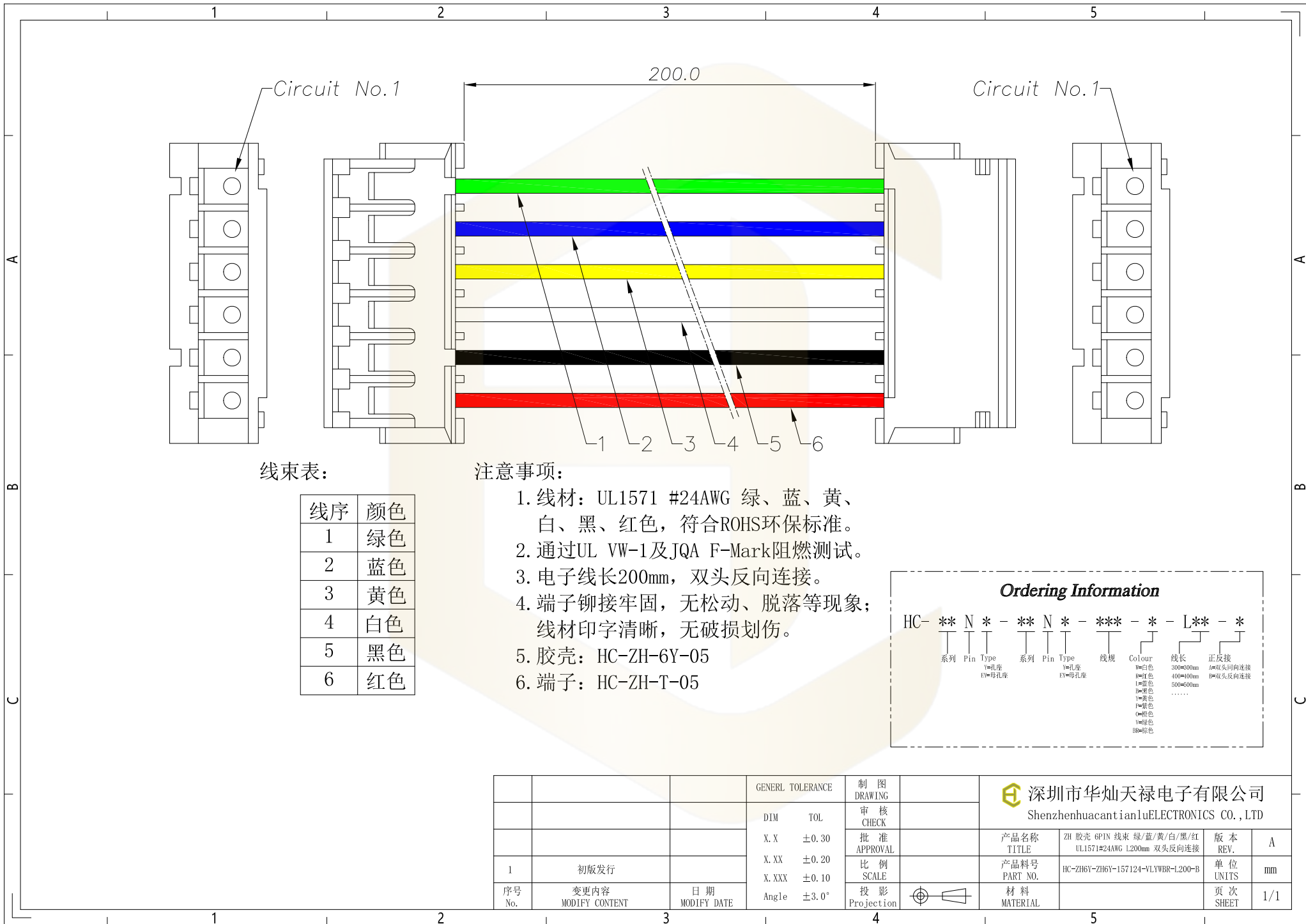

线束表:

线序	颜色
1	绿色
2	蓝色
3	黄色
4	白色
5	黑色
6	红色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #24AWG 绿、蓝、黄、白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头反向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-ZH-6Y-05
6. 端子: HC-ZH-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type			系列	Pin	Type		线规		Colour		线长		正反接	
		Y=孔座					Y=母孔座				W=白色		300±000mm		J=双头同向连接	
											L=蓝色		400±000mm		B=双头反向连接	
											I=黑色		500±000mm			
											Y=黄色					
											F=棕色					
											O=棕色					
											V=绿色					
											BR=棕色					

			GENREL TOLERANCE		制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称	ZH 胶壳 6PIN 线束 绿/蓝/黄/白/黑/红 UL1571#24AWG L200mm 双头反向连接	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX	±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-ZH6Y-ZH6Y-157124-VLYWBR-L200-B	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle	±3.0°					