


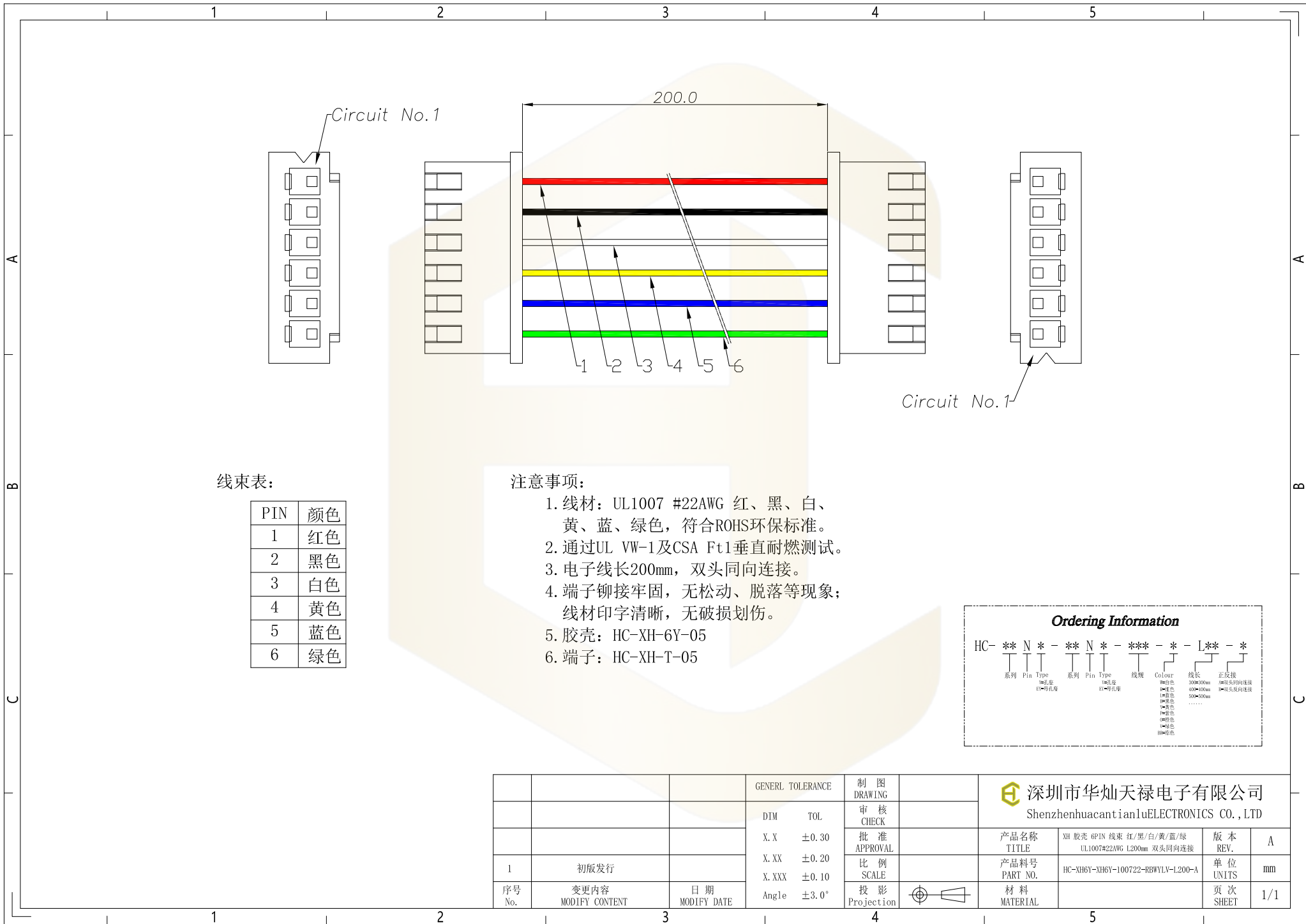

线束表:

PIN	颜色
1	红色
2	黑色
3	白色
4	黄色
5	蓝色
6	绿色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 红、黑、白、黄、蓝、绿色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头同向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XH-6Y-05
6. 端子: HC-XH-T-05

Ordering Information

HC	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type	Pin	Type	系列	Pin	Type	Pin	Type	线规	Colour	线长	正反转	Pin	Type	Pin
		白=穿孔度		白=穿孔度			白=穿孔度		白=穿孔度		白=白色 黑=黑色 黄=黄色 蓝=蓝色 绿=绿色 灰=灰色 棕=棕色	200=200mm 400=400mm 500=500mm	白=双头同向连接 黑=双头反向连接			

			GENERAL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X.X ±0.30	批 准		产品名称	XH 胶壳 6PIN 线束 红/黑/白/黄/蓝/绿	版 本	A
			X.XX ±0.20	APPROVAL		TITLE	UL1007#22AWG L200mm 双头同向连接	REV.	
			X.XXX ±0.10	比 例		产品料号	HC-XH6Y-XH6Y-100722-RBWLY-L200-A	单 位	mm
			Angle ±3.0°	SCALE		PART NO.		页 次	1/1
序号	变更内容	日期	投影	投影		材料		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection	Projection		MATERIAL			