
 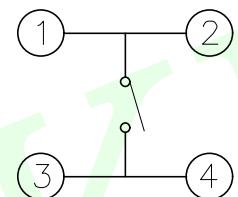
 
 
 




RoHS Compliant

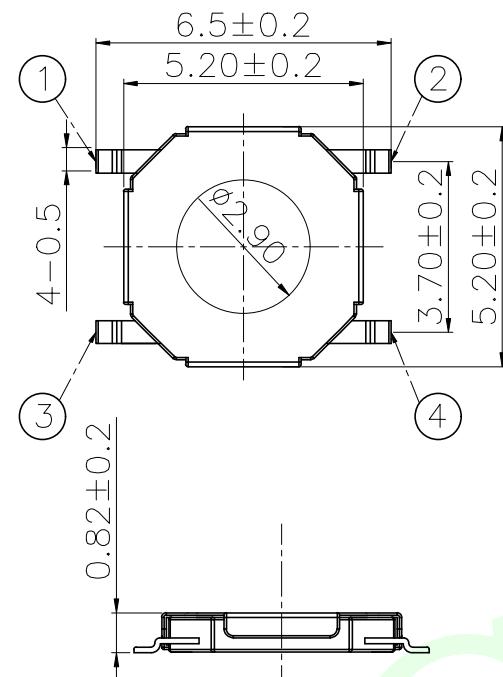

电 路 图

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	160±40gf 260±50gf
行程 travel	0.25±0.1m
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥100000 次

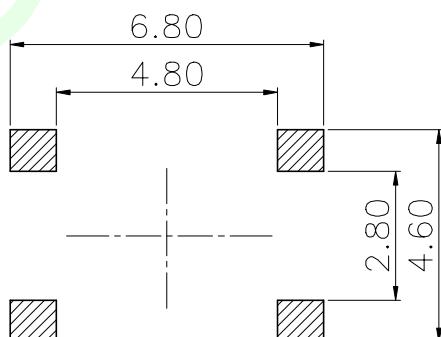

PCB. 焊接图

联晟欣
LCK
产品类别
TA: 轻触开关
产品流水料号识别码

LCK-TA
048
HXX-X X X
高度
H10: 1.0H

包装方式
L: 圆盘
S: 袋装
有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱
克力
1: 180克力
2: 250克力

5	卡件	铜	1	镀银
4	防尘膜	PI	1	耐温260℃ (黄色)
3	盖板	不锈钢	1	镀银
2	基座	LCP	1	耐温260° C (白色)
1	弹片	不锈钢	1	镀银
序号	零件名称	材料规格	数量	备注
QUADRANT POINT TANGENCY POINT INTERSECTION POINT	(QP) (TP) (IP)	联晟欣连接器(深圳)有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:				
X.	±0.25		DESIGN	Andy
X.x	±0.20		CHECKED	DATE
X.xx	±0.15		APPROVED	DATE
ANGULAR	±3°		TITLE: TACRILE SWITCH	
			PART NO: LCK-TA048HXXX-XXXX	REV: 04
			DRAWING NO:	SCALE: 1:1
				UNIT: mm
			SIZE: A4	SHEET: 1/1