


产品信息

PRODUCT INFORMATION

型 号:	GP-640S	像 素:	500万高清高速
光 学 倍 率:	0.7X-4.5X连续可调	分 辨 率:	1920*1080/1280*1024等
电子放大倍率:	21-135倍可调	帧 率:	60帧/秒
显 示 方 式:	VGA+USB(连接电脑或显示屏)	照明方式:	LED灯可调光源
物 镜:	0.5X (标配) 0.35X或1X (可选)		
材 质:	纯光学玻璃镜片、全金属机身，经久耐用		
包 装 方 式:	防震泡沫、纸盒		

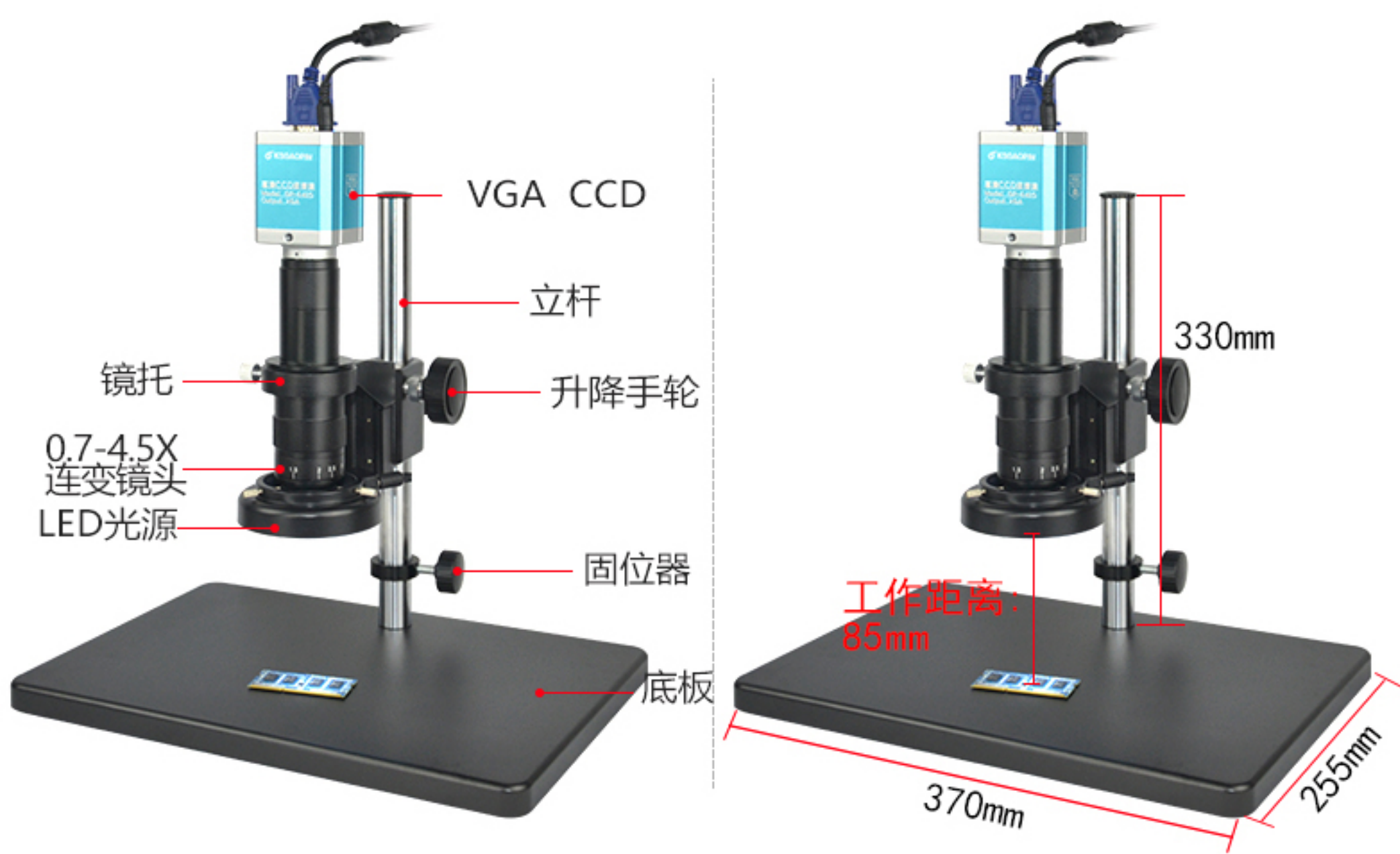

注：纯手工测量，若有1-2mm的误差皆为合理范围

光学参数

OPTICAL PARAMETERS

物镜	0.5X 时 (标配)			0.35X 时			1X 时		
镜头倍率	电子放大倍率	视场范围 (长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围 (长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围 (长*宽)	工作距离
0.7X	21X	19*12mm	90.5mm	14X	24*13mm	320mm	42X	8*4.5mm	80.5mm
1X	30X	11.2*7mm	90mm	20X	15*8.5mm	135mm	60X	5*4mm	
1.5X	45X	8*4.4mm		30X	11*6.5mm	110mm	90X	3.5*2mm	
2X	60X	6*3.2mm	80.5mm	40X	8*5mm	95mm	120X	2.5*1.5mm	
2.5X	70X	5*3mm		50X	7*3.5mm		140X	2.1*1.1mm	80mm
3X	90X	4*2.5mm		60X	5.5*3mm		180X	2*1mm	
3.5X	105X	4*2mm		70X	4.5*2.5mm		210X	2*1mm	
4X	120X	3*2mm		80X	4*2mm		240X	1.5*1mm	
4.5X	135X	3*2mm		90X	3.5*2mm		270X	1.3*1mm	