


产品信息

注：产品尺寸信息均为人工测量，因尺具差别，会有细小偏差
具体以实物为准！

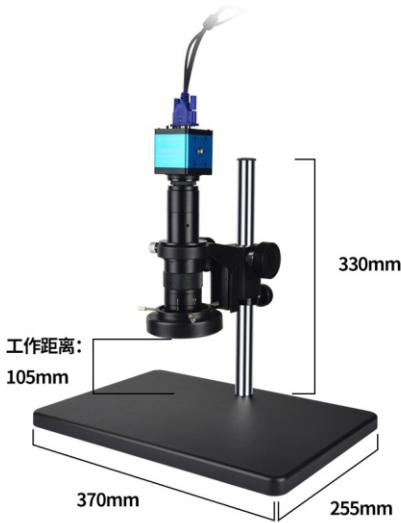

产品型号

GP-331V

像素

500万高清实时像素

光学倍率

0.7X-4.5X连续可调

帧率

60帧/秒

电子放大倍率

21-135倍可调

照明方式

LED灯可调光源

显示方式

VGA电脑显示屏

分辨率

1920*1080/1280*1024

光学参数

目镜	0.5X时 (标配)			0.35X时			1X时		
镜头 倍率	电子放 大倍率	视场范围 (长*宽)	工作 距离	电子放 大倍率	视场范围 (长*宽)	工作 距离	电子放 大倍率	视场范围 (长*宽)	工作 距离
0.7x	21X	18.3*13.7mm	125mm	14X	24.2*18.1mm	128mm	42x	8.4*6.5mm	105mm
1x	30x	10.2*7.6mm	110mm	20x	13.2*9.9mm	109mm	60X	5.4*4.1mm	
1.5x	45X	7.2*5.4mm	105mm	30x	9.2*6.8mm	105mm	90x	3.8*2.9mm	
2x	60x	5.1*3.8mm	103mm	40x	6.5*4.8mm		120X	2.7*2.1mm	
2.5x	70x	4.6*3.2mm		50x	5.4*4.1mm		140X	2.3*1.7mm	
3x	90x	3.7*2.7mm		60x	4.6*3.4mm		180x	1.9*1.45mm	
3.5x	105x	3.2*2.5mm		70x	3.9*2.9mm		210X	1.7*1.25mm	
4x	120x	2.7*2mm		80x	3.4*2.6mm		240X	1.4*1.1mm	
4.5x	135x	2.4*1.7mm		90x	3.2*2.9mm	100mm	270x	1.3*0.9mm	100mm