


产品参数			
产品型号	GP-40	像素	1400万
光学倍率	0.7X-5.0X连续可调	帧率	60帧/秒
电子放大倍率	20-150倍可调	照明方式	LED可调光源
分辨率	1920*1080	拍照录像	支持
操控方式	鼠标操控	存储	U盘
十字线功能	横、竖各4条直线	显示方式	HDMI高清输出
显示方式	13.3寸高清宽屏显示（自带）		
菜单	一次白平衡/自动/手动白平衡，减少反光，全屏冻结 图片预览，黑白/彩色切换，垂直镜像，水平镜像		

光学参数表			
物镜	1X（标配）		工作距离
镜头倍率	电子放大倍率	视场范围	110mm
0.7X	20X	17.5mm	
1X	30X	12.5mm	
1.5X	45X	8mm	
2X	60X	6mm	
3X	90X	4mm	
4X	120X	3mm	
5X	150X	2.5mm	

CCD相机 参数表

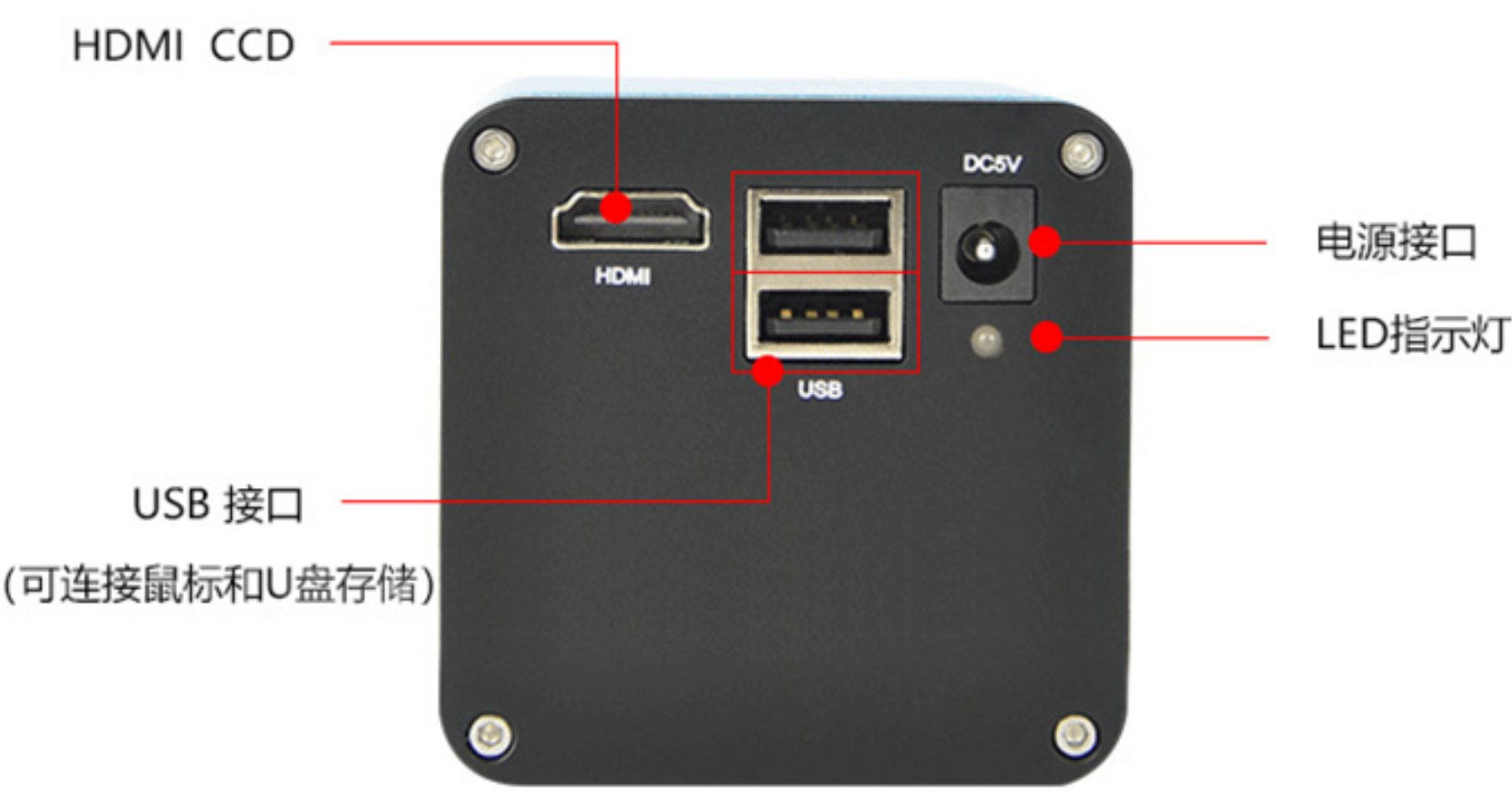

图像传感器	1/2.8" 彩色 1400万CMOS	像元尺寸	1/2.8"
菜单	全数字UI设计	操作方式	鼠标操作
镜头接口	C/CS型	曝光方式	手动/自动
白平衡	手动/自动	亮度	可调节范围0~100
颜色	R/G/B独立可调	存储功能	U盘存储
显示帧率	1080P@60fps/1080P@50fps	电子快门速度	1/50s(1/60s)~1/10000s
HDR	支持	横线竖线	横竖各4条，位置可移，颜色可调
数字放大	支持	扫描方式	逐行扫描
数据接口	HDMI	电源DC	DC5V
产品重量	420g	外形尺寸	66mm×66mm×80mm