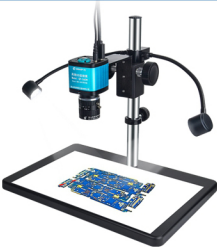


产品参数

产品型号	GP-351D	
光学倍率	3X - 8X连续可调	
显示方式	HDMI 高清高速输出	
包装方式	防震泡沫、纸盒	
像素	500万 GP-351D	
帧率	60帧/秒	
照明方式	LED可调双纤光源	
分辨率	1920*1080	
材质	纯光学玻璃镜片、全金属机身、经久耐用	

镜头参数

名称	固定焦距手动光圈500万像素镜头	
焦距	8mm	
接口	C接口	
镜头光圈	F1.4-C	
像面尺寸	Φ12.1mm (3/4")	
最近摄距	0.5m	
光圈控制	手动（锁紧结构）	
重量	53g	

光学参数

光学参数	可视范围（长*宽）	工作距离时
8X	60*45mm	87mm
6X	95*70mm	150mm
4X	115*85mm	185mm
3X	155*155mm	255mm