


产品信息

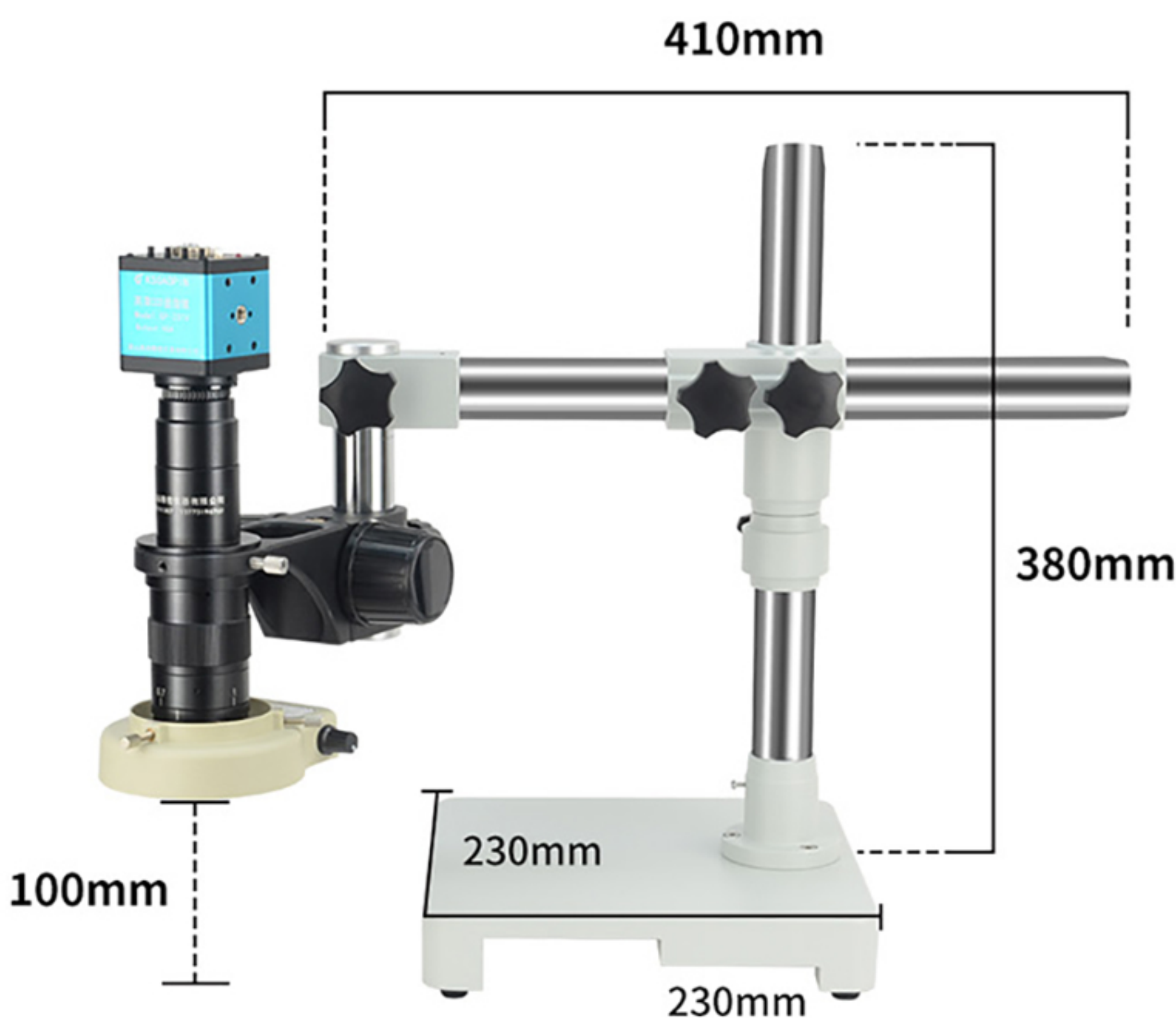

注：产品尺寸信息均为人工测量，会有细小偏差，具体以实物为准！



产品型号

GP-331V

像素

500万高清实时像素

光学倍率

0.7X-4.5X连续可调

帧率

60帧/秒

电子放大倍率

21-135倍可调

照明方式

LED灯可调光源

显示方式

VGA电脑显示屏

分辨率

1920*1080/1280*1024

光学参数

目镜	0.5X 时 (标配)			0.35X 时			1X 时		
镜头倍率	电子放大倍率	视场范围 (长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围 (长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围 (长*宽)	工作距离
0.7X	21X	15*10mm	100mm	14X	23*13mm	90mm	42X	7*4mm	90mm
1X	30X	10*6mm		20X	14*8.5mm		60X	4.5*3mm	
1.5X	45X	7*4mm		30X	10*6mm		90X	3.5*2mm	
2X	60X	5*3mm		40X	7*4mm		120X	2.5*1.5mm	
2.5X	70X	4*2.5mm		50X	6*3.5mm		140X	2*1.5mm	
3X	90X	4*2mm		60X	5*3mm		180X	2*1mm	
3.5	105X	3*2mm		70X	4.5*2.5mm		210X	1.5*1mm	
4X	120X	3*2mm		80X	4*2mm		240X	1.5*1mm	
4.5X	135X	2.5*1.5mm		90X	3.5*2mm		270X	1*1mm	