

1 2 3 4 5 6 7 8

RoHS
REACH

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E


F

G

H

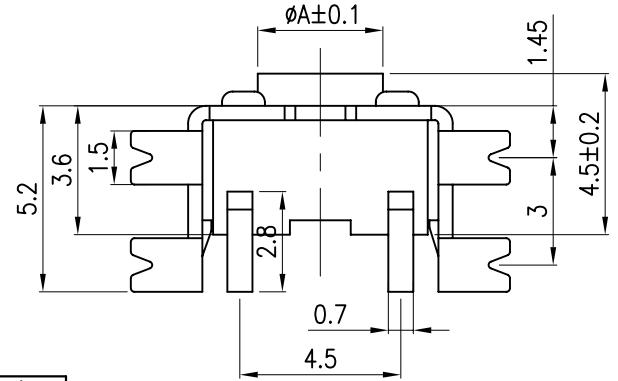


A	H(高度)
Ø3.5	4.3
Ø3.5	5.0
Ø3.3	7.0
Ø3.2	8.5
Ø3.1	9.5
Ø3.0	15


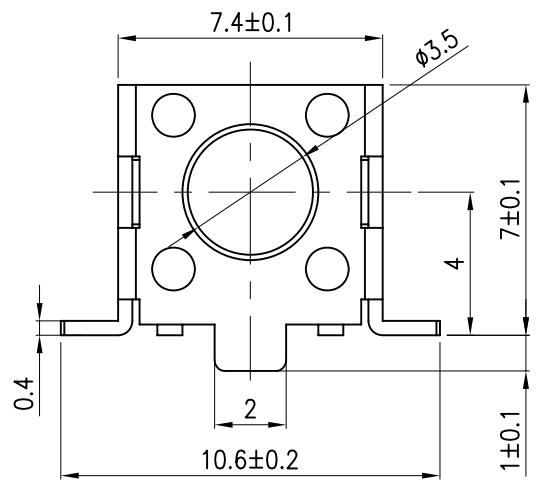


技术参数:

- 作用温度: -25~+85°C;
- 额定负荷: DC 12V 50mA;
- 接触电阻: ≤50mΩ;
- 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 耐压: AC250V(50Hz)/min;
- 动作力: 250g±50g;
- 使用寿命: 100000次;
- 未注尺寸公差参照下面表格。

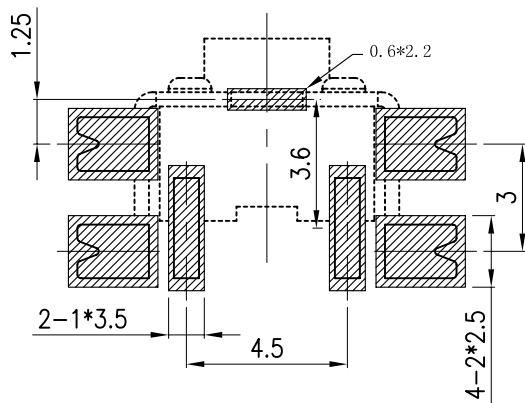

PCB线路板安装图(±0.1)

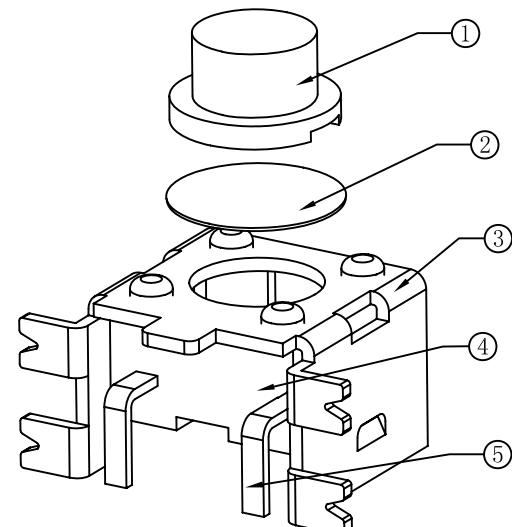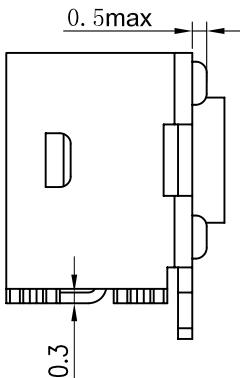

①—②
③—④
⑤

电路图

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA (黑色)	—	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡		
2	簧片	不锈钢	—	1	
1	按钮	PPA (黑色)	—	1	

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审核		图面 A4	产品型号: TC-06H-17-5H
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30			单位 MM	
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化		比例	产品规格:
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80	批准		重量	
角度		±1°				页码 1/1	深圳市富港科技有限公司
						版次 A/0	

1 2 3 4 5 6 7 8