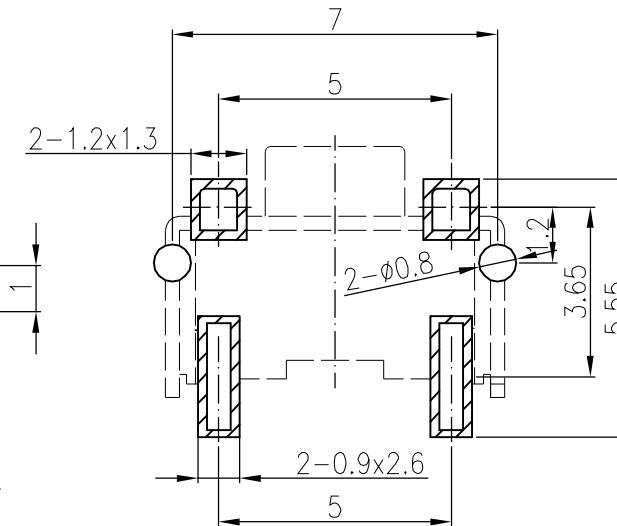
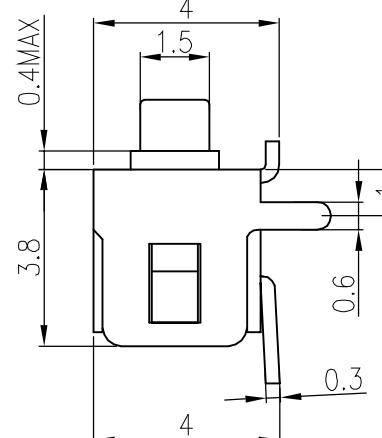
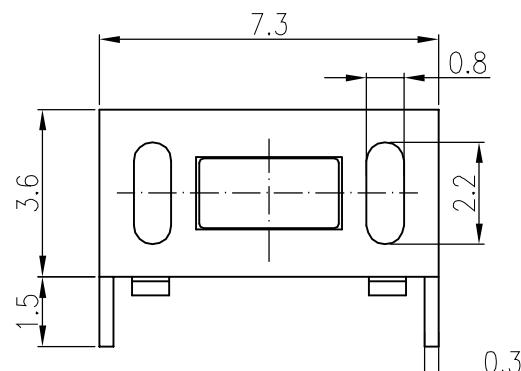
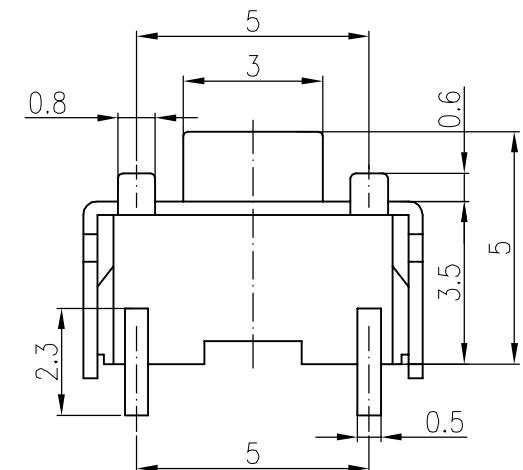
 


技术参数:
 1. 做用温度: -25~+85°C;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
 6. 动作力: $180\text{g} \pm 50\text{g}$;
 7. 使用寿命: 50000次;
 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

PCB板开孔尺寸(± 0.1)

电路图

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA	—	1	黑色
3	盖板	黄铜	铜锡	1	
2	簧片	不锈钢	—	1	
1	按钮	PPA	—	1	黑色

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关		
0~3	± 0.05	± 0.10	± 0.20	审核			图面 A4	产品型号:TC-36R-01-5H	
$>3~6$	± 0.05	± 0.10	± 0.30				单位 MM		
$>6~30$	± 0.10	± 0.20	± 0.50		标准化		比例	产品规格:	
$>30~120$	± 0.15	± 0.30	± 0.80		批准				
角度	$\pm 1^\circ$						页码 1/1	深圳市富港科技有限公司	
							版次 A/0		