

RoHS
REACH

 





由 Autodesk 教育版产品制作

F

G

H

A	H(高度)
Ø3.5	4.3
Ø3.5	5.0
Ø3.3	6.0
Ø3.3	9.0
Ø3.2	9.5
Ø3.0	15

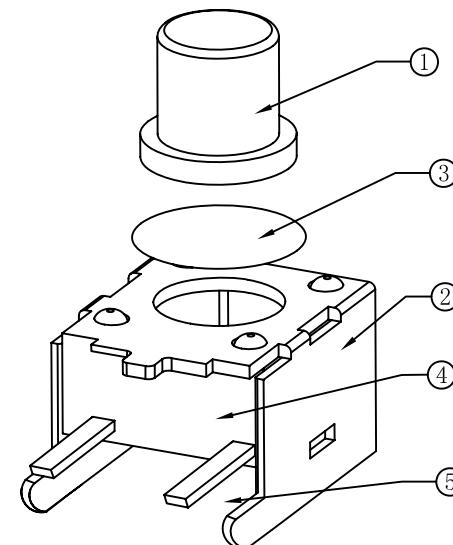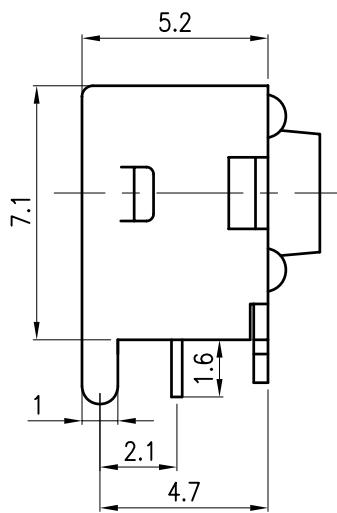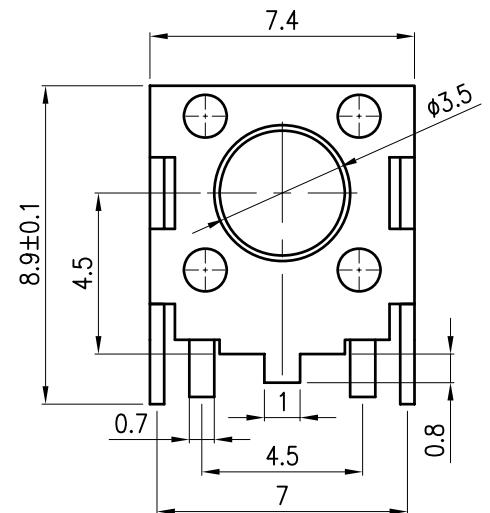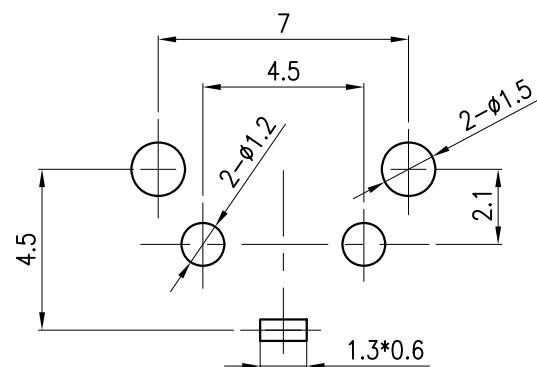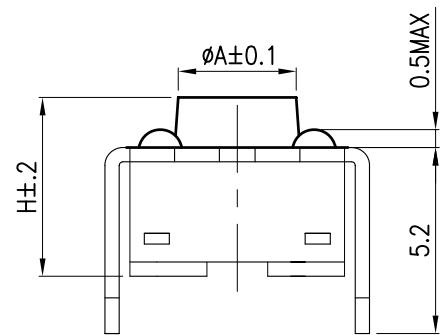

电路图

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA (黑色)	—	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
2	簧片	不锈钢	镀银	1	
1	按钮	PPA (黑色)	—	1	

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: 250g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关	
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审核			图面 A4	产品型号: TC-06H-06B-5H
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30	标准化			单位 MM	产品规格:
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	批 准			比例	
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80	±1°			重量	
角度		±1°		页码 1/1			版次 A/0	深圳市富港科技有限公司