
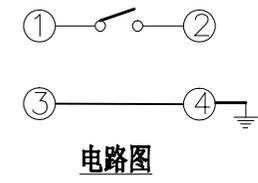
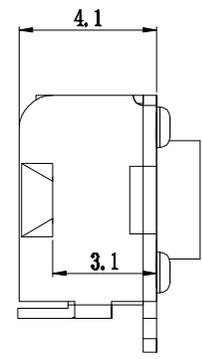
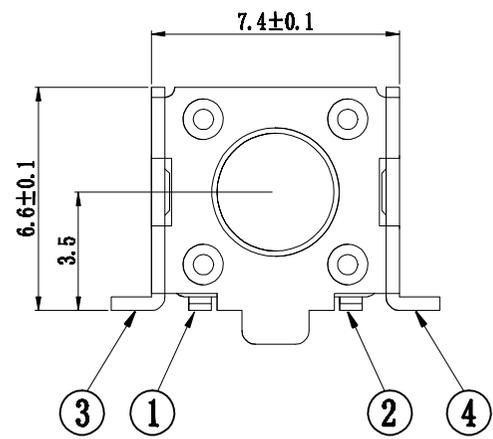
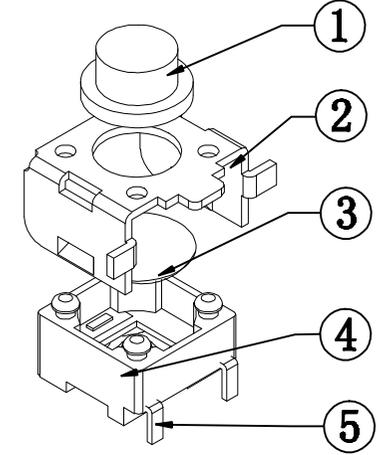
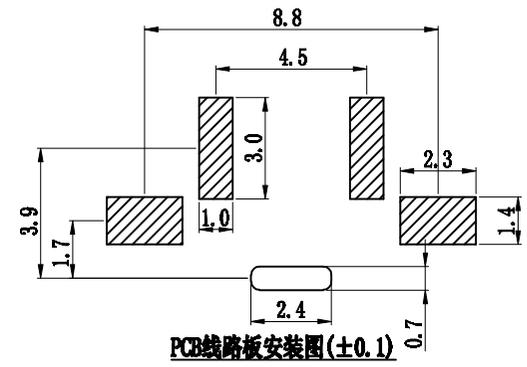


RoHS  
REACH

版次	内容	日期	负责人
A/0	初次发行		

>15.0	±0.0
15.0	±0.0
14.0	±0.0
13.0	±0.0
12.5	±0.0
12.0	±0.0
11.5	±0.0
11.0	±0.0
10.5	±0.0
10.0	±0.2
9.5	±0.2
9.0	±0.2
8.5	±0.3
8.0	±0.3
7.5	±0.3
7.0	±0.3
6.5	±0.3
6.0	±0.3
5.5	±0.3
5.0	±0.5
4.3	±0.5
帽头H 轴(φ)	直径A 轴(φ)

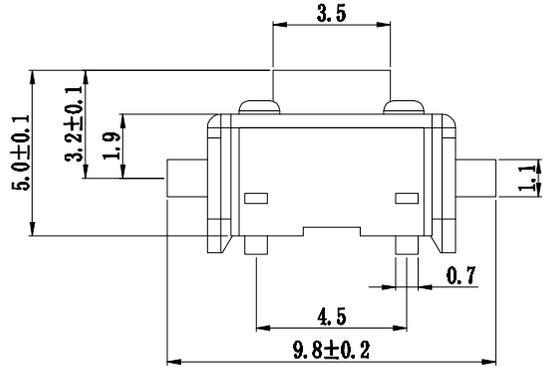

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA (黑色)	—	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
2	簧片	复合银 / 不锈钢	镀银	1	
1	按钮	PPA (黑色)	—	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

- 技术参数:**
1. 做用温度: -25~+85℃;
  2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  3. 接触电阻: ≤50mΩ;
  4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
  5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
  6. 动作力: 250g±50g;
  7. 使用寿命: 100000次;
  8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角度	±1°		

设计			产品名称: 轻触开关
审核			产品料号: TC-06H-26-5H
标准化			产品规格: 贴片式支架中心±0.5
批准			深圳市富港科技有限公司