

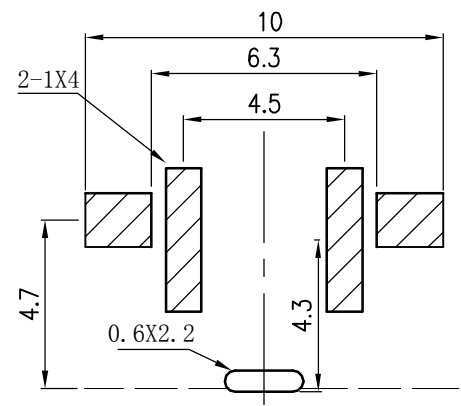
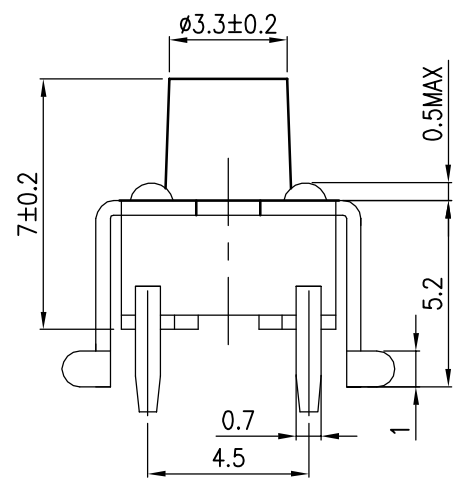


由Autodesk教育版产品制作
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.



RoHS
REACH

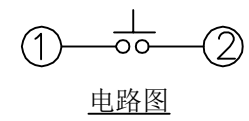

PCB线路板安装图(±0.1)

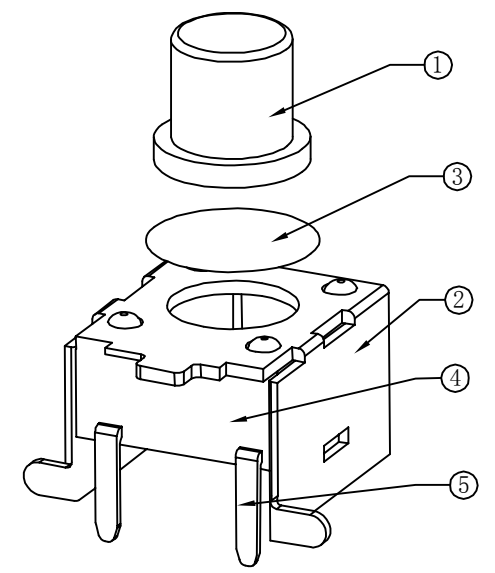

电路图

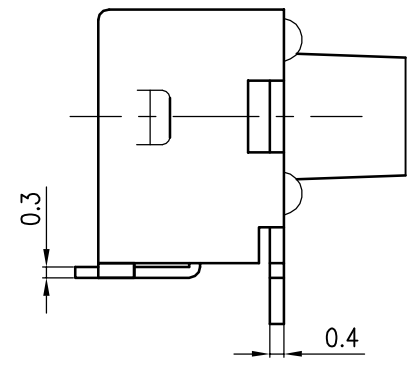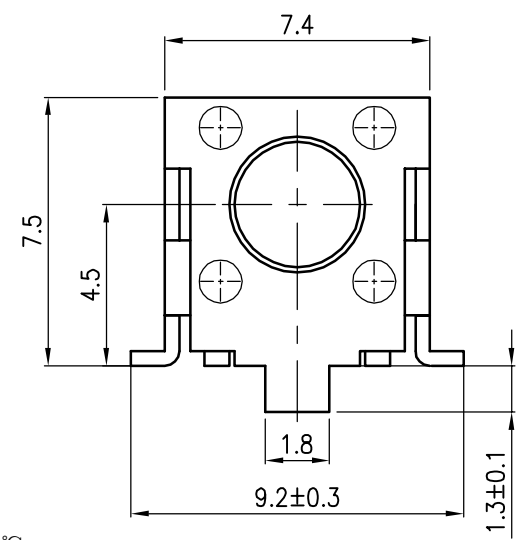

技术参数:

- 1. 做用温度: -25~+85℃;
- 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
- 3. 接触电阻: ≤50mΩ;
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
- 6. 动 作 力: 250g±50g;
- 7. 使用寿命: 100000次;
- 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

未注尺寸公差(mm)			
0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
角 度		±1°	

设 计	
审 核	
标准化	
批 准	

图面	A4
单位	MM
比例	
重量	
页码	1/1
版次	A/0

产品名称:轻触开关				
产品型号:TC-06H-07-5H				
产品规格:贴片式支架4.5mm				
深圳市富港科技有限公司				

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA (黑色)	——	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡		
2	簧片	复合银	镀银	1	
1	按钮	PPA (黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注