
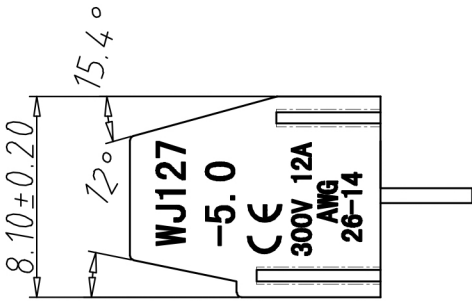



编号	修改原因	制图	审核	核准

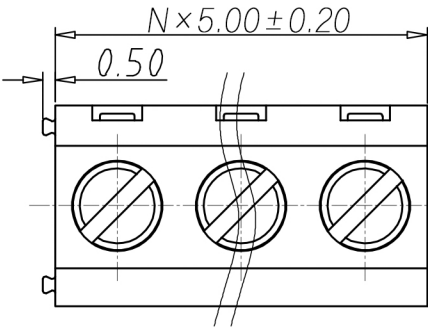


•材质&电镀
螺丝: M2.5, 钢, 镀锌
方块: 黄铜, 镀镍
焊脚: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能
参考标准 UL IEC
额定电压: 300V 250V
额定电流: 12A 15A
使用线径: 26-14AWG 1.5mm²
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
耐电压: AC2000V/1min

•机械性能
温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃ for 5 Sec
扭矩: 4.08kgf-cm/0.4Nm/3.54Lbin
剥线长度: 6-7mm

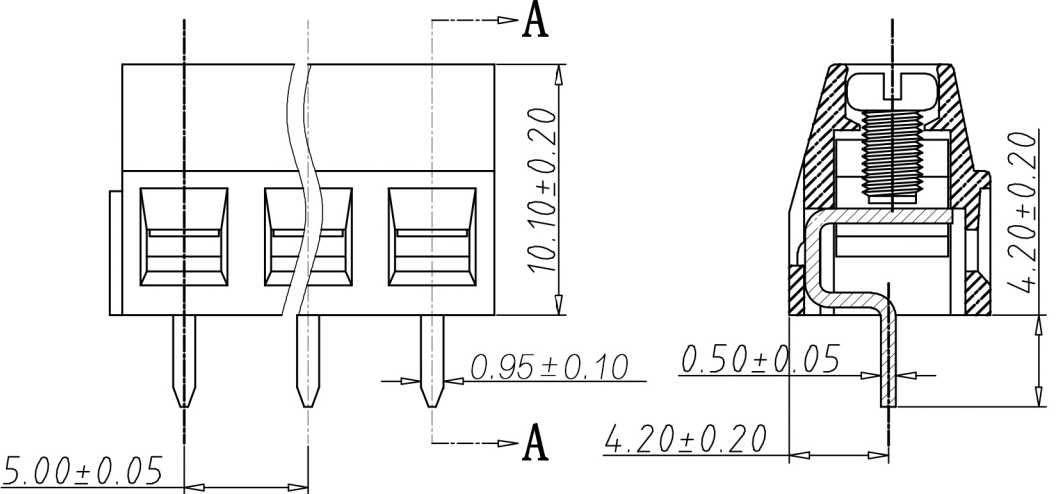


剖面图 A-A

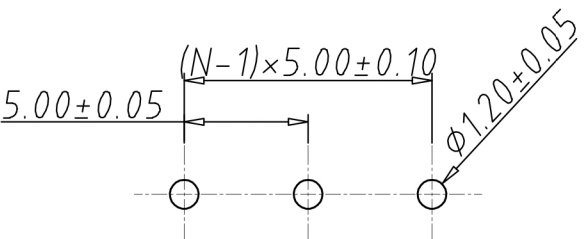

P.C.B.LAYOUT

编码原则:

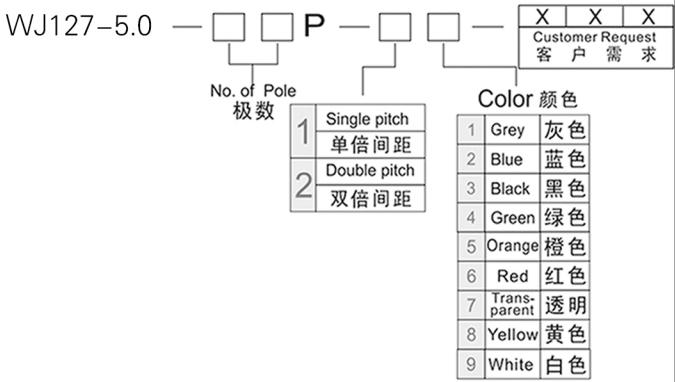

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	欧式接线端子
单位	mm		间距5.00MM
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ127 系列

 KANGNEX		宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC CO.,LTD
--	---	---