

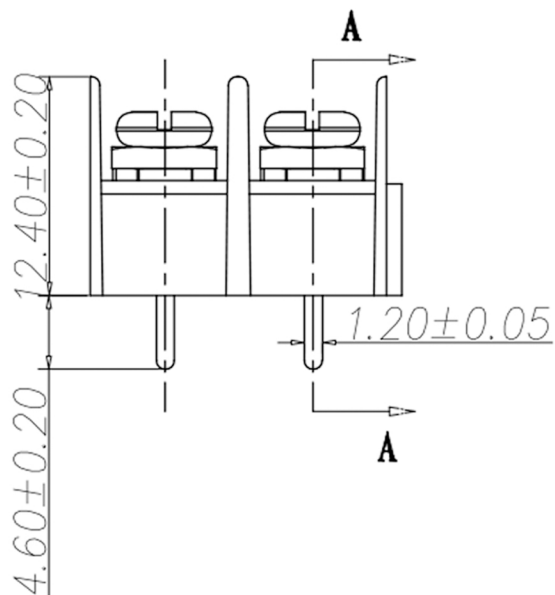


N表示端子的数量

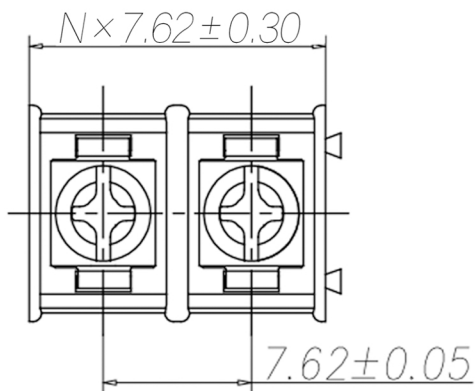

剖面 A-A

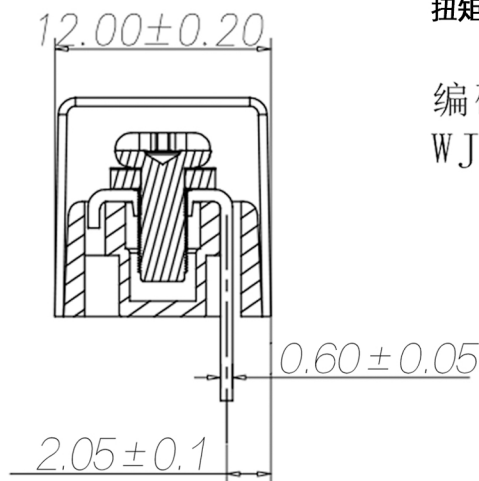

编号	修改原因	制图	审核	核准

•材质&电镀

螺丝: M3.0, 钢, 镀镍

焊脚: 黄铜, 镀锡

塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 450V

额定电流: 10A 17.5A

使用线径: 22-16AWG 1.5mm²

接触电阻: 20mΩ

绝缘电阻: 500MΩ / DC500V

耐电压: AC2000V/1min

•机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43Lbin

编码原则:

WJ7620-7.62-□□P-□□-□□□□
Customer Request
客户需求

No. of Pole
极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans- parent 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

尺寸公差:

.X	±0.1
.XX	±0.05
.XXX	±0.01

角度公差:

X.	±2°
.X	±1.5°
.XX	±1°

投影法



品名

美日式接线端子
间距7.62MM

单位

mm

纸张尺寸

A4

产品系列

WJ7620 系列

图纸类型

客户图纸

比例

1:1

图页

1\1

图纸编号



宁波康奈克斯电气有限公司
NINGBO KANGNEX ELECTRIC CO.,LTD