



1	2	3		
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

 
9	外 壳	HPb59-1	镀 镼	1	
8	绝 缘 体	PTFE		1	
7	全 圆 片	Fe	镀 镍	1	
6	弹 簧	弹 簧 钢		1	
5	半 圆 片	Fe	镀 镍	1	
4	橡 皮 垫 圈	硅 橡 胶		1	
3	卡 口 套	HPb59-1	镀 镍	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 针	HPb59-1	镀 金	1	
序号	零件名称	材 质	涂 覆	数 量	备 注

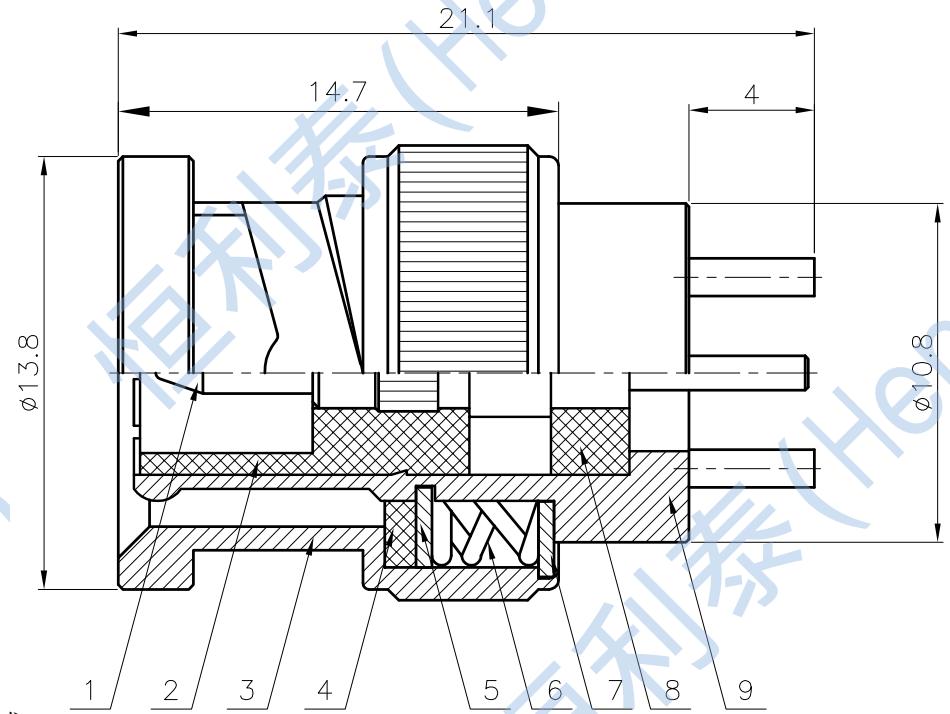

技术要求

- 1、执行标准: MIL-C-39012
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: $0 \sim 6\text{GHz}$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
 - 5、介质耐压: 1500V(AC\ 有效值)
 - 6、轴向保持力: $\geq 26.7\text{ N}$
 - 7、机械寿命: ≥ 500 次
 - 8、温度范围: $-65^\circ\text{C} \sim 165^\circ\text{C}$
 - 9、接触电阻: 外导体间 $<1\text{m}\Omega$, 内导体间 $<1.5\text{m}\Omega$
 - 10、产品满足RoHS2.0标准要求

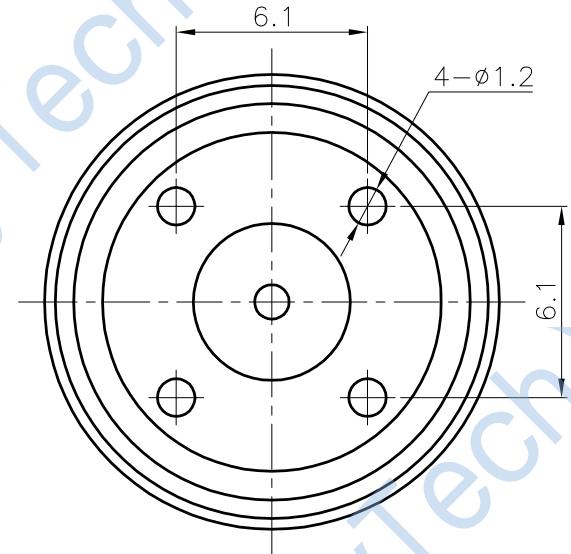

制图		版次	比例			
		投 影				
审核		未标注公差的, 以下列公差表为准		型号规格 HL2-BNC-JE		
		1. X, X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	品名 BNC型正脚公头PCB板插		
批准		2. X, XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX			
* 为重点尺寸		单位 mm				