



方成电子（东莞）有限公司

FC-ACT25-50A-1000T-1T.Current Sense Transformers

Height: 27mm Max


Current Rating: up to 50A ; Turn ratio: 1000T:1T

Hi-pot: AC3000Vrms . Rated voltage: AC220V/50-60HZ

Ambient temperature -40°C to +85°C


Storage temperature Component: -40°C to +125°C

Applied to power frequency current transformers

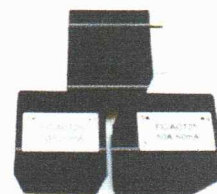


方成电子（东莞）有限公司
受控文件
日期： 年 月 日



1. Dimensions:mm

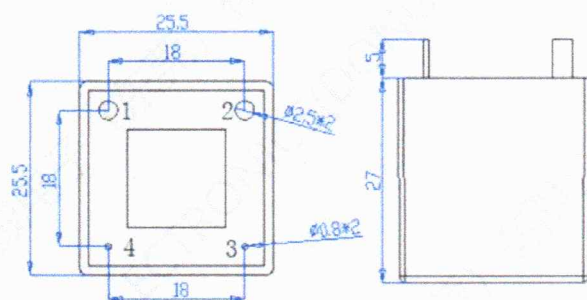


2.PCB,LAYOUT RECOMMENDATION

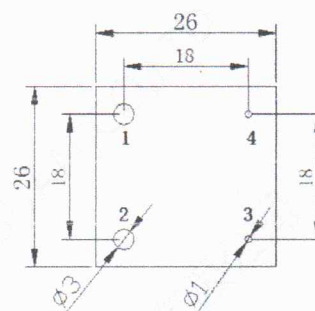

3.Schematic:

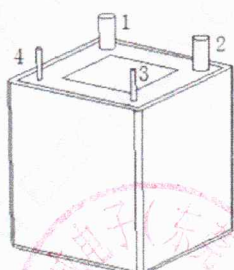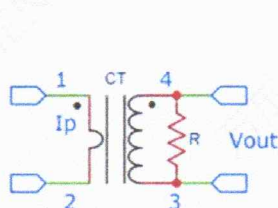

输出电压曲线

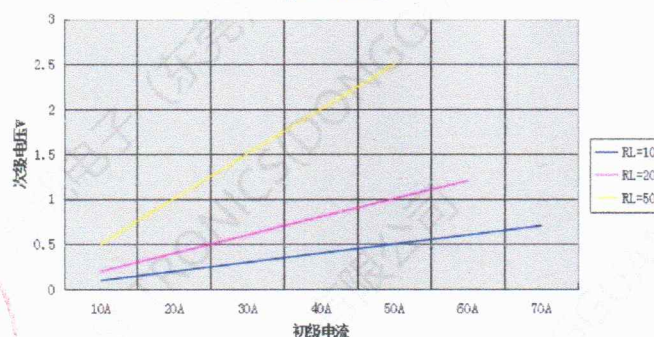

4.Electrical Characteristics :

额定输入输出	非线性度	额定负载	线性范围	线阻
50A	≤0.1%	≤50 Ω	0~100A	30~50 Ω
耐压	AC3000V/50Hz	使用电压	AC/50Hz-60HZ	

应用：交流电路匝比：1000T:1T ,初级 PIN1-2 /1T 电流环, 50A

电流 IP	10A	20A	30A	40A	50A
VoutAC	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5

输出电压计:

$V_{out} = I_p / 1000 * 50$; Vout: 输出交流电压

Ip: 待测试初级电流 50A: 互感器的变比 1000:1;50: RT 阻值, 选用 1%精度的。

RT 阻值不宜过大, 阻值越小输出电压越低, 量程越大, 阻值越大, 输出电压越高, 量程越小, 容易饱和。