


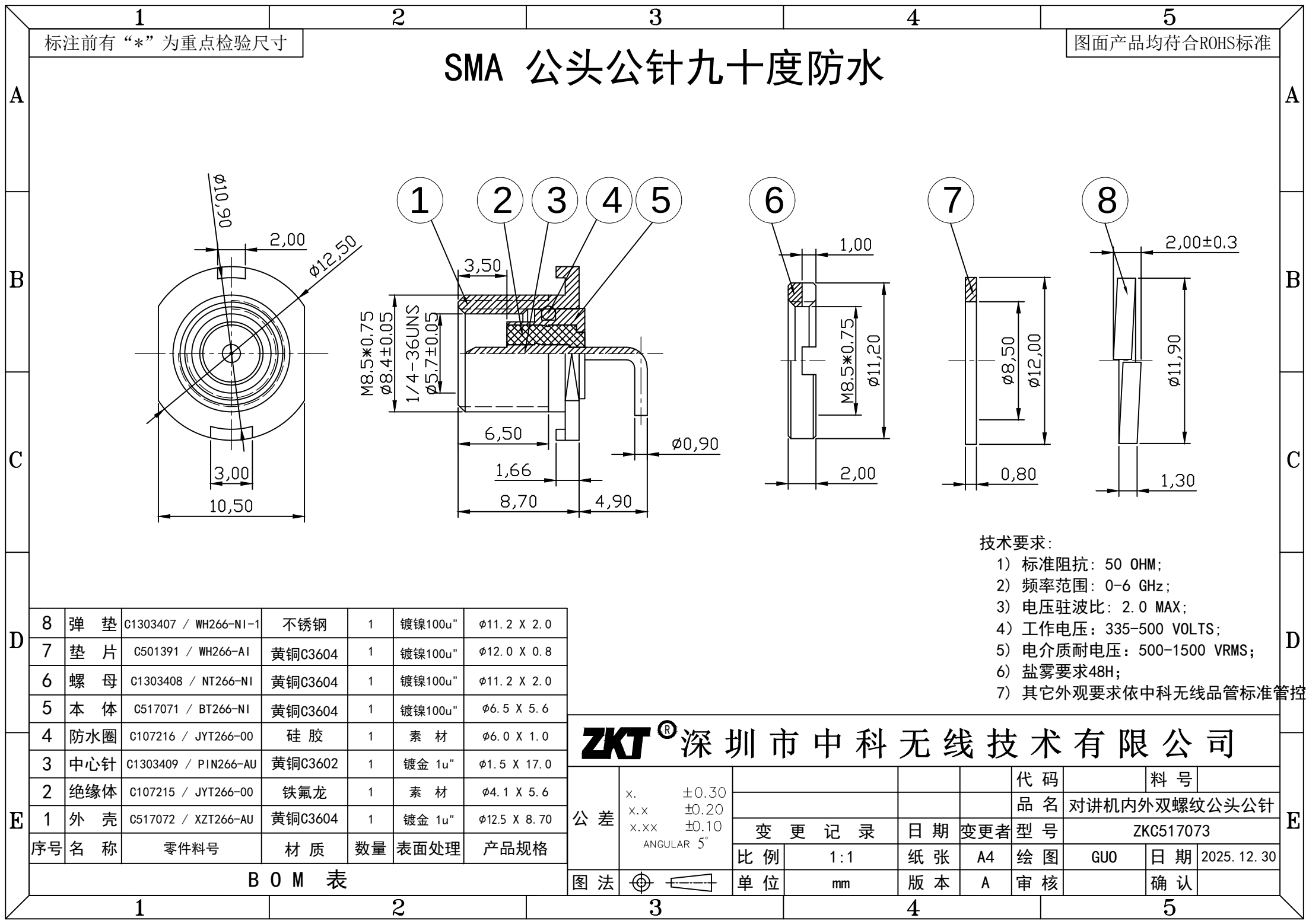

SMA 公头公针九十度防水

图面产品均符合ROHS标准

- 技术要求:
- 1) 标准阻抗: 50 OHM;
 - 2) 频率范围: 0-6 GHz;
 - 3) 电压驻波比: 2.0 MAX;
 - 4) 工作电压: 335-500 VOLTS;
 - 5) 电介质耐电压: 500-1500 VRMS;
 - 6) 盐雾要求48H;
 - 7) 其它外观要求依中科无线品管标准管控;

8	弹 垫	C1303407 / WH266-NI-1	不锈钢	1	镀镍100u"	φ11.2 X 2.0
7	垫 片	C501391 / WH266-AI	黄铜C3604	1	镀镍100u"	φ12.0 X 0.8
6	螺 母	C1303408 / NT266-NI	黄铜C3604	1	镀镍100u"	φ11.2 X 2.0
5	本 体	C517071 / BT266-NI	黄铜C3604	1	镀镍100u"	φ6.5 X 5.6
4	防水圈	C107216 / JYT266-00	硅 胶	1	素 材	φ6.0 X 1.0
3	中心针	C1303409 / PIN266-AU	黄铜C3602	1	镀金 1u"	φ1.5 X 17.0
2	绝缘体	C107215 / JYT266-00	铁氟龙	1	素 材	φ4.1 X 5.6
1	外 壳	C517072 / XZT266-AU	黄铜C3604	1	镀金 1u"	φ12.5 X 8.70
序号	名 称	零件料号	材 质	数量	表面处理	产品规格

B O M 表

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x.	±0.30			代 码	料 号	
	x.x	±0.20			品 名	对讲机内外双螺纹公头公针	
	x.xx	±0.10			变 更 记 录	日 期	变更者
	ANGULAR 5°		比 例	1:1	纸 张	A4	绘 图
图 法			单 位	mm	版 本	A	审 核
					确 认	2025. 12. 30	