
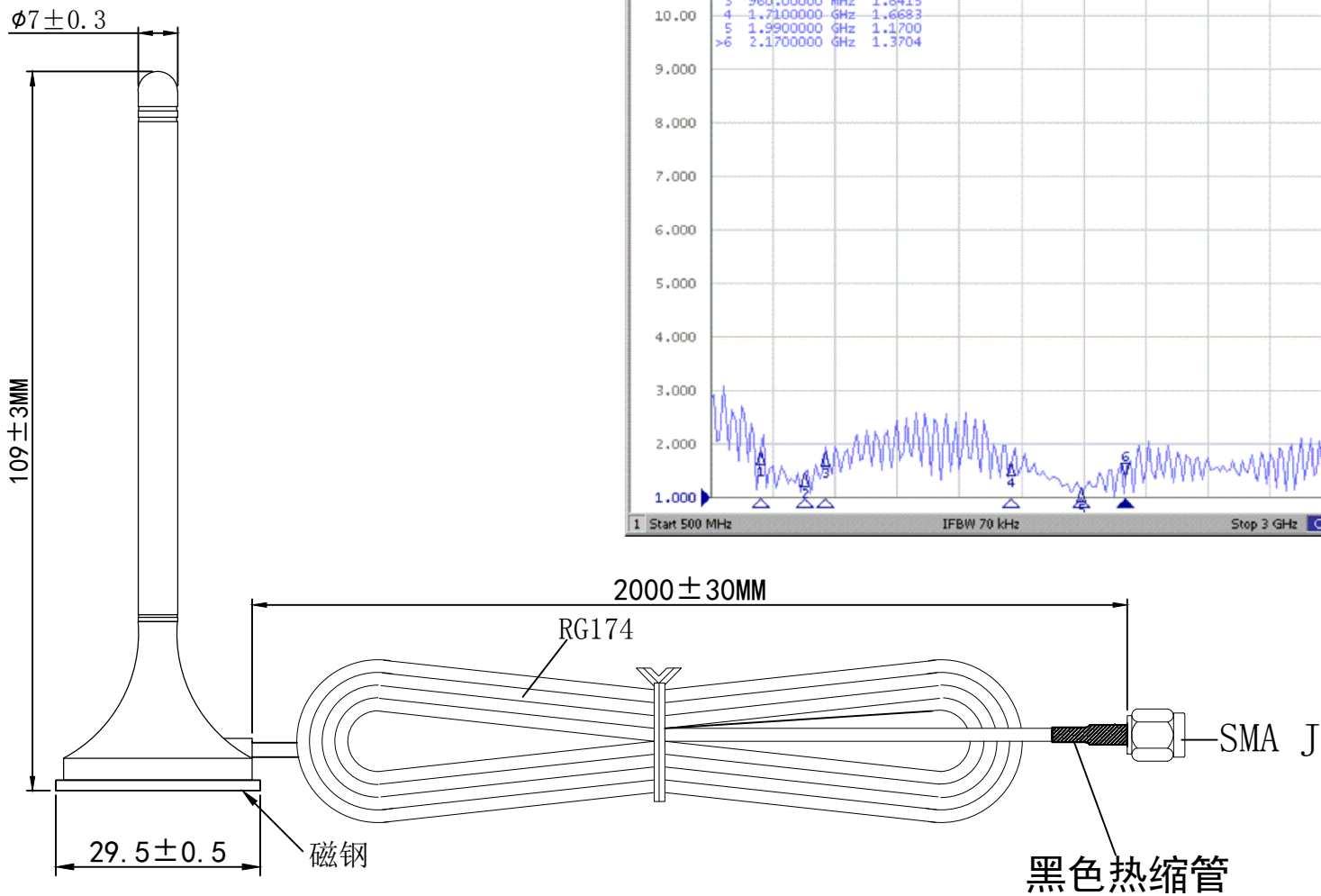


标注前有“*”重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

Performance parameters

Product name	4G 3公分吸盘 109MM直杆天线
Model Type	ZKA102177
Frequency Range	700-960/1710-2700MHZ
Band Width	260/990MHz
Vswr	≤2.5
Gain	2.5 DBi
Impedance	50 OHM
Polarization	Vertical
Radiation	OMNIDIRECTIONAL
Max power	10 W
CABLE	RG174-L=2000MM
Connector	SMA-J
Dimensions	109mm * 30 mm
Temperature	-40° ~85°
Lighting protection	DC grounding

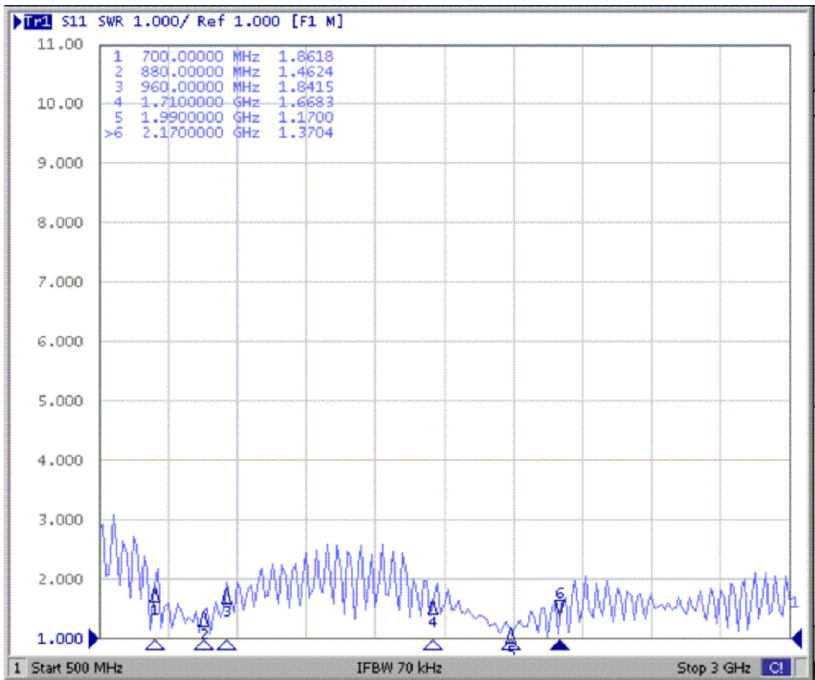

备注:

- 1:图中所标注尺寸为IQC必测尺寸.
- 2:各零部件组装要牢固可靠.
- 3:成品信号参数要达到指定数值.
- 4:产品需定数按要求包装好,运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5:未经过我司工程确认,材质及工艺要求等不能随意更改.

ZKT®

深圳市中科无线技术有限公司

公差	x.	±0.30	变更记录	日期	变更者	代 码	料 号
	x.x	±0.20				品 名	4G 3公分吸盘 109MM直杆天线
	x.xx	±0.10				型 号	ZKA102177
图 法	ANGULAR	Ⓢ5~	比 例	纸 张	A4	绘 图	ZHANG
			单 位	版 本	A	审 核	确 认