


A B C D E F G

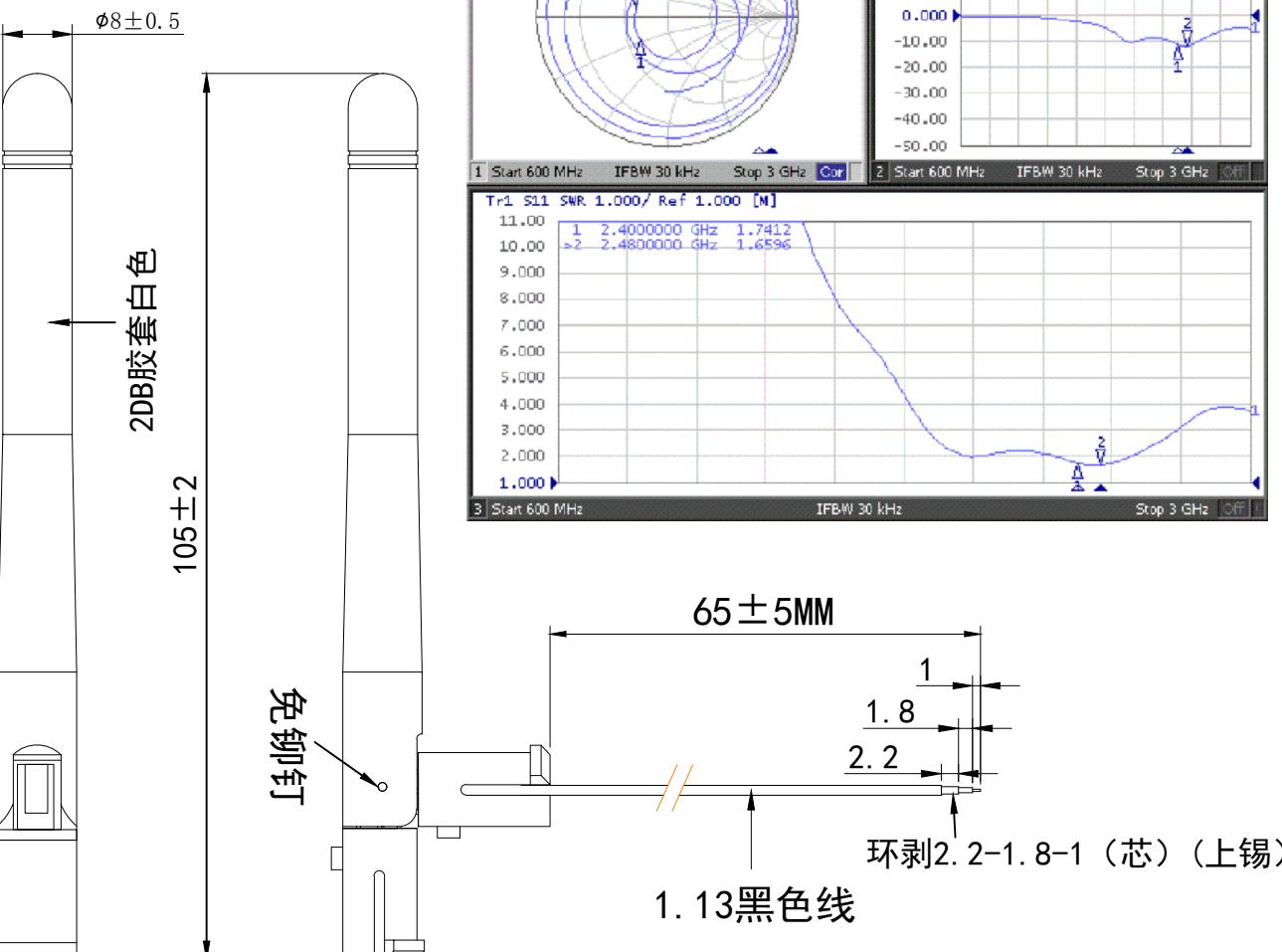

备注:

- 1:图中所标注尺寸为 I Q C 必测尺寸.
- 2:各零部件组装要牢固可靠.
- 3:成品信号参数要达到指定数值.
- 4:产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5:未经过我司工程确认, 材质及工艺要求等不能随意更改.

性能参数 Performance parameters

频率范围 Frequency Range	2400-2500MHz
频带宽度 Band Width	1001MHz
电压驻波比 Vswr	≤2.0
增益 Gain	≤2 DBi
阻抗 Impedance	50 OHM
极化 Polarization	垂直 Vertical
辐射 Radiation	全向 OMNIDIRECTIONAL
最大功率 Max power	10 W
工作温度 Temperature	-35° -- +80°

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x,	±0.30						代 码		
	x.x	±0.20						品 名	2.4G 白色2DB套小折叠胶棒天线(卡扣式)	
	x. xx	±0.10				变 更 记 录	日 期	变 更 者	型 号	ZKA1041216
	ANGULAR	5~								
图 法			比 例		纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2025.09.01
			单 位	MM	版 本	A	审 核		页 码	1/1

A B C D E F G