


标注前有“*”重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

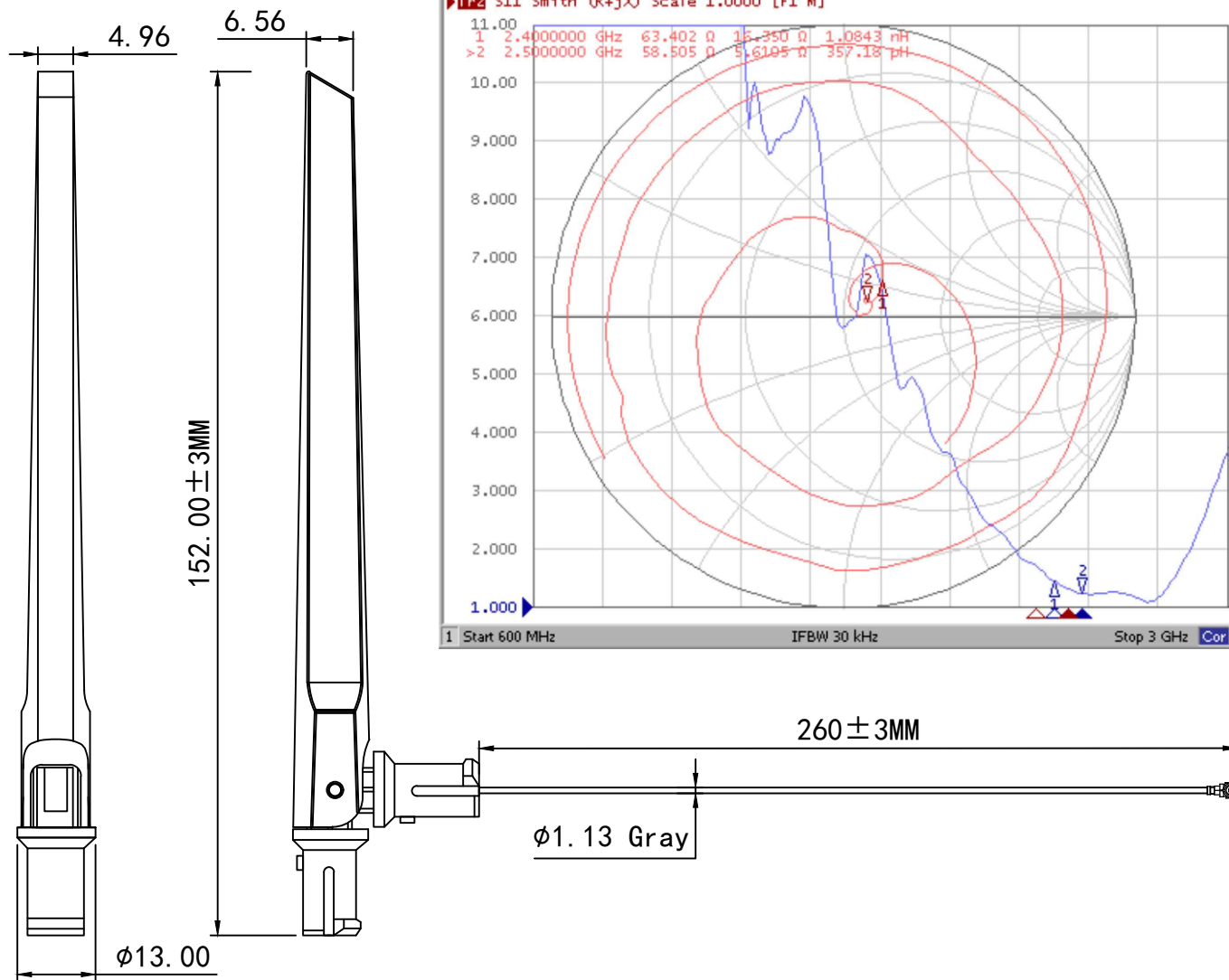

Performance parameters	
Frequency Range	2400-2500 MHz
Band Width	100MHz
Vswr	≤2.0
Gain	5DBi
Impedance	50 OHM
Polarization	Vertical
Radiation	OMNIDIRECTIONAL
Max power	10 W
Connector	IPEX-1
Dimensions	152mm
Shell material	TPEE & ABS
Temperature	-35° ~ 80°
Lighting protection	DC grounding

备注:

- 1:图中所标注尺寸为IQC必测尺寸.
- 2:各零部件组装要牢固可靠.
- 3:成品信号参数要达到指定数值.
- 4:产品需定数按要求包装好,运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5:未经我司确认,材质及工艺要求等不能随意更改.

ZKT® 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x. ±0.30				代 码		料 号		
	x.x ±0.20				品 名	2. 4G白色四边形刀锋天线			
	x.xx ±0.10				型 号	ZKA1042064			
	ANGULAR® 5~	变 更 记 录		日 期	变更者				
图 法		比 例		纸 张	A 4	绘 图	ZHANG	日 期	2025. 12. 27
		单 位	MM	版 本	A	审 核		确 认	