


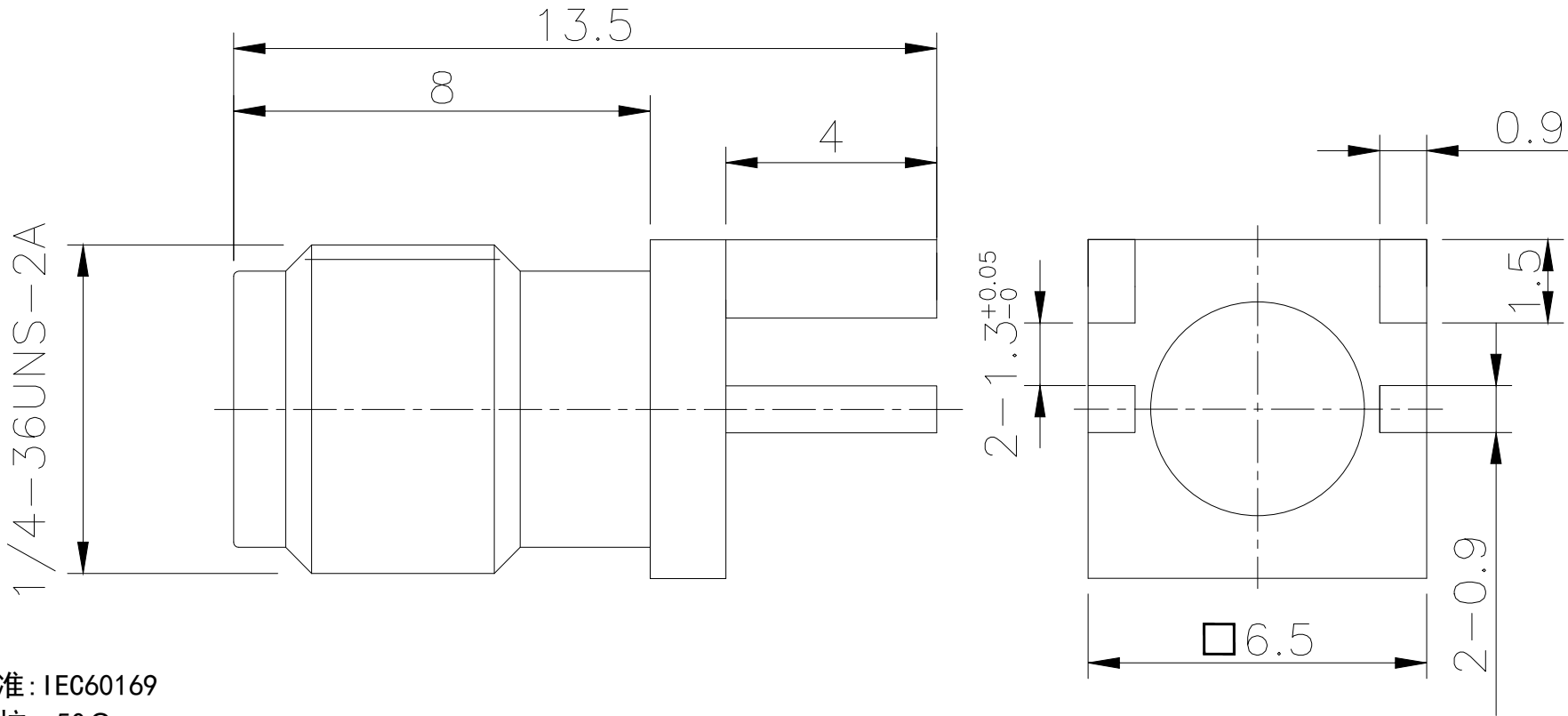

技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~ 6GHz
- 4、绝缘电阻: $\geq 5000M$
- 5、介质耐压: 1000V (AC 有效值)
- 6、内导体分离力: $\geq 0.28 N$
- 7、轴向保持力: $\geq 22 N$
- 8、连接机构耐力距: $\geq 1.7 N \cdot m$
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: $-55^{\circ}C \sim 165^{\circ}C$
- 11、接触电阻: 外导体间 $< 2m\Omega$, 内导体间 $< 3m\Omega$

3	ST8.034.1777	外壳	黄铜HPb59-1	金	1	
2	ST7.890.1594	绝缘体	PTFE		1	
1	ST7.744.1753	插孔	黄铜HPb59-1	金	1	
序号	图号/编号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注

ZKT [®] 深 圳 市 中 科 无 线 技 术 有 限 公 司									
公 差	x. ±0.30 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 ANGULAR 5°					代 码		料 号	
						品 名	RP. SMA. KE 直式印制板插座		
		变 更 记 录		日 期	变更者	型 号	ZKC516155		
		比 例	1: 1	纸 张	A4	绘 图	ZHANG	日 期	2026.01.03
图 法		单 位	mm	版 本	A	审 核		确 认	