



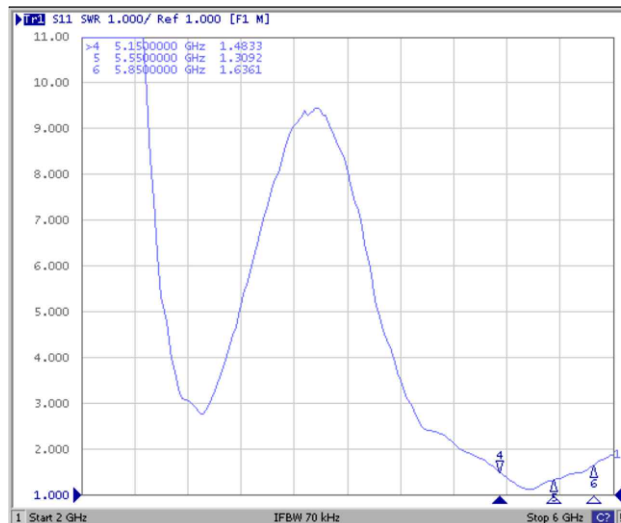

性能参数 Performance parameters		
频率范围 Frequency Range	5000-5800MHz	
频带宽度 Band Width	800MHz	
电压驻波比 Vswr	≤2	
增益 Gain	5.0 DBi	
阻抗 Impedance	50 OHM	
极化 Polarization	垂直 Vertical	
辐射 Radiation	全向 OMNIDIRECTIONAL	
最大功率 Max power	10 W	
工作温度 Temperature	-35° -- +80°	

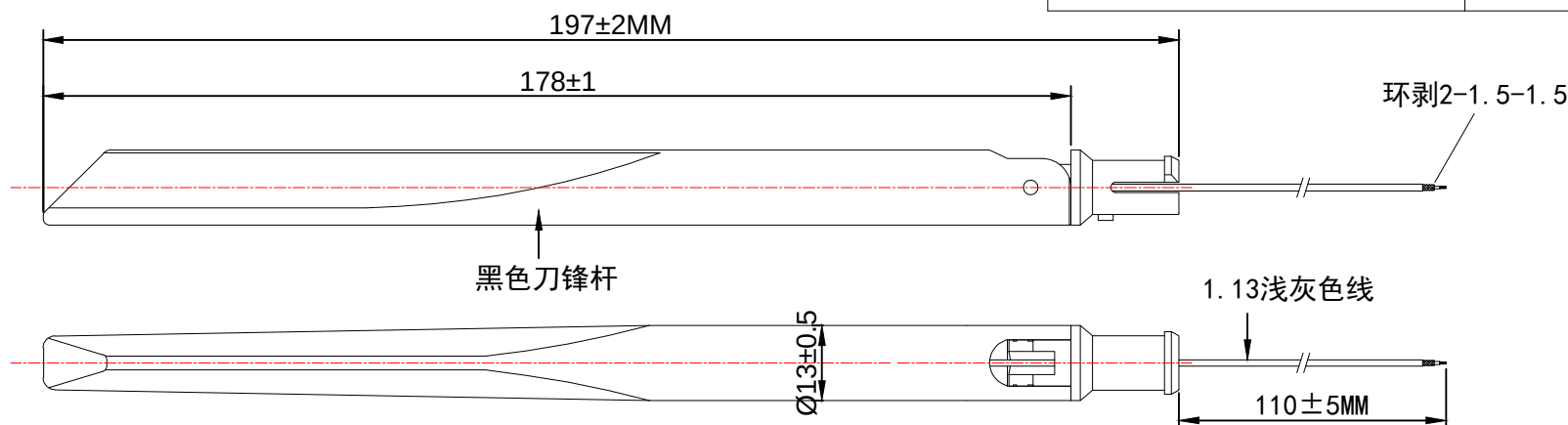

要求:

- 1.图中所标注尺寸为ICQ必测;
- 2.各零部件组装要牢固可靠;
- 3.成品型号参数要达到指定数值;
- 4.产品需定数按要求包装好,运输过程中不能有明显挤压变形等现象;
- 5.未经我司确认,材质及工艺要求等不能随意更改。

ZKT[®] 深圳市中科无线技术有限公司

				料号				
				品名	5.8G 黑色平头刀锋			
变更记录		日期	变更者	版次	型号	ZKA1042091		
图法		比例	纸张	A4	绘图	ZHANG	日期	2025.12.30
		单位	版本	A	审核		确认	