

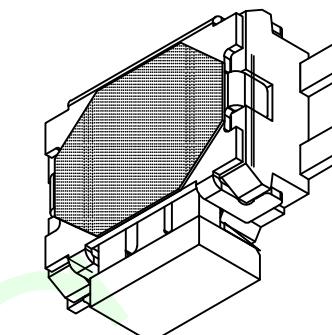
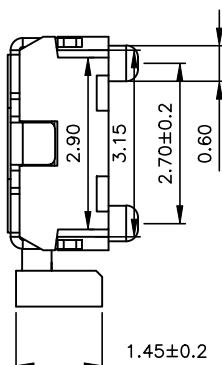
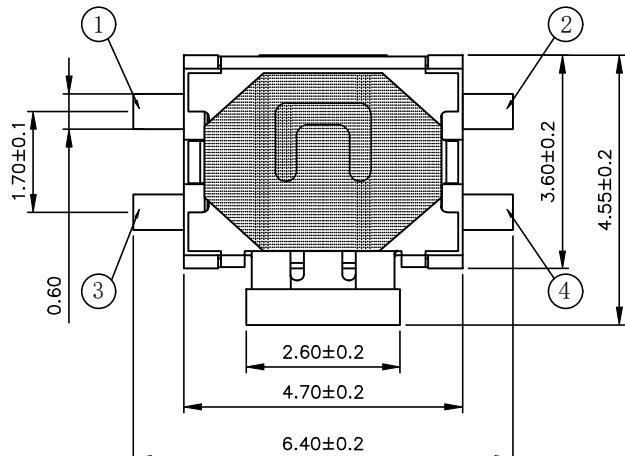




RoHS Compliant

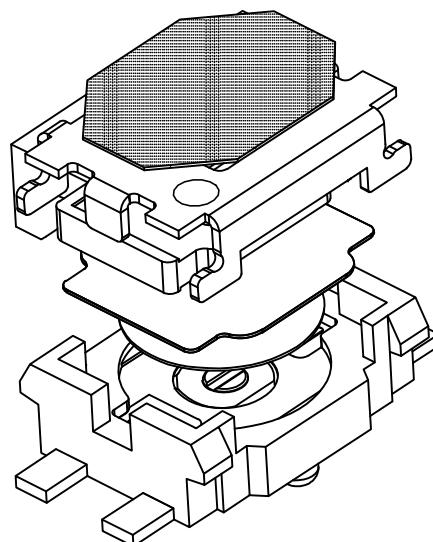

LCK-TA 055-X X X
联晟欣 LCK 产品类别 TA:轻触开关
产品流水料号识别码
克力 1: 180克力 2: 250克力
包装方式 L:圆盘 S:袋装
有柱无柱 Y: 有柱 W: 无柱

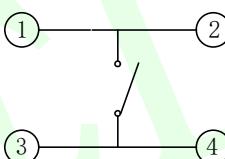

电 路 图

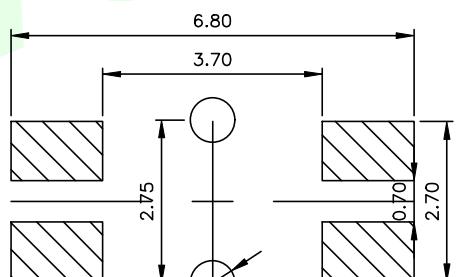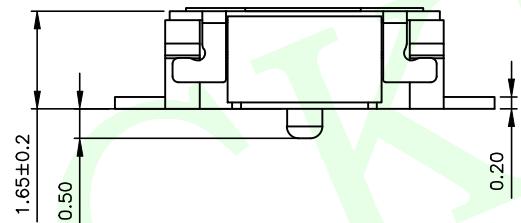

PCB 焊接图

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.25±0.1m
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥

F	防尘膜	PI	1	耐温260℃(黄色)
E	按钮	PPA	1	耐温260℃(黑色)
D	盖板	不锈钢	1	
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	基座	LCP	1	耐温260℃(黑色)
A	卡件	铜	1	镀银
ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
QUADRANT POINT TANGENCY POINT INTERSECTION POINT	(QP) (TP) (IP)	联晟欣连接器(深圳)有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd		

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE: X. ±0.25 X.X ±0.20 X.XX ±0.15 ANGULAR ±3°	DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE: TACRILE SWITCH
	CHECKED		DATE		
	APPROVED		DATE		
	PART NO:	LCK-TA055HXXX-XXXX	REV:	04	
DRAWING NO:		SCALE:	1:1	UNIT:	mm
	SIZE: A4	SHEET:	1/1		