

F

E

D

C

B

A

F

E

D




C

B

A

1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

4	绝缘体	PTFE		1	
3	绝缘体	PTFE		1	
2	内导体	Qsn6.5-0.1	金	1	
1	外壳	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

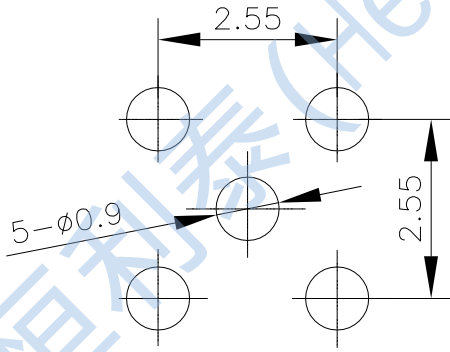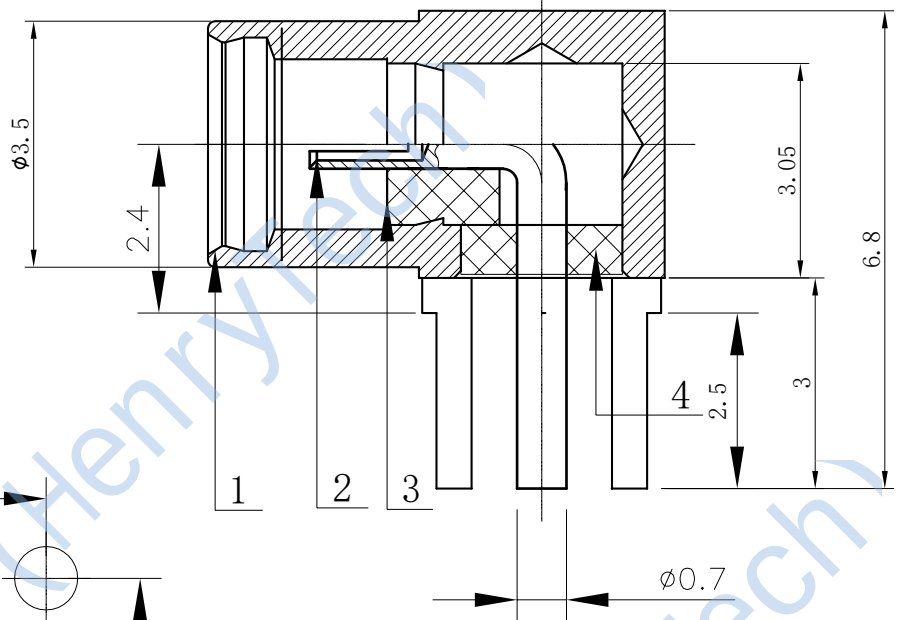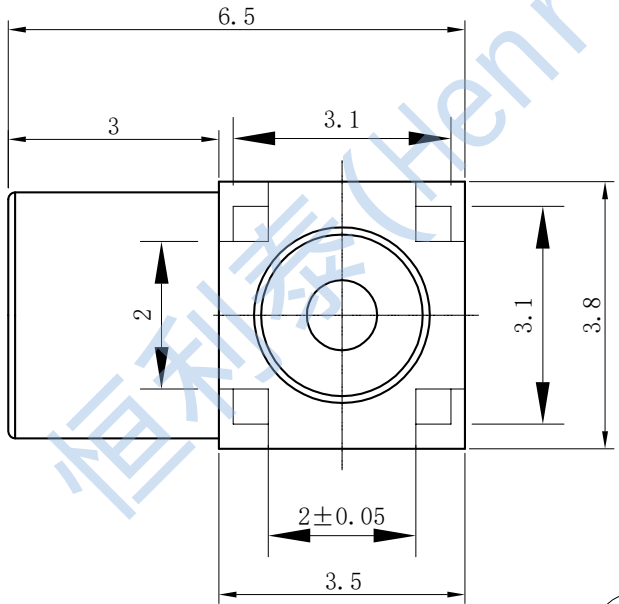

板端建议开孔尺寸

技术要求

- 1、执行标准: IEC61169/CECC 22340
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥1000M Ω
- 7、介质耐压: 500V(AC 有效值)
- 6、机械寿命: ≥ 500 次
- 7、温度范围: -55℃~155℃
- 8、接触电阻: 外导体间<2.5m Ω, 内导体间<5m Ω
- 9、盐雾试验: 满足48H

制图		版次		比例	型号规格	HL2-MMCX-KWE
审核		投 影				
批准		未标注公差的，以下列公差表为准			品名	MMCX 型 弯式 母 头PCB板插
		1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX				
		* 为重点尺寸		单位	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	