

英国 THERMAX 牌测温纸

THERMAX[®]
不可逆温度敏感产品



TMC 测温试纸

英国‘温度美’牌 Thermax 系列热敏试纸采用温度测量的新概念，在小型贴纸上布有一列方格或圆点，代表不同的温度值，当温度上升至该温度点时，方格会转变成黑色，即使随后温度降低，亦不会再回复到原来的颜色，如此便可以知道物体曾经历过的最高温度，不须长时间在旁监视就可以知道是否有超温现象，或利用该试纸作为品质合格的有力证据。有多种款式可供选购。

产品特点：

有抗油性和抗水性

无危险性和毒性

准确度：100℃以下 ±1℃；

100℃-154℃ ±1.5℃


160℃-290℃ ±(1%+1℃)

产品规格符合 BS EN ISO 9001 标准

八格 热敏试纸 THERMAX 8 LEVEL STRIPS

类别	温度量程	°C	规格
A	37 40 43 46 49 54 60 65°C	37-65	尺寸: 51x18mm 类型: 垂直, 自粘式 温度: °F & °C 包装: 10片/本装
B	71 77 82 88 93 99 104 110°C	71-110	
C	116 121 127 132 138 143 149 154°C	116-154	
D	160 166 171 177 182 188 193 199°C	160-199	
E	204 210 216 224 232 241 249 254 260°C	204-260	

变色前

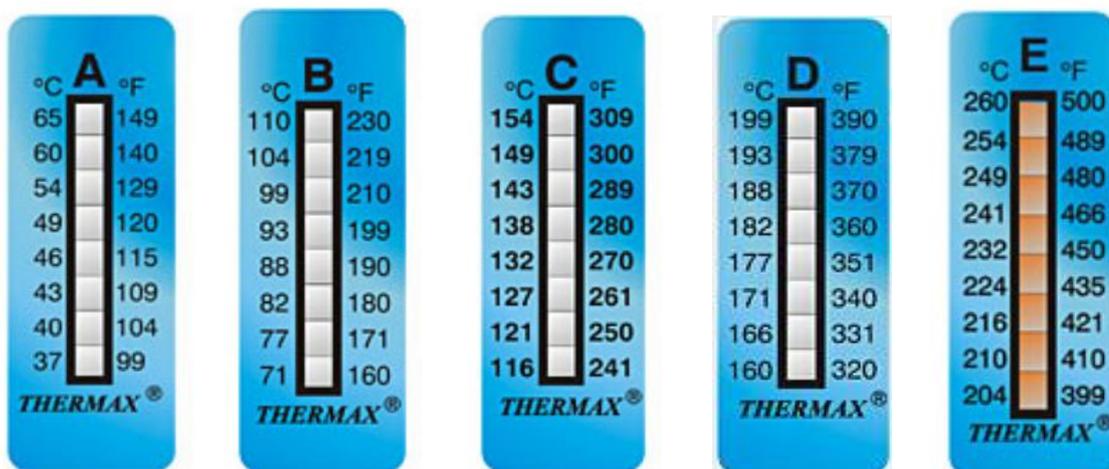

变色后

