

英国 THERMAX 牌测温纸



TMC 测温试纸

英国‘温度美’牌 Thermax 系列热敏试纸采用温度测量的新概念，在小型贴纸上布有一列方格或圆点，代表不同的温度值，当温度上升至该温度点时，方格会转变成黑色，即使随后温度降低，亦不会再回复到原来的颜色，如此便可以知道物体曾经历过的最高温度，不须长时间在旁监视就可以知道是否有超温现象，或利用该试纸作为品质合格的有力证据。有多种款式可供选购。

产品特点：

有抗油性和抗水性

无危险性和毒性

准确度：100℃以下 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；

100℃-154℃ $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$


160℃-290℃ $\pm (1\%+1^{\circ}\text{C})$

产品规格符合 BS EN ISO 9001 标准


十格 热敏试纸 THERMAX 10LEVEL STRIPS

类别	温度量程	° C	规格
A	40 42 44 46 49 54 60 62 65 71℃	40-71	尺寸: 51x18mm 类型: 垂直, 自粘式 温度: °F & °C 包装: 10 片/本装
B	77 82 88 93 99 104 110 116 121 127 °C	77-127	
C	132 138 143 149 154 160 166 171 177 182℃	132-182	
D	188 193 199 204 210 216 224 232 241 249℃	188-249	

变色前

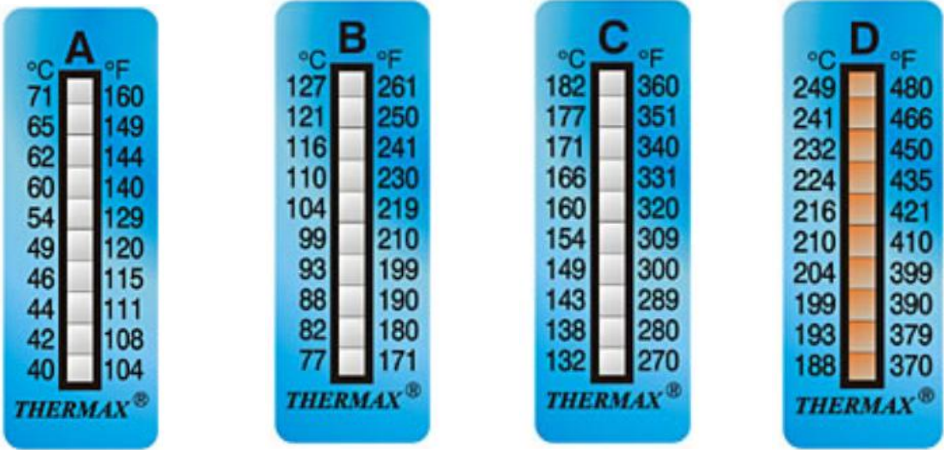

变色后

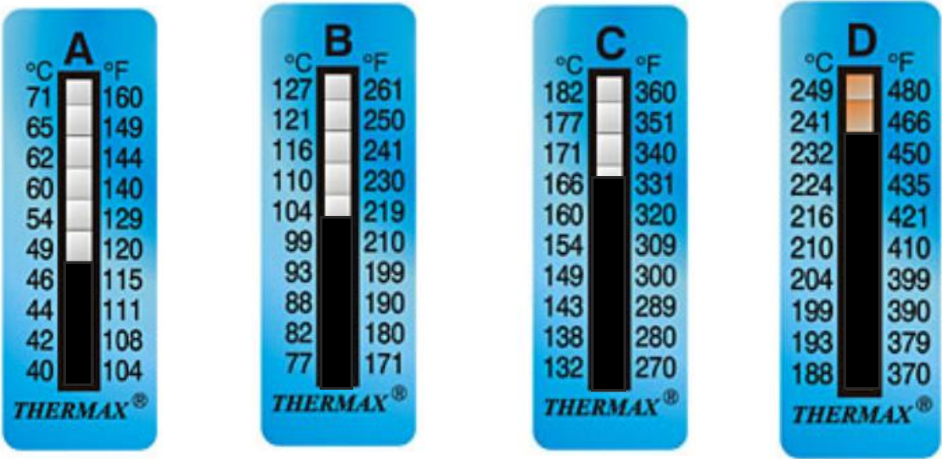




单片



一本/10 片装

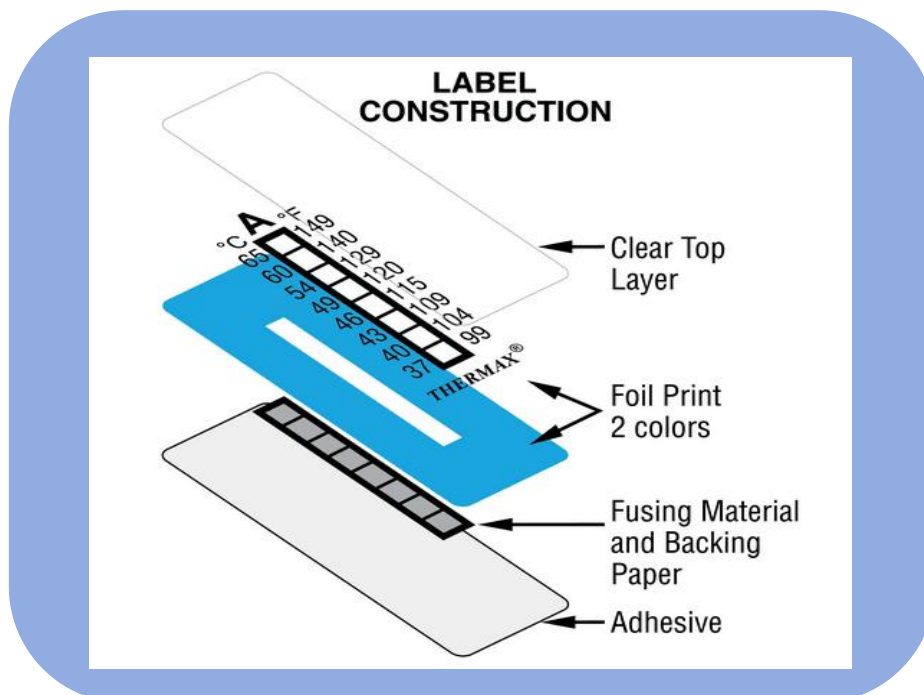

结构原理图



工件安装图