
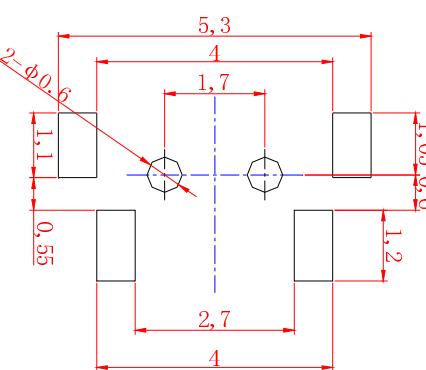
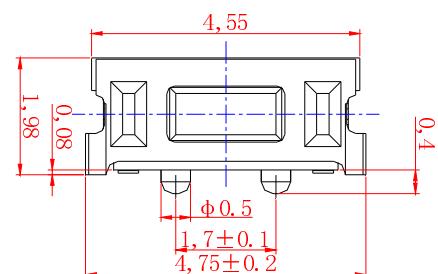
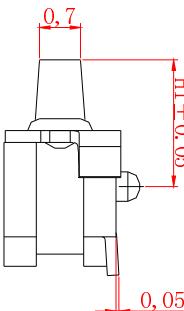


H	H1	
3.2	1.85	
3.5	2.15	
3.8	2.45	

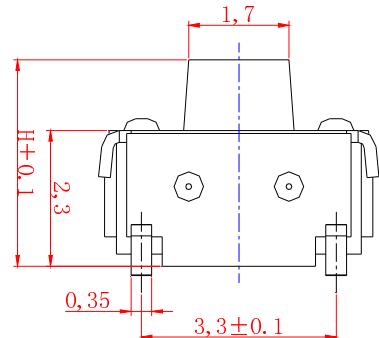

技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
 2. 接触电阻:100毫欧
 3. 行程:0.2±0.05mm
 4. 绝缘电阻:100兆欧
 5. 抗电强度:100v 50Hz 1Min

电器原理图

P C B 参考图

按力	180±30gf	260±50gf
寿命	2万次	2万次

E				一					视角 		比例	规格号/ Part No	TAT-2438-TG	I		
									一般公差							
	E	盖板	黄铜0.2	1	镀银				>0.5-2 ± 0.1		1:1	单位	产品名称/ Product Name			
	D	按钮	LCP	1	清洗				>2-5 ± 0.2							
	C	簧片	不锈钢覆银	2		標記	處數	更改文件號	簽字	日期	>5以上 ± 0.3		mm	2*4侧按		
	B	基座	LCP	1	清洗	角度 $\pm 1^\circ$		设计/Designed		审核/Checked		批准/Approved				
F	A	卡件	磷铜0.2	1	镀银	吴永余								东莞市高铖达电子科技有限公司		
	序号	名称	材料	数量	备注											
	1	2	3	4	5									I		