

# 东莞市高铖达电子有限公司

**DONGGUAN GYUEDA ELECTRONICS CO.,LTD**

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer : \_\_\_\_\_

Description : 高铖达WAF2.54直插带扣图纸

Part No. : 8800-05K1-TS

Customer P/N : \_\_\_\_\_

高铖达电子有限公司		客 户	
工程承认章		工程承认章	
品管承认章		品管承认章	

TAIWAN FACTORY: 協昌精密工業股份有限公司

ADD: NO. 95 Twopart Southharbour road, Tai bei , Tai wan. CHINA 地址:

中国臺灣台北市南港路二段 95 號

TEL: 02-27884666 FAX : 02-26535492

<http://www.dggyd.com/>





CHINA FACTORY: 东莞市高铖达电子科技有限公司

地址: 东莞市大岭山镇莞长路大岭山段110号2号楼701室

TEL: 15342227750

E-mail:xiayan@dggyd.com

标记	说 明	签 名	日期
△			
△			
△			

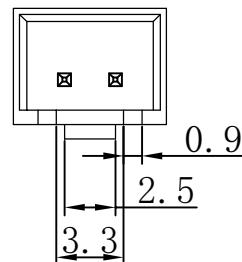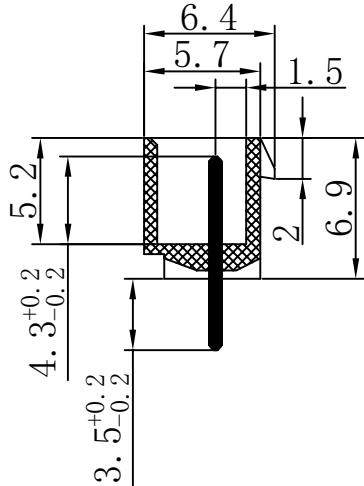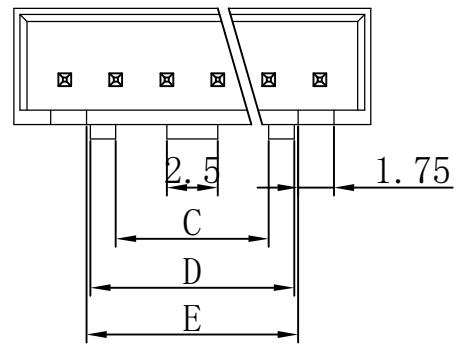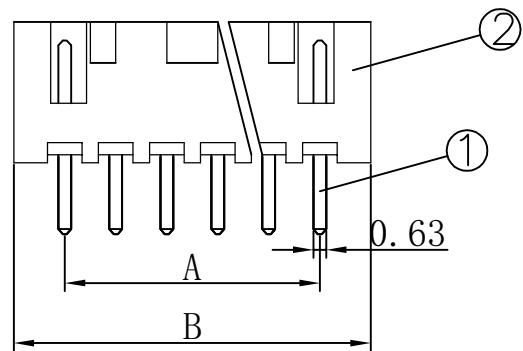

### 技术参数 SPECIFICATION

间 距: 2.5

Pitch: 2.5

工作温度: -25°C ~ +85°C

Working temperature: -25°C ~ +85°C

额定电压: 250V DC/AC (有效值)

Voltage rating: 250V DC/AC (rms)

额定电流: 3.0A

Current rating: 3.0A

接触电阻:  $\leq 0.02 \Omega$

Contact resistance:  $\leq 0.02 \Omega$

绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$

Insulation resistance:  $\geq 1000M\Omega$


耐 压: 1000V AC (有效值)

Withstand voltage: 1000V AC (rms)

焊接温度: 260±5°C

Soldering temperature: 260±5°C

### 印制板开孔尺寸 ( $\pm 0.1$ )

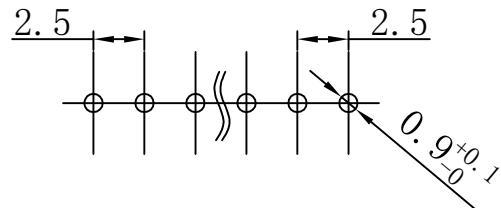

9	XHB-9A	20.00	25.00	7.50	17.50	17.88	17											
8	XHB-8A	17.50	22.50	7.50	15.00	15.38	16	XHB-16A	37.50	42.50	7.50	35.00	35.38					
7	XHB-7A	15.00	20.00	7.50	12.50	12.88	15	XHB-15A	35.00	40.00	7.50	32.50	32.88					
6	XHB-6A	12.50	17.50	7.50	10.00	10.38	14	XHB-14A	32.50	37.50	7.50	30.00	30.38					
5	XHB-5A	10.00	15.00	2.50	7.50	7.88	13	XHB-13A	30.00	35.00	7.50	27.50	27.88					
4	XHB-4A	7.50	12.50	2.50	5.00	5.38	12	XHB-12A	27.50	32.50	7.50	25.00	25.38					
3	XHB-3A	5.00	10.00	2.50	2.50	2.88	11	XHB-11A	25.00	30.00	7.50	22.50	22.88					
2	XHB-2A	2.50	7.50	2.50	2.50	3.30	10	XHB-10A	22.50	27.50	7.50	20.00	20.38					
极数	180°	A	B	C	D	E	极数	180°	A	B	C	D	E					
	产品规格	尺寸 (mm)					产品规格	尺寸 (mm)					比例	1:1	视图	单位	mm	图面编号

东莞市高铖达电子科技有限公司

设计		日期		名称	8800-0XK1-TS		
审核		日期			页 码	1/1	版 本
核 准		日期					
比 例	1:1	视 图	单 位	mm	图面编号		