

产品规格说明书

品牌：九家

品名：LED三防灯

型号：H1系列

一、产品参数

输入电压：24-36V/110-220V

频率：50HZ/60HZ

功率：6/10/12/16/20/30/40W

光效：100-120lm/W

显指：>80

效率：0.95

光色：白光（6000-6500K）

表面温度：<60°C

寿命：50000Hrs

防护等级：IP68

外壳材质：铝合金、钢化玻璃

电源线长度：0.8米

工作温度：-40°C ~ 70°C

产品认证：CE、ROHS、IP68



二、产品特点


- 1、压铸结构的铝型材，防水硅胶跟钢化玻璃有机结合，防护等级达到IP68，适用于各种复杂的工况环境。
- 2、一体化设计，加厚铝型材表面阳极氧化处理不变色，做工精细，高颜值，专利款式。
- 3、采用加厚、高强度钢化玻璃，能承受更高的冲击力，具有防爆功能，获得专业的防爆认证。
- 4、采用高亮度LED芯片工艺，纯金线、高密度封装工艺，光衰小，寿命长，热阻低，导热好。
- 5、驱动采用高品质元器件，无频闪，大余量，适用于多种复杂的电路环境。
- 6、360度旋转支架设计，可以转动改变照射角度达到理想状态。
- 7、产品有各种长度、电压、色温规格，适合在各种机械、各种环境下使用。

三、应用领域

1、适用于各种自动化设备，数控设备，加工中心，及其他各种机械设备的照明。

2、适用于生产车间、流水线、工作台、展柜等各种工作场所的照明。

3、适用于集装箱、储能箱、冷库、仓库等各种封闭场所的照明。

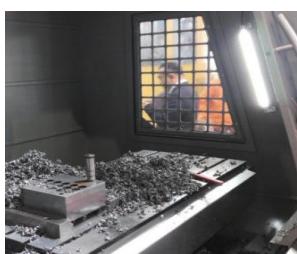

自动化设备



车间照明



机械设备



流水线



储能集装箱




展柜照明

四、安装方式


1.打螺丝孔



2.安装螺丝

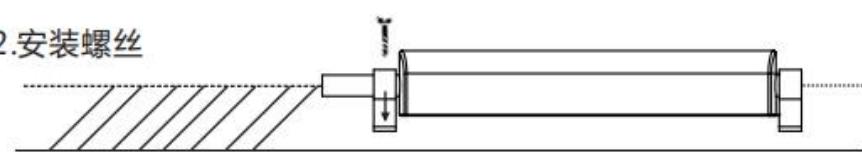


3.接线

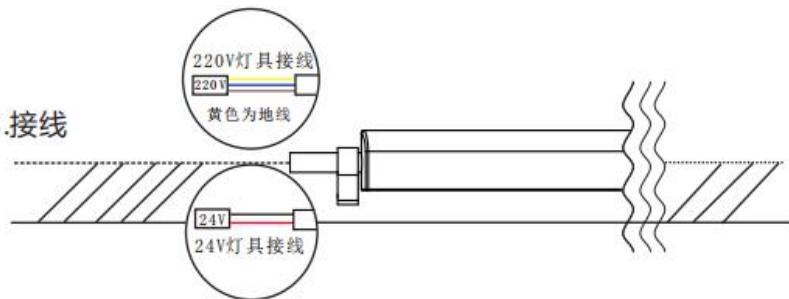

温馨提示：接线前请详细查看灯体参数与安全说明。



4.调整光照角度

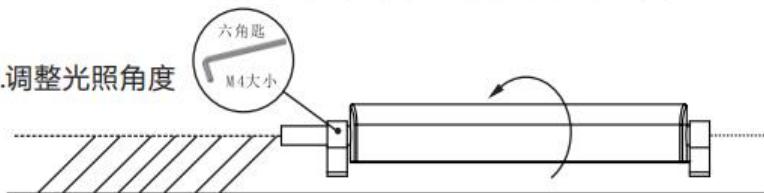

安装完成后可手动旋转灯体确定最佳照明角度，用六角匙固定。

五、产品尺寸

灯体长度L4

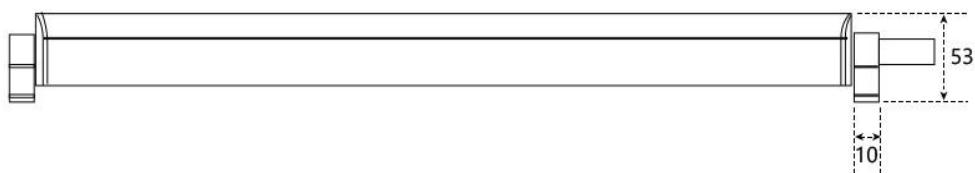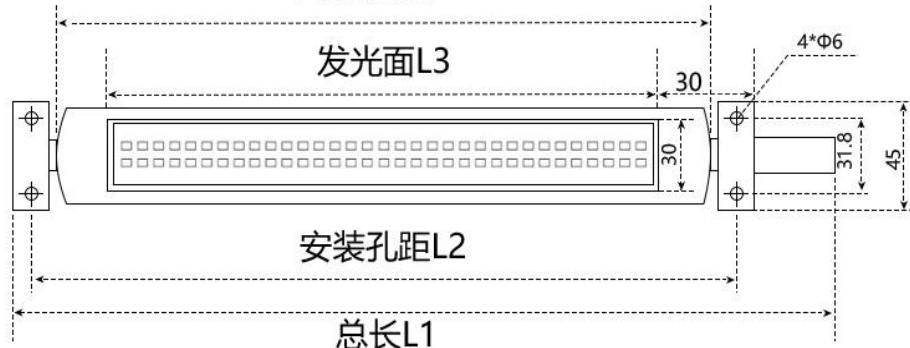

单位: mm

六、规格型号选择

序号	产品编码	产品型号	功率	电压	外观尺寸			发光面		安装尺寸			灯体长L4
					长(L1)	宽	高	长(L3)	宽	长(L2)	宽	孔距	
1	H1C2402	SFDX200-02WT	6W	24V	280	45	53	180	30	233	31.8	Φ6	217
2	H1C2403	SFDX300-02WT	10W	24V	380	45	53	280	30	333	31.8	Φ6	317
3	H1C2404	SFDX400-02WT	12W	24V	445	45	53	345	30	398	31.8	Φ6	382
4	H1C2405	SFDX500-02WT	16W	24V	580	45	53	480	30	533	31.8	Φ6	517
5	H1C2406	SFDX600-02WT	20W	24V	680	45	53	580	30	633	31.8	Φ6	617
6	H1C2408	SFDX800-02WT	28W	24V	850	45	53	750	30	803	31.8	Φ6	787
7	H1C2409	SFDX900-02WT	30W	24V	980	45	53	880	30	933	31.8	Φ6	917
8	H1C2412	SFDX1200-02WT	40W	24V	1250	45	53	1150	30	1203	31.8	Φ6	1187
9	H1C2202	SFDX200-22WT	6W	220V	280	45	53	180	30	233	31.8	Φ6	217
10	H1C2203	SFDX300-22WT	10W	220V	380	45	53	280	30	333	31.8	Φ6	317
11	H1C2204	SFDX400-22WT	12W	220V	445	45	53	345	30	398	31.8	Φ6	382
12	H1C2205	SFDX500-22WT	16W	220V	580	45	53	480	30	533	31.8	Φ6	517
13	H1C2206	SFDX600-22WT	20W	220V	680	45	53	580	30	633	31.8	Φ6	617
14	H1C2208	SFDX800-22WT	28W	220V	850	45	53	750	30	803	31.8	Φ6	787
15	H1C2209	SFDX900-22WT	30W	220V	980	45	53	880	30	933	31.8	Φ6	917
16	H1C2212	SFDX1200-22WT	40W	220V	1250	45	53	1150	30	1203	31.8	Φ6	1187

七、产品包装信息

序号	功率	外观尺寸			内盒尺寸	单品净重	每箱数量	整箱尺寸	整箱重量
		长(L1)	宽	高					
1	6W	280	45	53	75*75*365	0.5kg	20支	400*320*380	10.5kg
2	10W	380	45	53	75*75*465	0.62kg	20支	400*320*480	12.9kg
3	12W	445	45	53	75*75*565	0.73kg	20支	400*320*580	15.1kg
4	16W	580	45	53	75*75*665	0.89kg	20支	400*320*680	18.3kg
5	20W	680	45	53	75*75*765	1.1kg	20支	400*320*780	22.5kg
6	28W	850	45	53	53*55*900	1.28kg	20支	315*250*917	26.1kg
7	30W	980	45	53	53*55*1000	1.45kg	20支	315*250*1025	29.5kg
8	40W	1250	45	53	53*55*1270	1.84kg	20支	315*250*1310	37.3kg
9	包装说明	产品独立包装，每箱装箱20支，采用5层瓦楞牛皮纸。							

深圳市朗锐电子科技有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道富民工业区B4栋二楼

电话：0755-27290993

手机：13798280386（张生）/18925000480（刘生）

邮箱：Sale@langruidianzi.com

网址：www.szlangrui.com



更多产品关注官网



添加企业微信直接咨询