



东莞市裕峰磁业有限公司

DONG GUAN CITY YU FENG MAGNETIC INDUSTRY CO.,LTD

钳位滤波器（塑胶外壳铁氧体磁芯）

## YFT系列卡扣式磁环

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| YFT1326-35 | YFT1325-05 | YFT1523-06 |
| YFT1729-05 | YFT1935-05 | YFT1732-65 |
| YFT1953-07 | YFT1518-07 | YFT1730-07 |
| YFT2039-85 | YFT1923-08 | YFT1925-08 |
| YFT1935-08 | YFT2032-09 | YFT2035-09 |
| YFT2233-10 | YFT2135-11 | YFT2932-13 |
| YFT3035-13 | YFT2436-13 | YFT2637-14 |
| YFT3241-14 | YFT2233-15 | YFT3240-16 |
| YFT4250-17 | YFT3137-17 | YFT4250-17 |
| YFT4038-19 | YFT2942-19 | YFT4048-20 |
| YFT4117-23 | YFT4518-23 | YFT4236-24 |
| YFT5643-24 | YFT4519-27 | YFT5651-32 |
| YFT5048-34 | YFT2823-11 | YFT2419-10 |

YUFENGCIYE



## 钳位滤波器（塑胶外壳铁氧体磁芯） YFT系列卡扣式磁环

### 产品概述 INTRODUCTION

铁氧体扣式磁环（Ferrite Snap-On Core）是一种基于铁氧体材料制成的电磁屏蔽元件，广泛应用于减少电气设备中的电磁干扰（EMI）和射频干扰（RFI）。其特有的扣合设计，使其便于各种电缆、导线的安装和拆卸，适用于电力、通讯、计算机、家电等多个领域。其核心材料为镍锌（Ni-Zn）或锰锌（Mn-Zn）铁氧体，前者适用于高频（100kHz-1GHz），后者适合低频（10kHz-1MHz）场景。

### 材料选择 MATERIAL

- 高频干扰（如USB 3.0、5G设备）：选用镍锌铁氧体
- 低频干扰（如电源噪声）：选择锰锌铁氧体



### 尺寸选择 SIZE SELECTION

- 确认线缆外径与磁环内径匹配，避免漏磁。
- 大电流场景：若线缆电流  $> 5A$ ，选用内外径差值大、轴向长度长的磁环，确保电源线与回流线同时穿过磁环以减少低频损耗。
- 小尺寸线缆：避免磁环内径远大于线径，否则需绕多圈或使用填充材料（如热缩管）贴合。



### 安装方法 INSTALLATION METHOD

- 单圈安装：将磁环的两半对准电缆，确保磁环内部开口与电缆对接。
- 多圈缠绕：若需增强低频抑制效果，可将线缆在磁环上绕2-3圈（高频场景建议单圈，避免寄生电容影响）。
- 固定锁定：压紧外壳卡扣，防止意外脱落。
- 多磁环配置：宽带干扰场景可串联多个磁环，分别绕不同匝数以覆盖高低频段。


YUFENGCIYE



# YFT系列卡扣式磁环




## YFT1326-35

### • 形状与尺寸

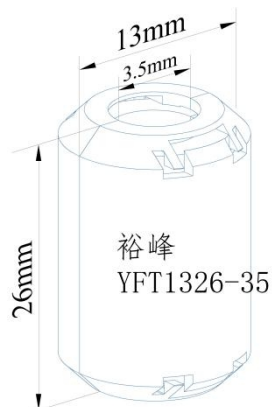

| 型号            | 尺寸      | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|---------|-------------|--------------|--------------|
| YFT1326-3510A | 内径3.5mm | 6 $\Omega$  | 105 $\Omega$ | 215 $\Omega$ |
| YFT1326-3530A | 内径3.5mm | 18 $\Omega$ | 110 $\Omega$ | 235 $\Omega$ |
| YFT1326-3550B | 内径3.5mm | 25 $\Omega$ | 60 $\Omega$  | 85 $\Omega$  |

### • 阻抗频率特性

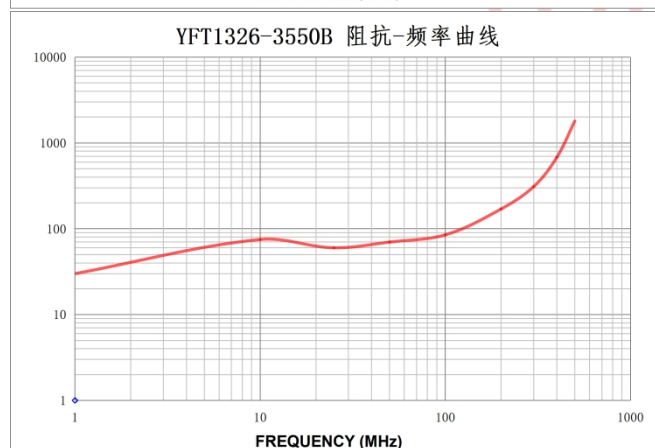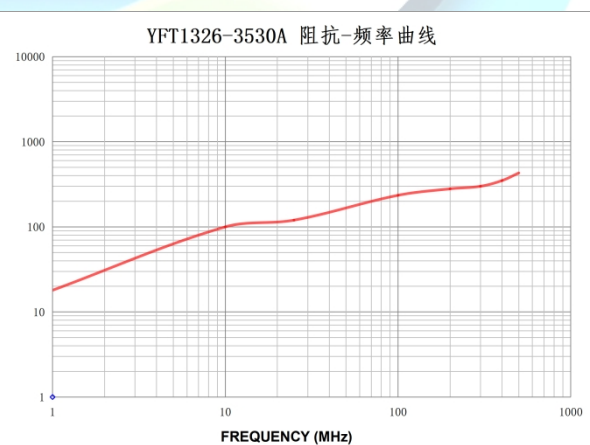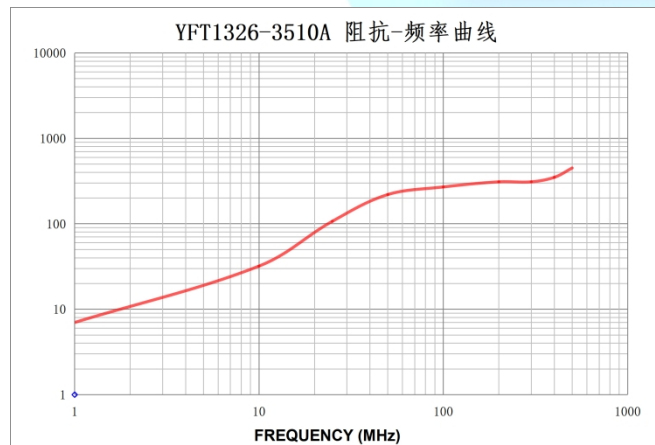




# YFT系列卡扣式磁环






## YFT1325-0510A

### • 形状与尺寸

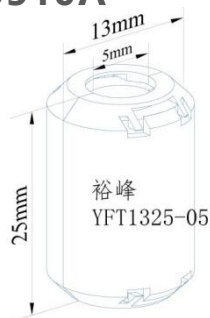

| 型号            | 尺寸    | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| YFT1325-0510A | 内径5mm | 5 $\Omega$  | 75 $\Omega$  | 140 $\Omega$ |
| YFT1325-0520A | 内径5mm | 8 $\Omega$  | 100 $\Omega$ | 180 $\Omega$ |
| YFT1325-0530A | 内径5mm | 13 $\Omega$ | 110 $\Omega$ | 190 $\Omega$ |
| YFT1325-0540A | 内径5mm | 7 $\Omega$  | 105 $\Omega$ | 185 $\Omega$ |
| YFT1325-0530B | 内径5mm | 8 $\Omega$  | 85 $\Omega$  | 155 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

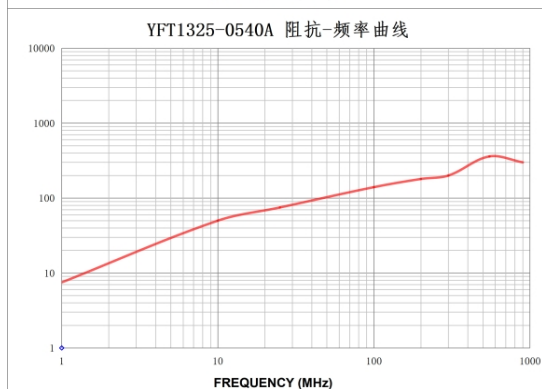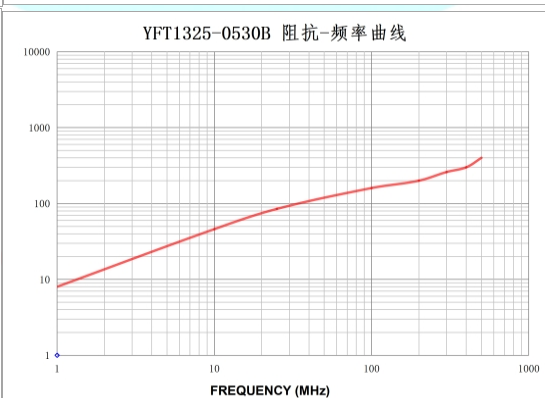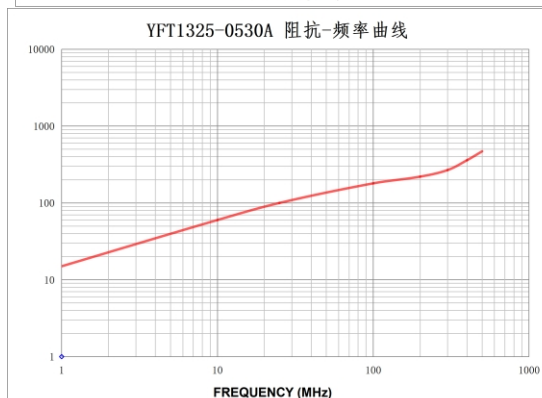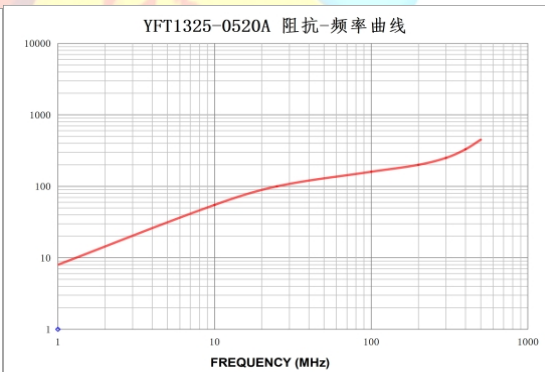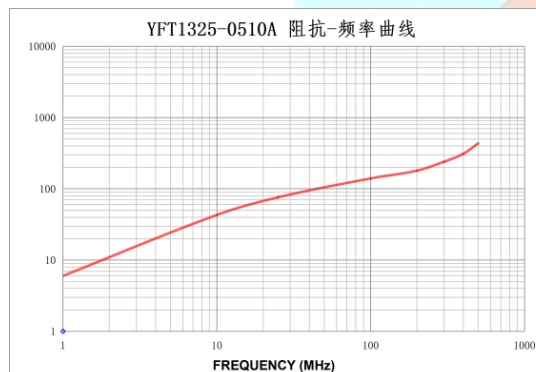






# YFT系列卡扣式磁环


## YFT1523-06

### •形状与尺寸

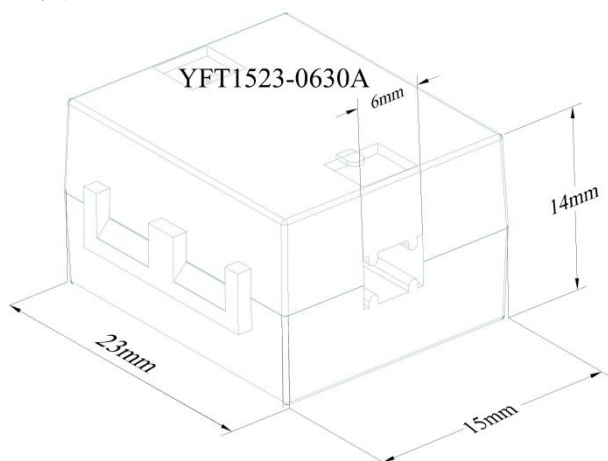

| 型号            | 尺寸    | @1Mhz      | @25Mhz      | @100Mhz      |
|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
| YFT1523-0630A | 内径6mm | 4 $\Omega$ | 70 $\Omega$ | 160 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

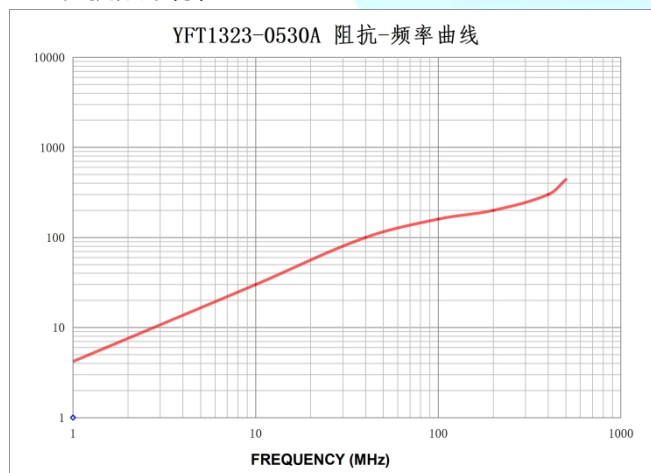




# YFT系列卡扣式磁环


## YFT1729-0530A

### • 形状与尺寸

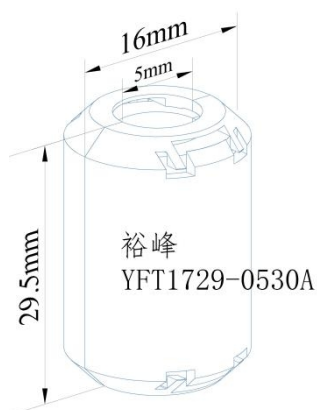

| 型号            | 尺寸    | @1Mhz | @25Mhz | @100Mhz |
|---------------|-------|-------|--------|---------|
| YFT1729-0530A | 内径5mm | 3 Ω   | 60 Ω   | 150 Ω   |

### • 阻抗频率特性

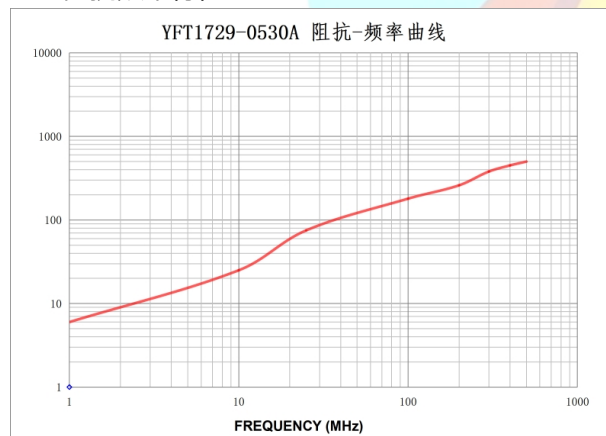


YUFENGCIYE



# YFT系列卡扣式磁环


## YFT1935-0530A

### 形状与尺寸

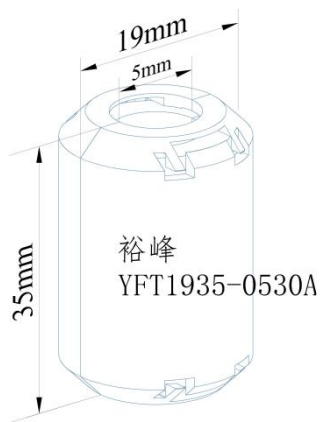

| 型号            | 尺寸    | @1Mhz      | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|-------|------------|--------------|--------------|
| YFT1935-0530A | 内径5mm | 8 $\Omega$ | 150 $\Omega$ | 320 $\Omega$ |

### 阻抗频率特性

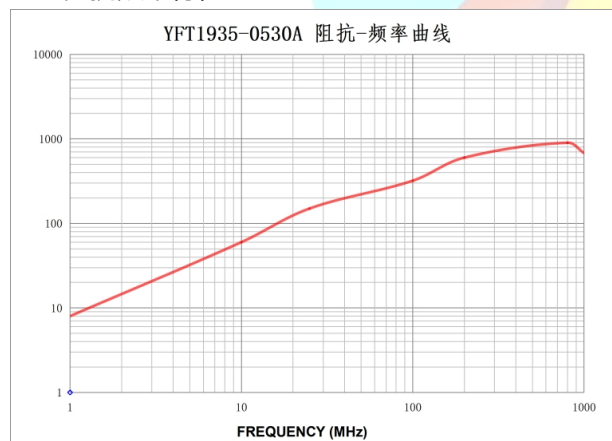


YUFENGCIYE



# YFT系列卡扣式磁环


## YFT1732-65

### • 形状与尺寸

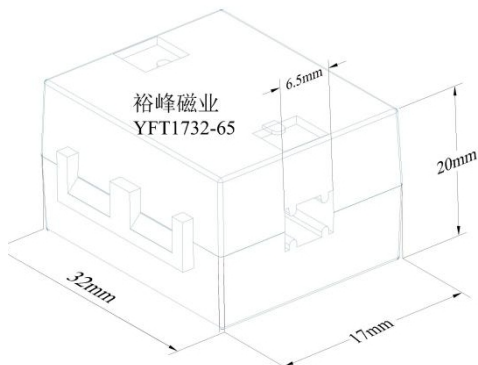

| 型号            | 尺寸      | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|---------|-------------|--------------|--------------|
| YFT1732-6510A | 内径6.5mm | 5 $\Omega$  | 100 $\Omega$ | 300 $\Omega$ |
| YFT1732-6520A | 内径6.5mm | 8 $\Omega$  | 175 $\Omega$ | 260 $\Omega$ |
| YFT1732-6510B | 内径6.5mm | 11 $\Omega$ | 180 $\Omega$ | 270 $\Omega$ |
| YFT1732-6520B | 内径6.5mm | 20 $\Omega$ | 215 $\Omega$ | 405 $\Omega$ |
| YFT1732-6550B | 内径6.5mm | 35 $\Omega$ | 225 $\Omega$ | 280 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

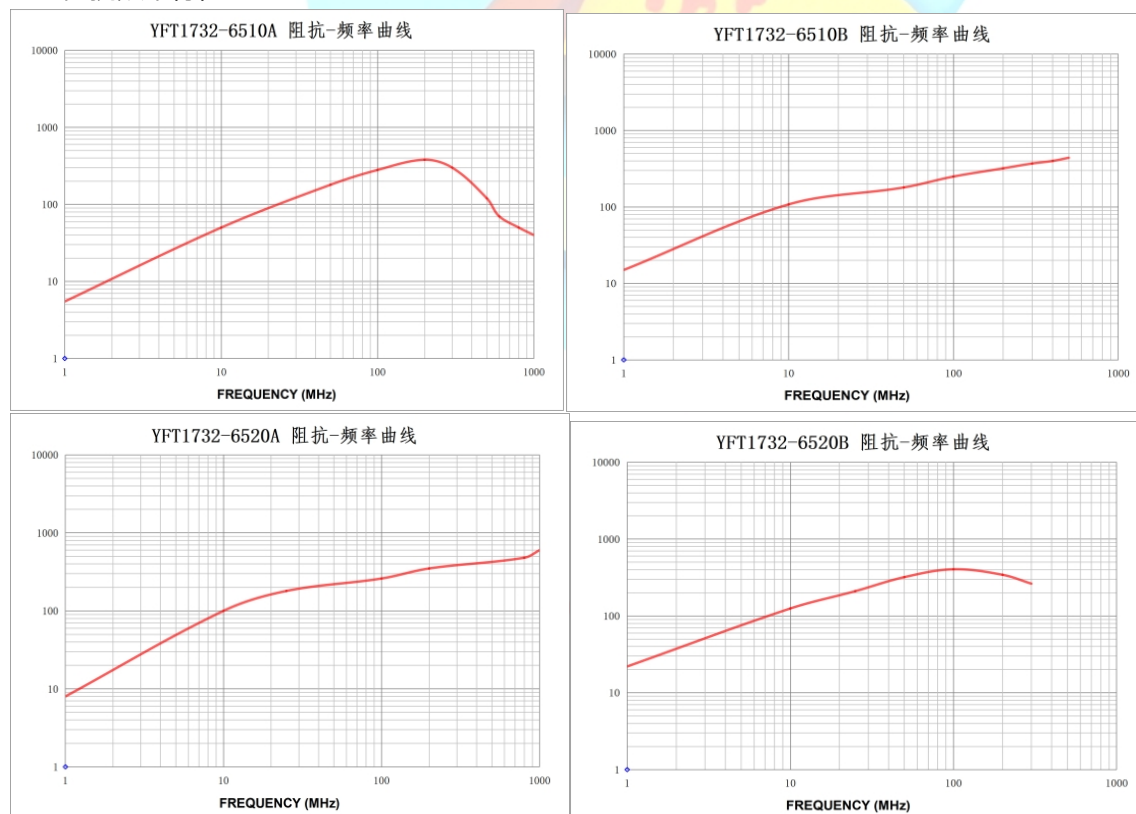




# YFT系列卡扣式磁环



## YFT1518-07

### • 形状与尺寸

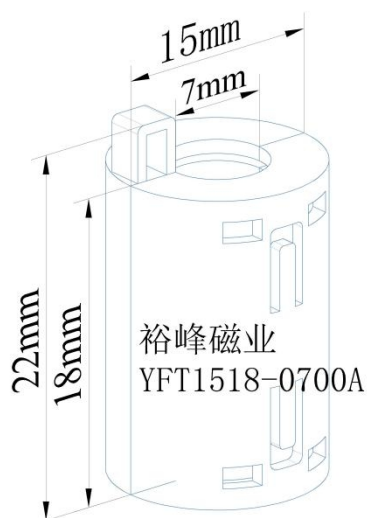

| 型号            | 尺寸    | @1Mhz      | @25Mhz      | @100Mhz      |
|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
| YFT1518-0700A | 内径7mm | 5 $\Omega$ | 60 $\Omega$ | 120 $\Omega$ |
| YFT1518-0710A | 内径7mm | 8 $\Omega$ | 45 $\Omega$ | 135 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

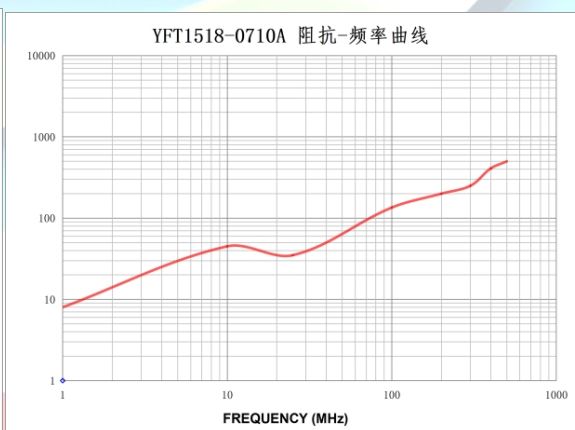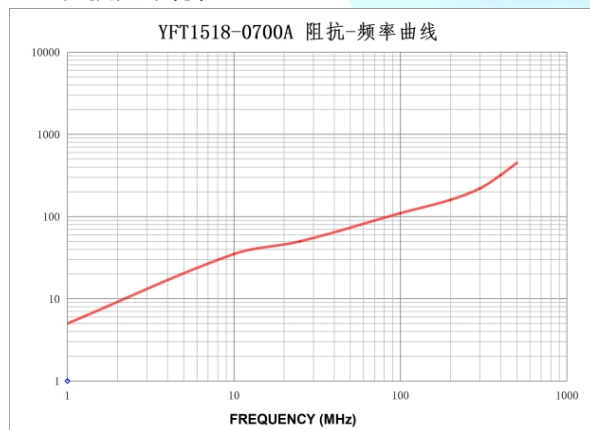




# YFT系列卡扣式磁环


## YFT1730-07

### • 形状与尺寸

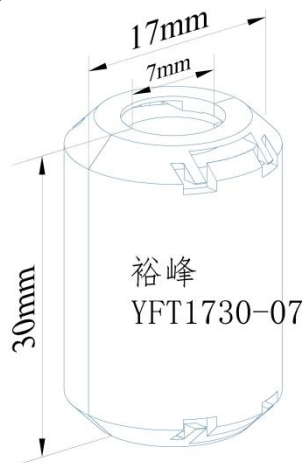

| 型号            | 尺寸    | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| YFT1730-0700A | 内径7mm | 5 $\Omega$  | 80 $\Omega$  | 175 $\Omega$ |
| YFT1730-0720A | 内径7mm | 3 $\Omega$  | 60 $\Omega$  | 175 $\Omega$ |
| YFT1730-0720B | 内径7mm | 15 $\Omega$ | 110 $\Omega$ | 200 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

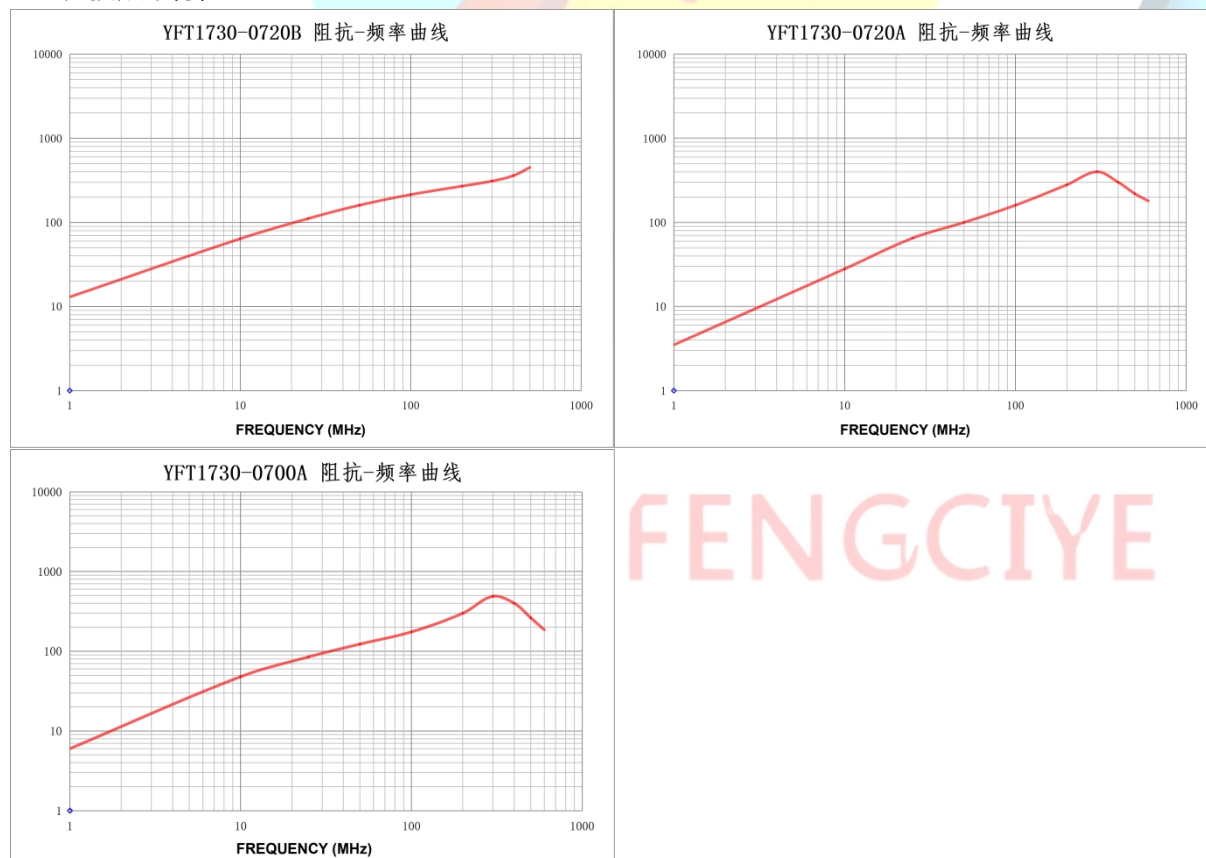






# YFT系列卡扣式磁环


## YFT2039-8530A

### • 形状与尺寸

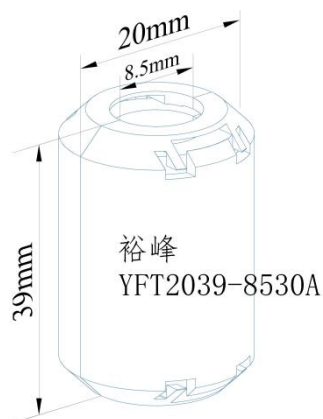

| 型号            | 尺寸      | @1Mhz | @25Mhz | @100Mhz |
|---------------|---------|-------|--------|---------|
| YFT2039-8530A | 内径8.5mm | 10Ω   | 115Ω   | 210Ω    |

### • 阻抗频率特性

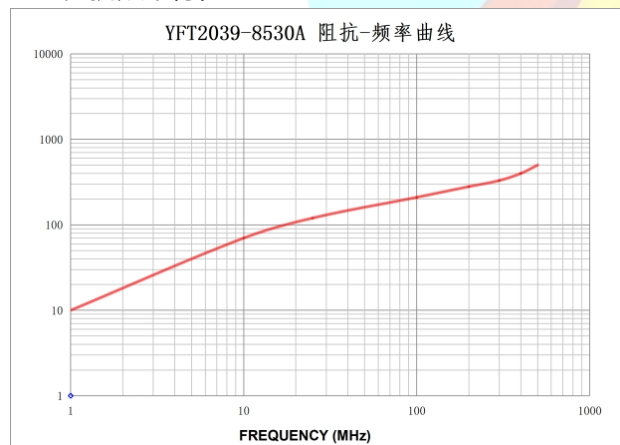


YUFENGCIYE



# YFT系列卡扣式磁环


## YFT1923-0820A

### •形状与尺寸

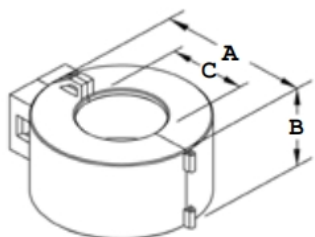

| 型号            | 尺寸                  | @1Mhz      | @25Mhz      | @100Mhz      |
|---------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| YFT2039-0730A | A=23mm B=19mm C=8mm | 5 $\Omega$ | 70 $\Omega$ | 150 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

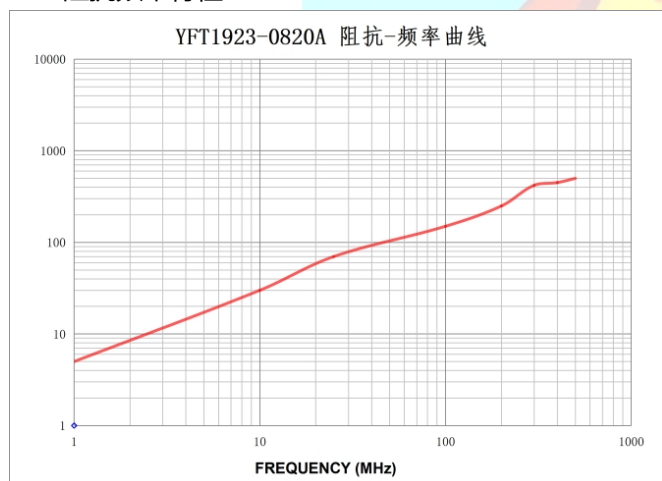

YUFENGCIYE



东莞市裕峰磁业有限公司

DONG GUAN CITY YU FENG MAGNETIC INDUSTRY CO.,LTD

## YFT系列卡扣式磁环


### YFT1935-0820A

#### • 形状与尺寸



| 型号            | 尺寸    | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| YFT1935-0820A | 内径8mm | 15 $\Omega$ | 115 $\Omega$ | 165 $\Omega$ |

#### • 阻抗频率特性

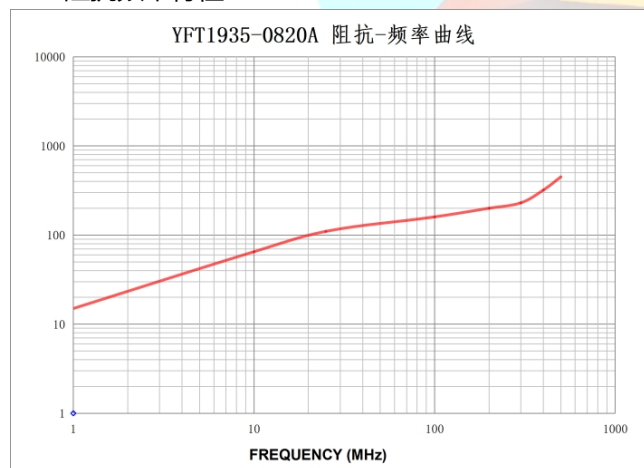

YUFENGCIYE




东莞市裕峰磁业有限公司

DONG GUAN CITY YU FENG MAGNETIC INDUSTRY CO.,LTD

# YFT系列卡扣式磁环

## YFT2032-09


### • 形状与尺寸

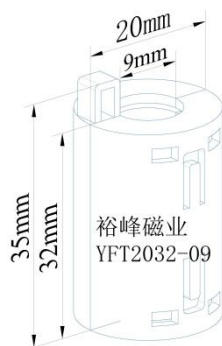


| 型号            | 尺寸    | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| YFT2032-0900A | 内径9mm | 5 $\Omega$  | 85 $\Omega$  | 210 $\Omega$ |
| YFT2032-0910A | 内径9mm | 12 $\Omega$ | 110 $\Omega$ | 170 $\Omega$ |
| YFT2032-0920A | 内径9mm | 15 $\Omega$ | 105 $\Omega$ | 140 $\Omega$ |
| YFT2032-0940A | 内径9mm | 9 $\Omega$  | 70 $\Omega$  | 140 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性


YFT2032-0900A 阻抗-频率曲线

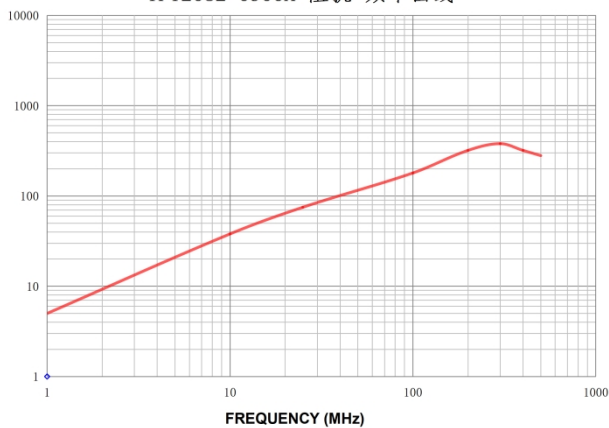


YFT2032-0910A 阻抗-频率曲线

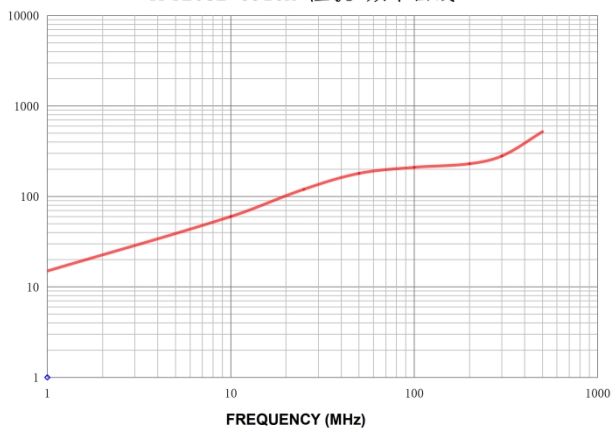

YFT2032-0920A 阻抗-频率曲线

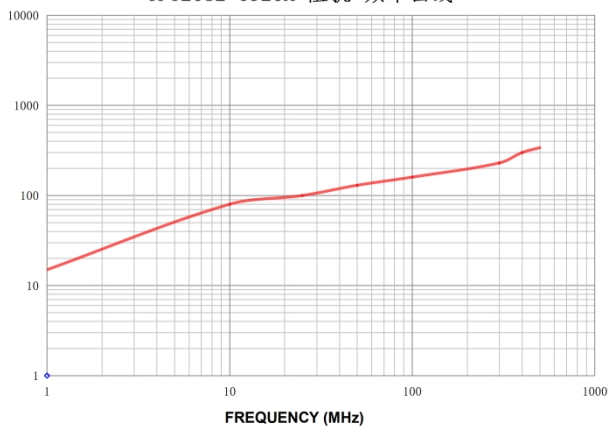

YFT2032-0940A 阻抗-频率曲线

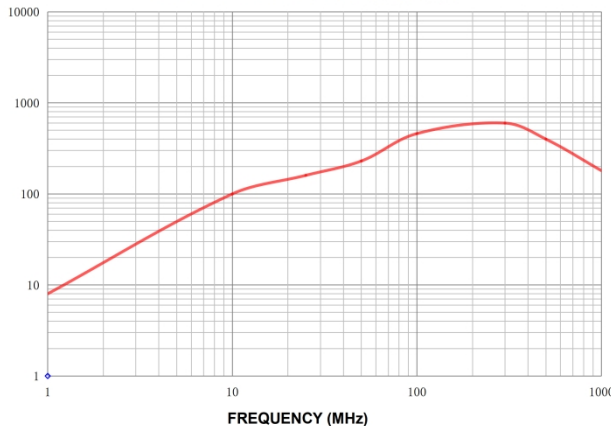




# YFT系列卡扣式磁环


## YFT2035-09

### • 形状与尺寸

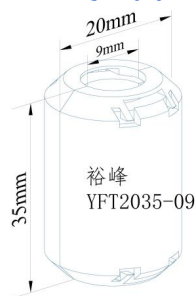

| 型号            | 尺寸    | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| YFT2035-0900A | 内径9mm | 7 $\Omega$  | 90 $\Omega$  | 165 $\Omega$ |
| YFT2035-0930A | 内径9mm | 3 $\Omega$  | 80 $\Omega$  | 195 $\Omega$ |
| YFT2035-0950A | 内径9mm | 18 $\Omega$ | 75 $\Omega$  | 140 $\Omega$ |
| YFT2035-0920B | 内径9mm | 15 $\Omega$ | 120 $\Omega$ | 230 $\Omega$ |
| YFT2035-0950B | 内径9mm | 18 $\Omega$ | 150 $\Omega$ | 200 $\Omega$ |
| YFT2035-0970B | 内径9mm | 30 $\Omega$ | 40 $\Omega$  | 140 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

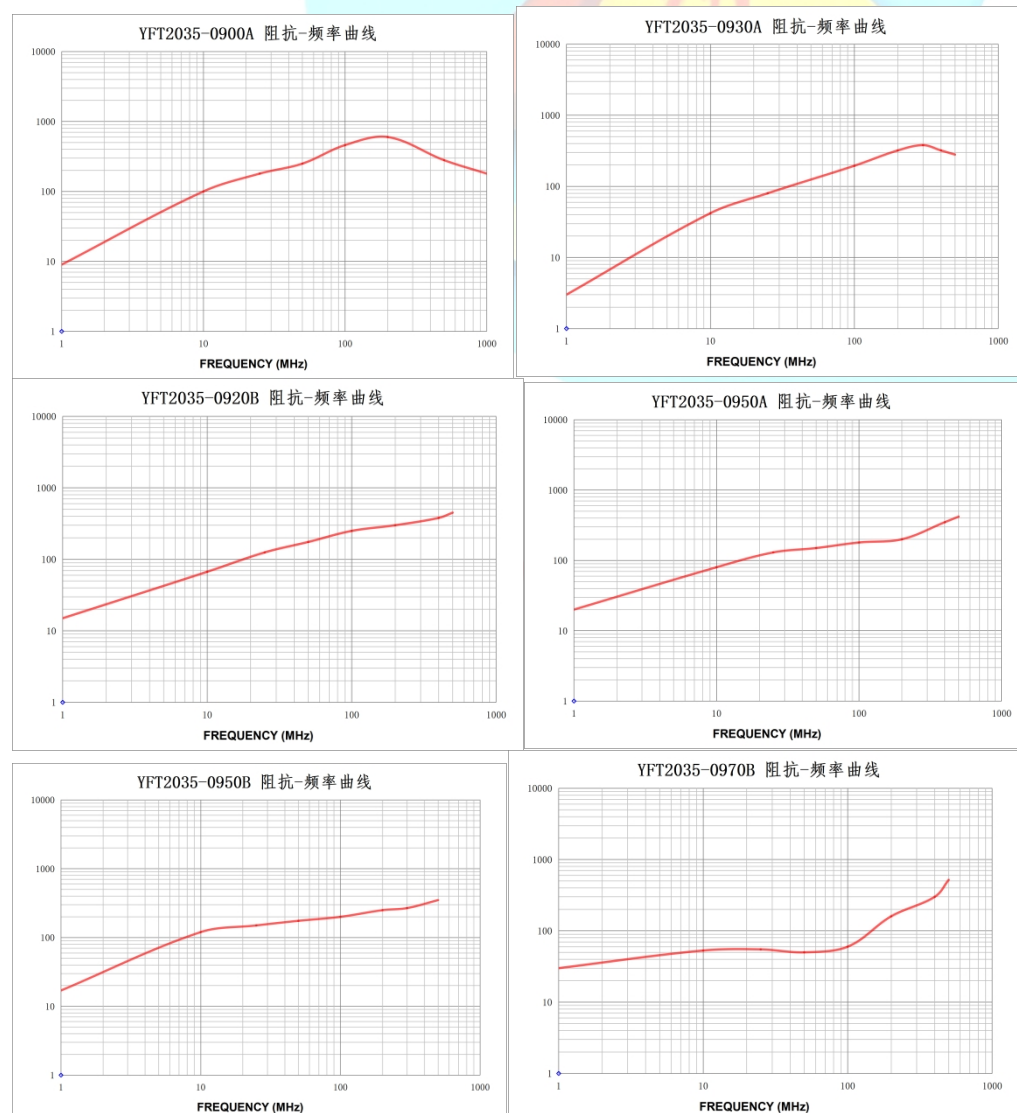




# YFT系列卡扣式磁环

## YFT2233-10


### • 形状与尺寸

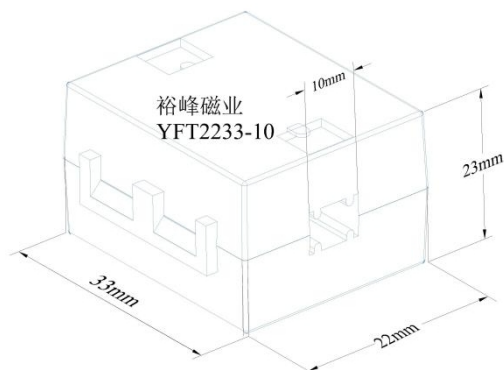


| 型号            | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| YFT2233-1000A | 内径10mm | 2 $\Omega$  | 35 $\Omega$  | 85 $\Omega$  |
| YFT2233-1030B | 内径10mm | 25 $\Omega$ | 130 $\Omega$ | 230 $\Omega$ |
| YFT2233-1040B | 内径10mm | 18 $\Omega$ | 150 $\Omega$ | 205 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性


YFT2233-1000A 阻抗-频率曲线

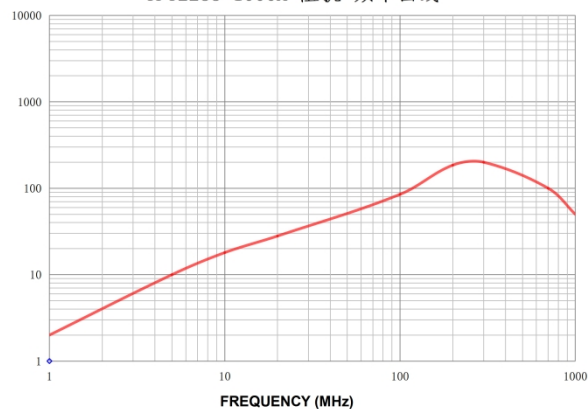

YFT2233-1030B 阻抗-频率曲线

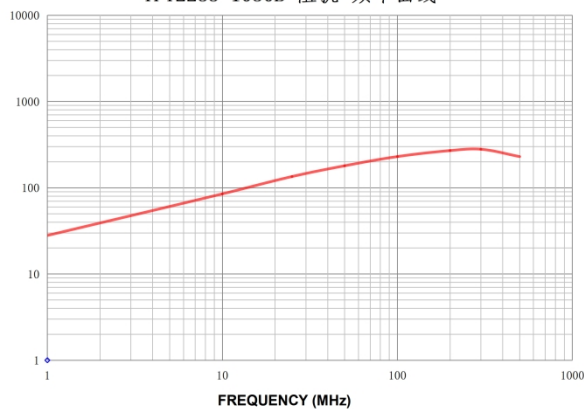

YFT2233-1040B 阻抗-频率曲线

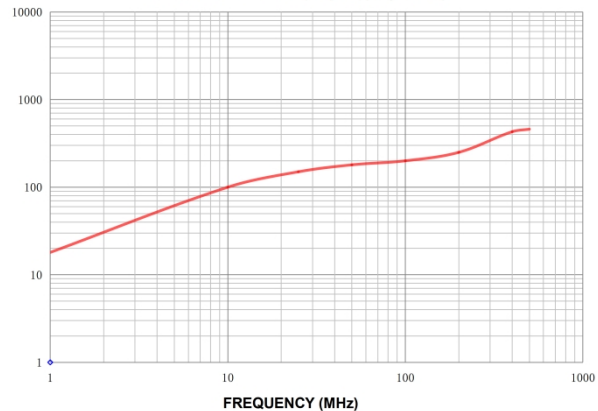




# YFT系列卡扣式磁环


## YFT2419-1090A

### • 形状与尺寸

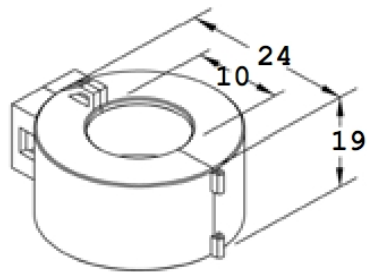

| 型号            | 尺寸     | @1Mhz | @25Mhz | @100Mhz |
|---------------|--------|-------|--------|---------|
| YFT2419-1090A | 内径10mm | 5Ω    | 40Ω    | 90Ω     |

### • 阻抗频率特性

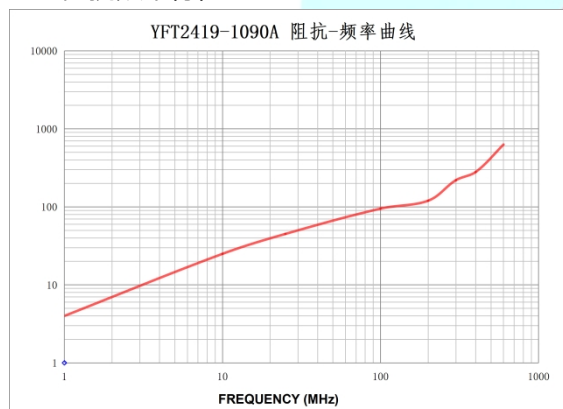

YUFENGCIYE






# YFT系列卡扣式磁环

## YFT2135-11


### • 形状与尺寸

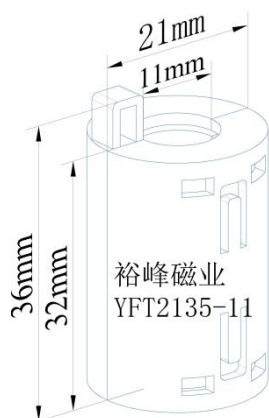


| 型号            | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| YFT2135-1130A | 内径11mm | 6 $\Omega$  | 60 $\Omega$  | 150 $\Omega$ |
| YFT2135-1130B | 内径11mm | 10 $\Omega$ | 95 $\Omega$  | 180 $\Omega$ |
| YFT2135-1150B | 内径11mm | 15 $\Omega$ | 105 $\Omega$ | 140 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性


YFT2135-1100B 阻抗-频率曲线

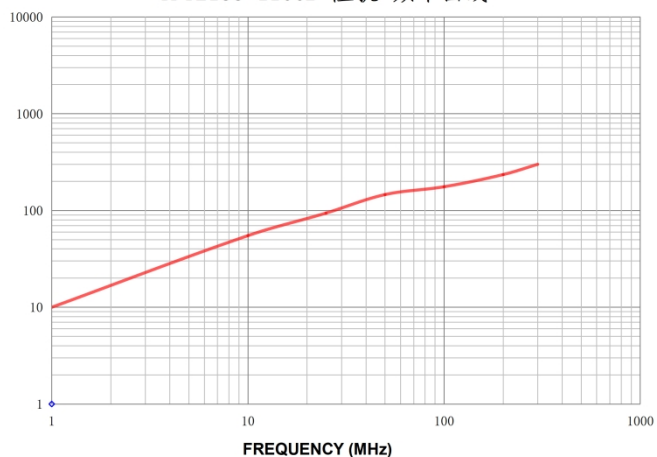

YFT2135-1130A 阻抗-频率曲线

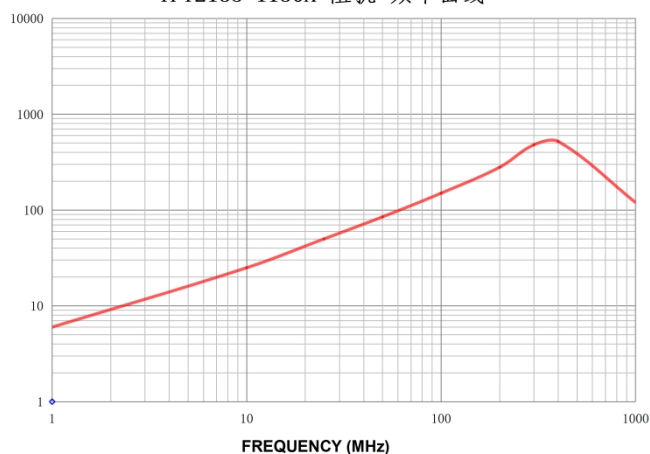

YFT2135-1130B 阻抗-频率曲线

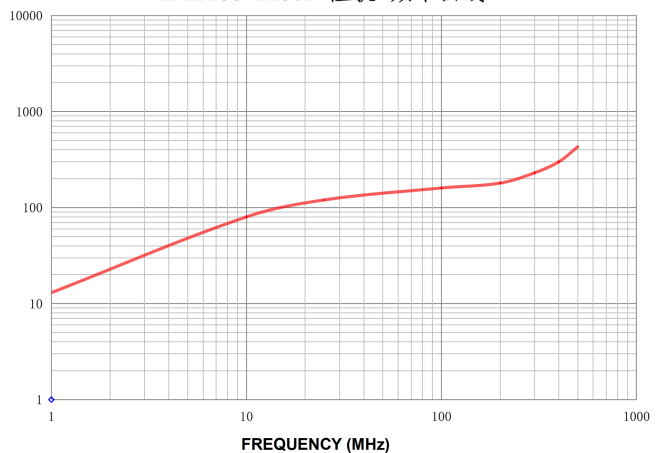


ENGCIYE



# YFT系列卡扣式磁环


## YFT2823-1120A

### • 形状与尺寸

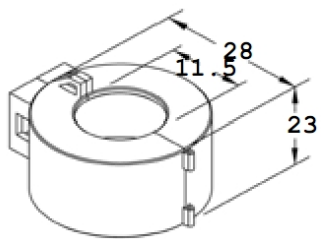

| 型号            | 尺寸       | @1Mhz | @25Mhz | @100Mhz |
|---------------|----------|-------|--------|---------|
| YFT2823-1120A | 内径11.5mm | 9Ω    | 70Ω    | 130Ω    |

### • 阻抗频率特性

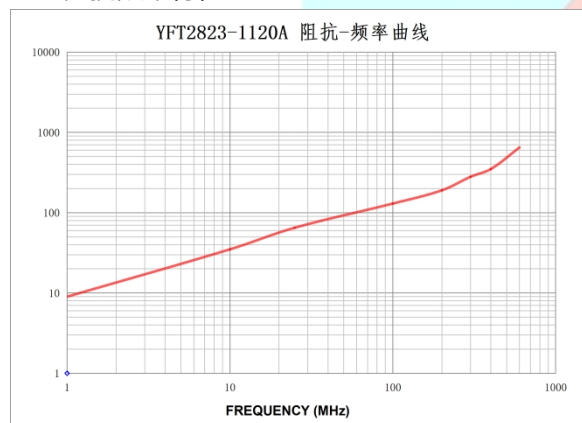


YUFENGCIYE



# YFT系列卡扣式磁环



## YFT2932-13

### •形状与尺寸

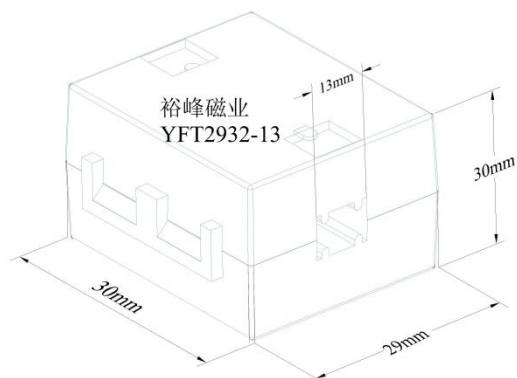

| 型号            | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| YFT2932-1330A | 内径13mm | 10 $\Omega$ | 145 $\Omega$ | 270 $\Omega$ |
| YFT2932-1370A | 内径13mm | 8 $\Omega$  | 120 $\Omega$ | 230 $\Omega$ |
| YFT2932-1310B | 内径13mm | 25 $\Omega$ | 170 $\Omega$ | 205 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

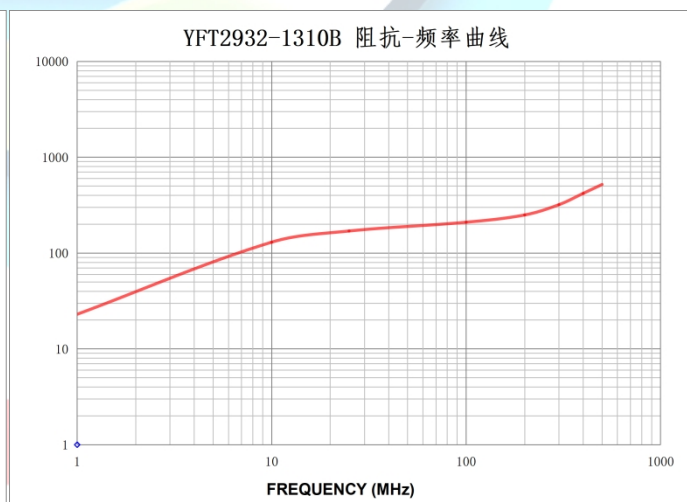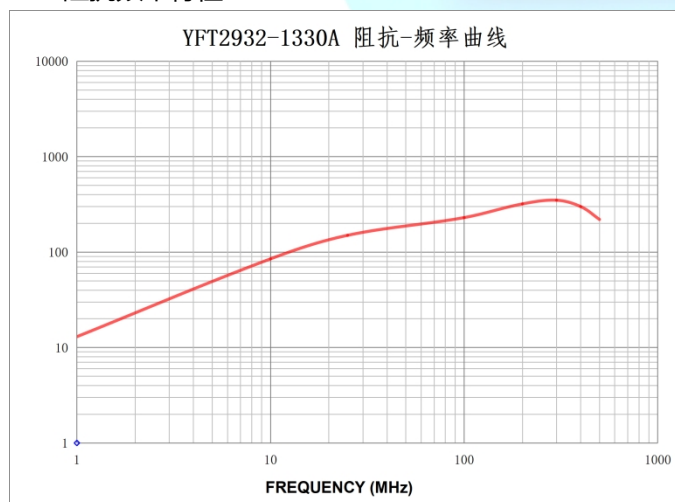




# YFT系列卡扣式磁环








## YFT3035-13

### • 形状与尺寸

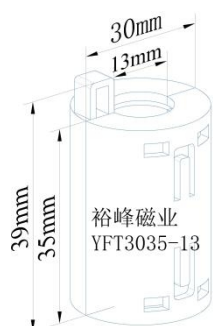

| 型号            | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| YFT3035-1310A | 内径13mm | 6 $\Omega$  | 90 $\Omega$  | 200 $\Omega$ |
| YFT3035-1320A | 内径13mm | 8 $\Omega$  | 110 $\Omega$ | 245 $\Omega$ |
| YFT3035-1330A | 内径13mm | 12 $\Omega$ | 130 $\Omega$ | 195 $\Omega$ |
| YFT3035-1350A | 内径13mm | 22 $\Omega$ | 150 $\Omega$ | 200 $\Omega$ |
| YFT3035-1330B | 内径13mm | 25 $\Omega$ | 145 $\Omega$ | 195 $\Omega$ |
| YFT3035-1310B | 内径13mm | 27 $\Omega$ | 165 $\Omega$ | 270 $\Omega$ |
| YFT3035-1320B | 内径13mm | 35 $\Omega$ | 190 $\Omega$ | 230 $\Omega$ |
| YFT3035-1300A | 内径13mm | 10 $\Omega$ | 135 $\Omega$ | 250 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

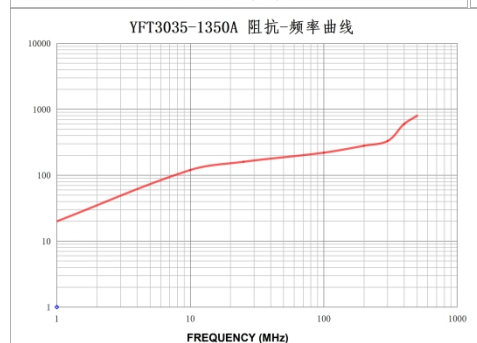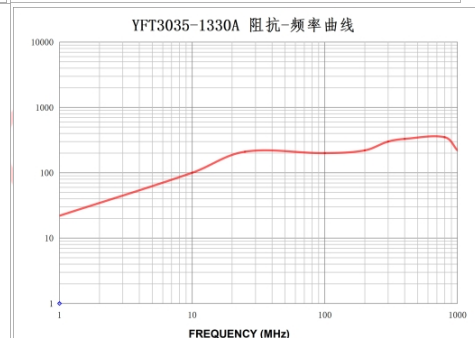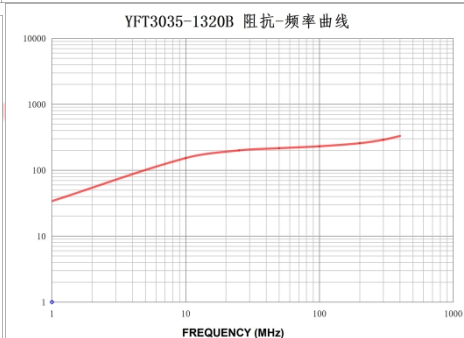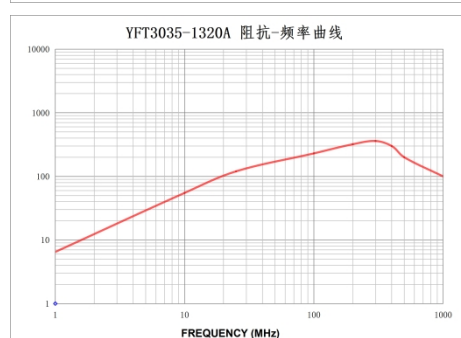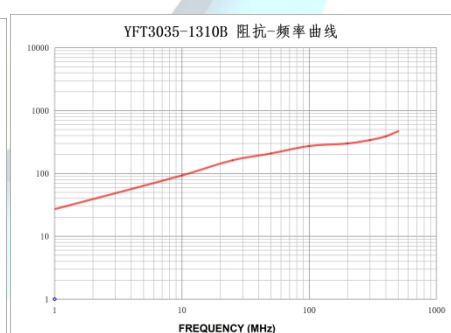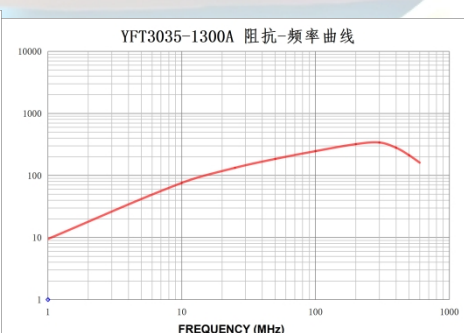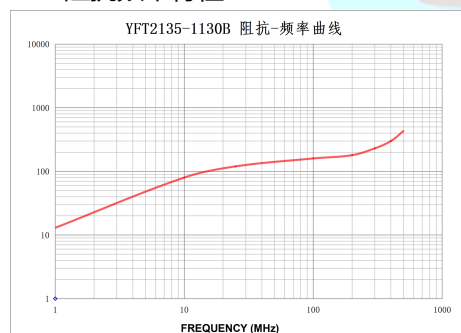




# YFT系列卡扣式磁环


## YFT2436-13

### • 形状与尺寸

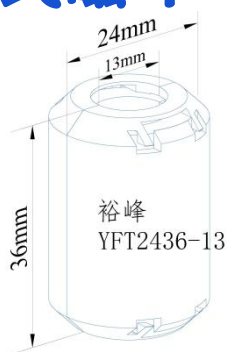

| 型号            | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| YFT2436-1300A | 内径13mm | 6 $\Omega$  | 80 $\Omega$  | 140 $\Omega$ |
| YFT2436-1310A | 内径13mm | 8 $\Omega$  | 85 $\Omega$  | 185 $\Omega$ |
| YFT2436-1320A | 内径13mm | 10 $\Omega$ | 95 $\Omega$  | 160 $\Omega$ |
| YFT2436-1340A | 内径13mm | 25 $\Omega$ | 145 $\Omega$ | 210 $\Omega$ |
| YFT2436-1320B | 内径13mm | 12 $\Omega$ | 90 $\Omega$  | 170 $\Omega$ |
| YFT2436-1340B | 内径13mm | 16 $\Omega$ | 88 $\Omega$  | 165 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

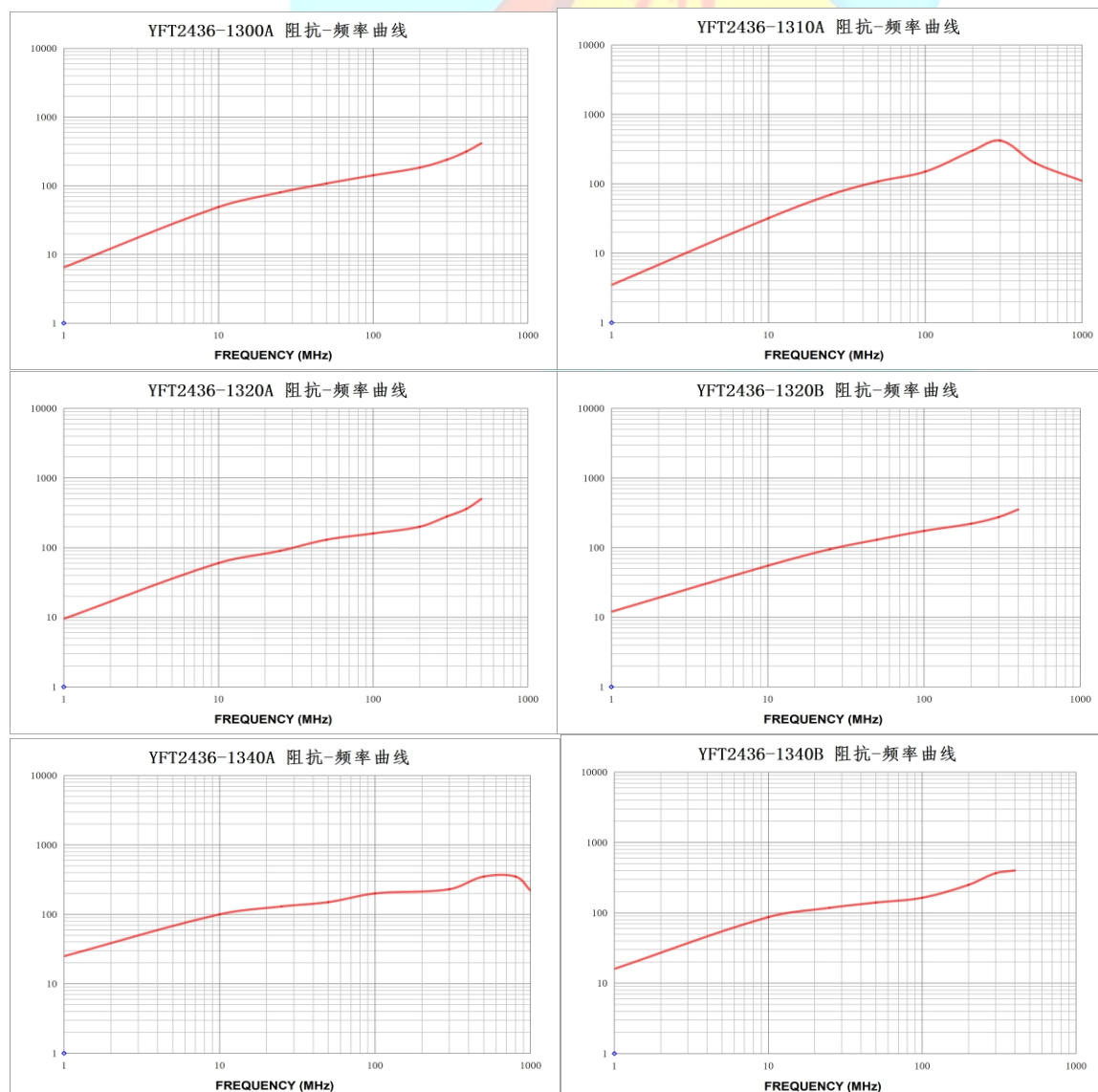



# YFT系列卡扣式磁环


## YFT3241-14/2637-14

### • 形状与尺寸



| 型号            | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz      | @100Mhz      |
|---------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| YFT3241-1410A | 内径13mm | 6 $\Omega$  | 80 $\Omega$ | 140 $\Omega$ |
| YFT2637-1420B | 内径13mm | 8 $\Omega$  | 85 $\Omega$ | 185 $\Omega$ |
| YFT2637-1430B | 内径13mm | 10 $\Omega$ | 95 $\Omega$ | 160 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

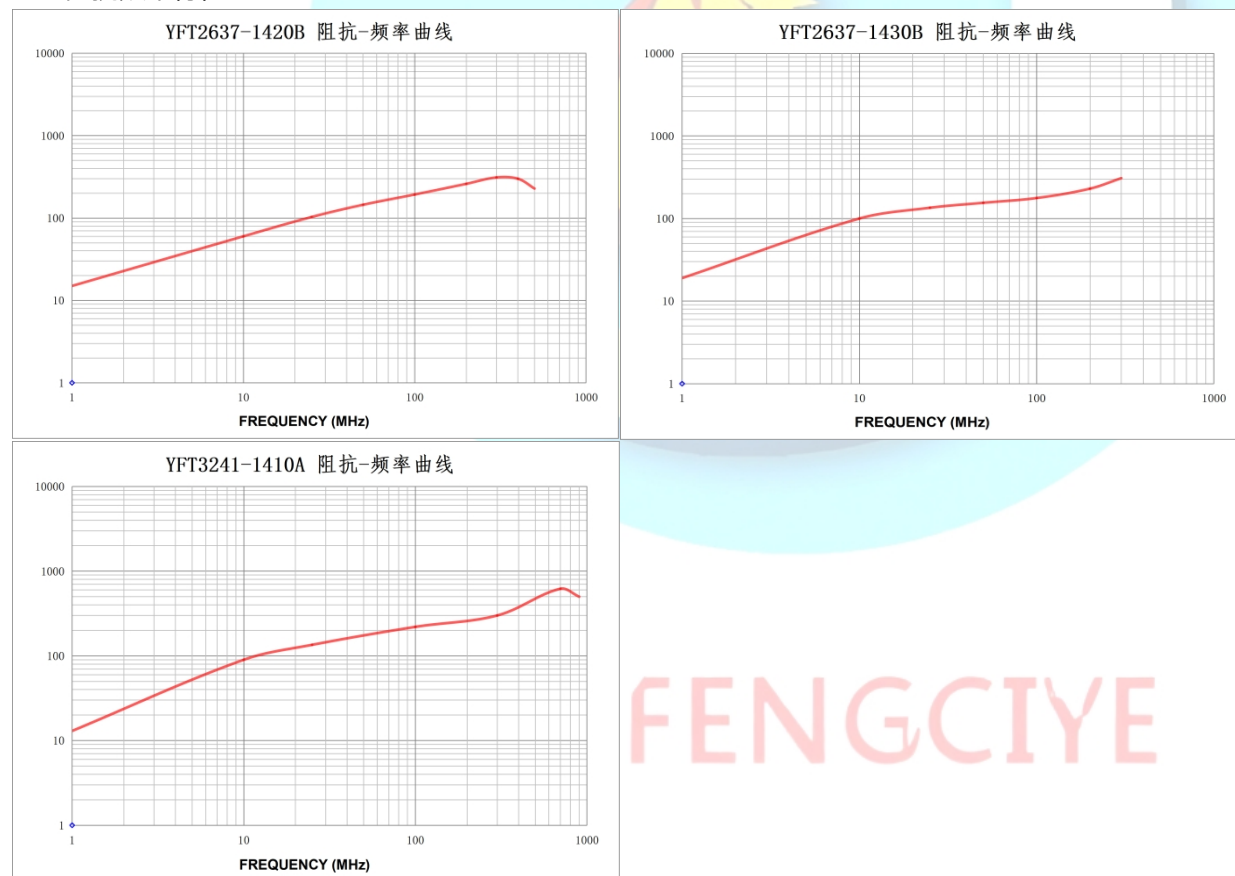




# YFT系列卡扣式磁环


## YFT2233-1530A

### • 形状与尺寸

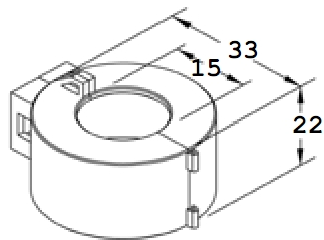

| 型号            | 尺寸     | @1Mhz      | @25Mhz      | @100Mhz     |
|---------------|--------|------------|-------------|-------------|
| YFT2233-1530A | 内径15mm | 2 $\Omega$ | 45 $\Omega$ | 95 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

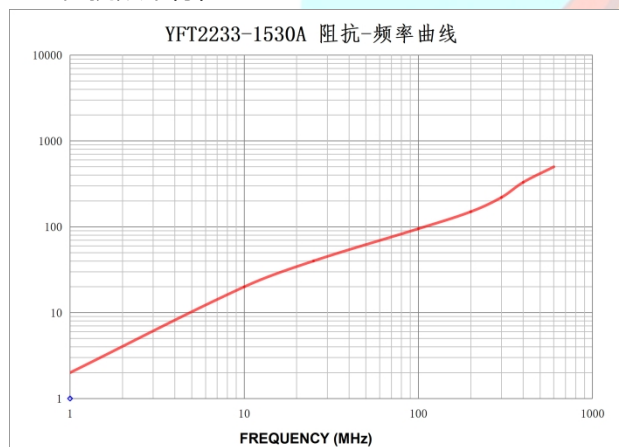

YUFENGCIYE






## YFT系列卡扣式磁环


### YFT3240-16

- 形状与尺寸

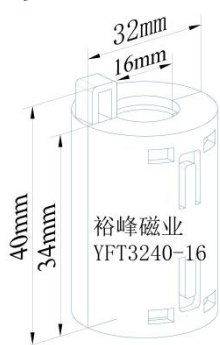

| 型号            | 尺寸     | @1Mhz      | @25Mhz      | @100Mhz      |
|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| YFT3240-1630A | 内径16mm | 6 $\Omega$ | 90 $\Omega$ | 160 $\Omega$ |

- 阻抗频率特性

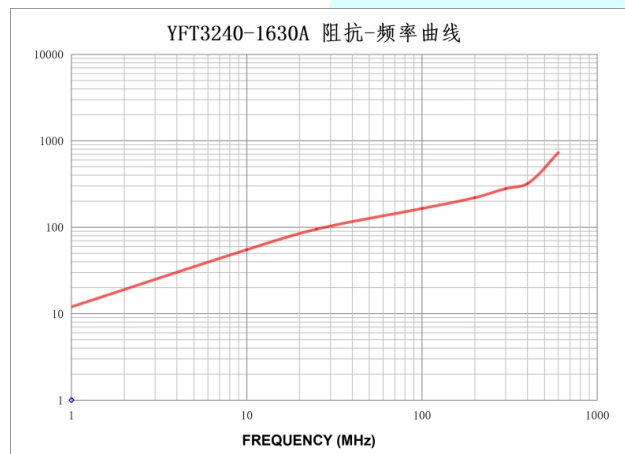

YUFENGCIYE



# YFT系列卡扣式磁环


## YFT4250-17/3137-17

### • 形状与尺寸



| 型号            | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz      | @100Mhz      |
|---------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| YFT4250-1730A | 内径17mm | 6 $\Omega$  | 80 $\Omega$ | 140 $\Omega$ |
| YFT3137-1730B | 内径17mm | 8 $\Omega$  | 85 $\Omega$ | 185 $\Omega$ |
| YFT3137-1720B | 内径17mm | 10 $\Omega$ | 95 $\Omega$ | 160 $\Omega$ |
| YFT4250-1750B | 内径17mm | 8 $\Omega$  | 85 $\Omega$ | 185 $\Omega$ |
| YFT4250-1700A | 内径17mm | 10 $\Omega$ | 95 $\Omega$ | 160 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

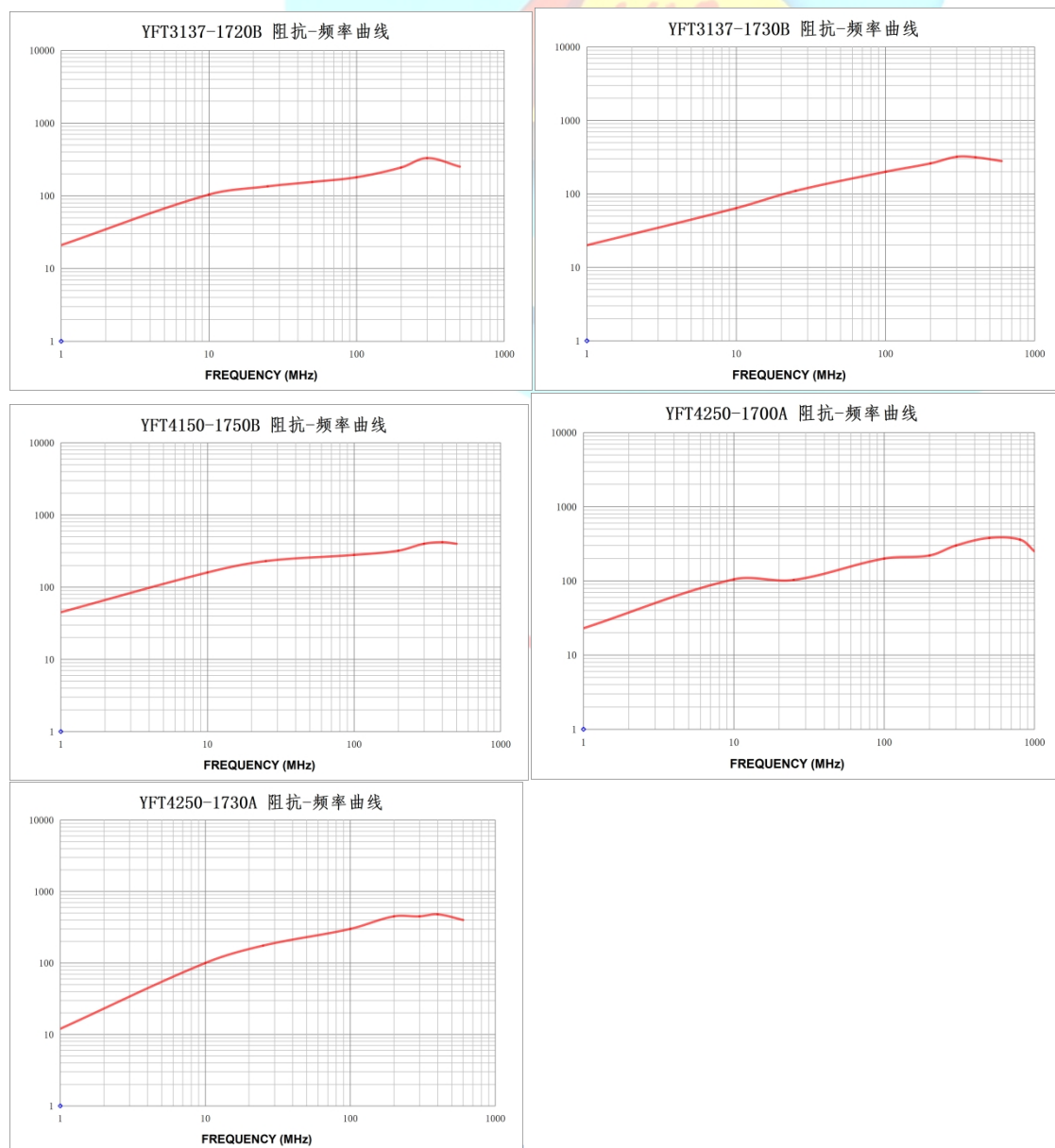




# YFT系列卡扣式磁环


## YFT4038-1930

### • 形状与尺寸

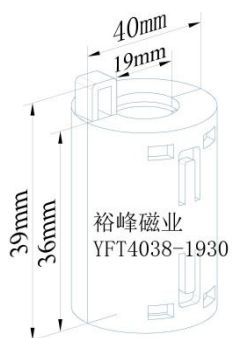

| 型号           | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|--------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| YFT4038-1930 | 内径19mm | 20 $\Omega$ | 180 $\Omega$ | 260 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

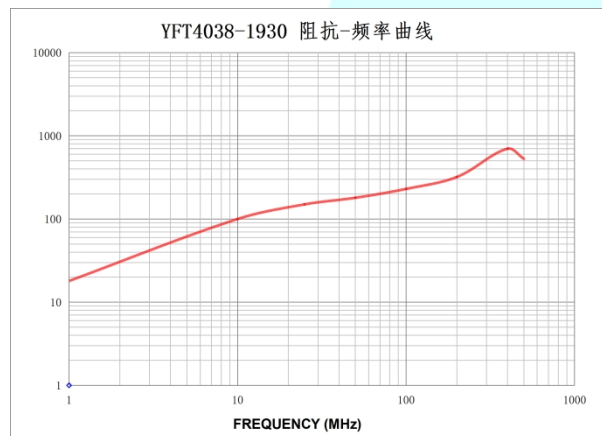


YUFENGCIYE



# YFT系列卡扣式磁环


## YFT2942-1930A

### • 形状与尺寸

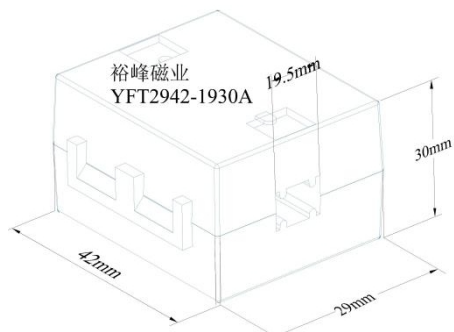

| 型号            | 尺寸       | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| YFT2942-1930A | 内径19.5mm | 15 $\Omega$ | 125 $\Omega$ | 170 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

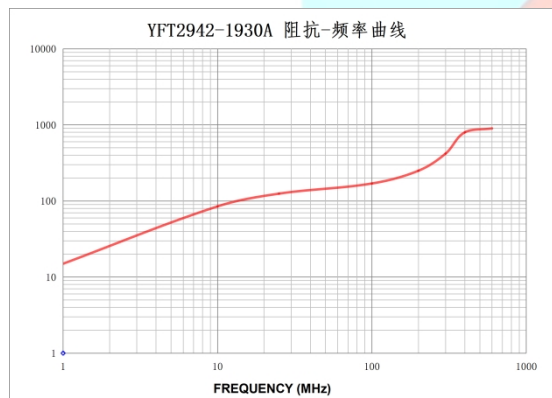


YUFENGCIYE



# YFT系列卡扣式磁环


## YFT4048-20

### • 形状与尺寸

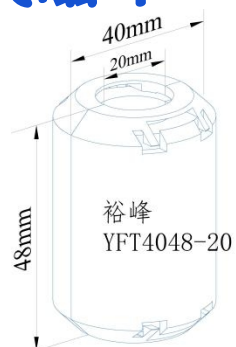

| 型号            | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| YFT4048-2000A | 内径20mm | 15 $\Omega$ | 160 $\Omega$ | 250 $\Omega$ |
| YFT4048-2030A | 内径20mm | 20 $\Omega$ | 180 $\Omega$ | 275 $\Omega$ |
| YFT4048-2030B | 内径20mm | 28 $\Omega$ | 165 $\Omega$ | 300 $\Omega$ |
| YFT4048-2040B | 内径20mm | 35 $\Omega$ | 210 $\Omega$ | 245 $\Omega$ |

### • 阻抗频率特性

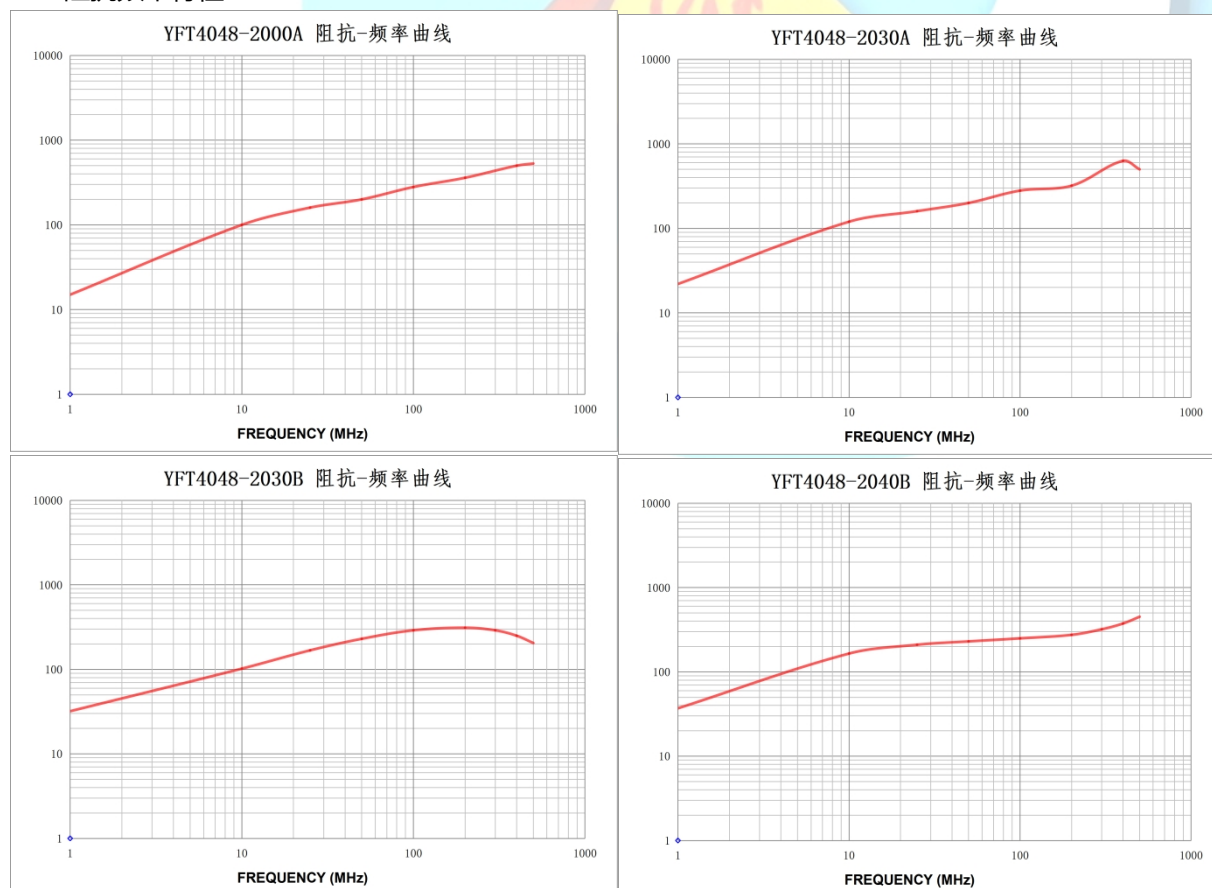




## YFT系列卡扣式磁环


### YFT4117-2330A/4518-2330A

- 形状与尺寸

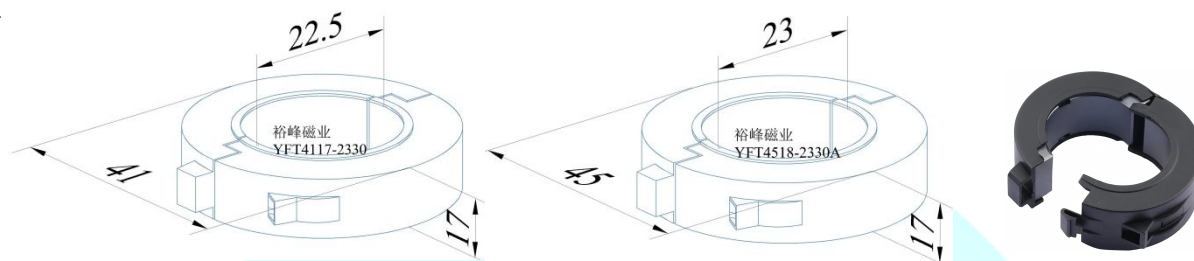

| 型号            | 尺寸       | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|---------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| YFT4117-2330A | 内径22.5mm | 4 $\Omega$  | 85 $\Omega$  | 210 $\Omega$ |
| YFT4518-2330A | 内径23mm   | 22 $\Omega$ | 120 $\Omega$ | 185 $\Omega$ |

- 阻抗频率特性

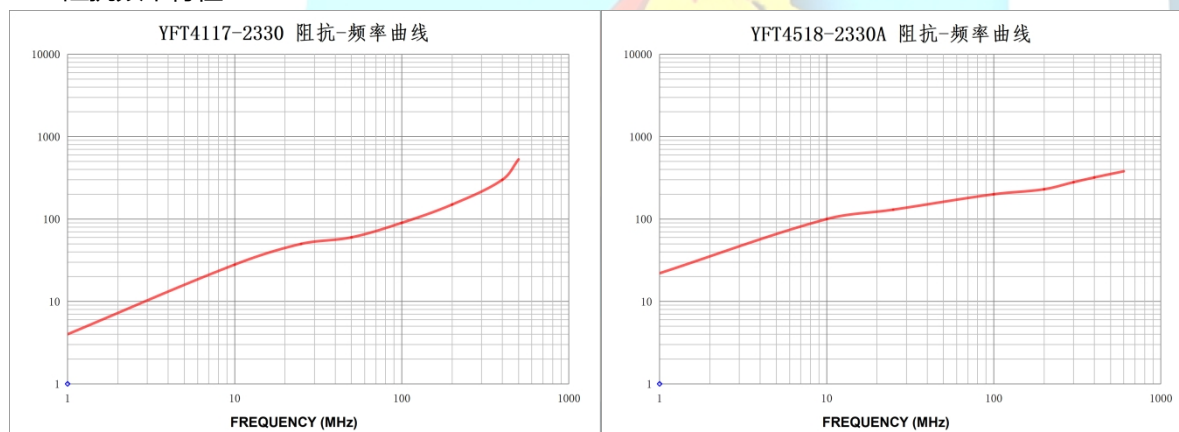


YUFENGCIYE



## YFT系列卡扣式磁环


### YFT4236-2430A

#### • 形状与尺寸

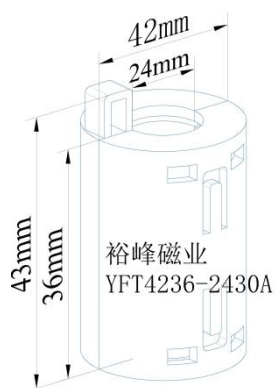

| 型号            | 尺寸     | @1Mhz      | @25Mhz      | @100Mhz      |
|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| YFT4236-2430A | 内径24mm | 4 $\Omega$ | 75 $\Omega$ | 210 $\Omega$ |

#### • 阻抗频率特性

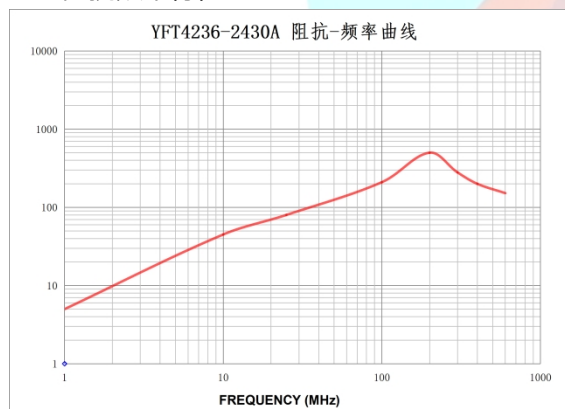

YUFENGCIYE






## YFT系列卡扣式磁环


### YFT5643-2450

#### • 形状与尺寸

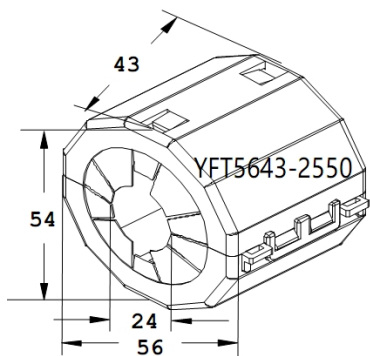

| 型号           | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|--------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| YFT5643-2450 | 内径24mm | 40 $\Omega$ | 225 $\Omega$ | 310 $\Omega$ |

#### • 阻抗频率特性

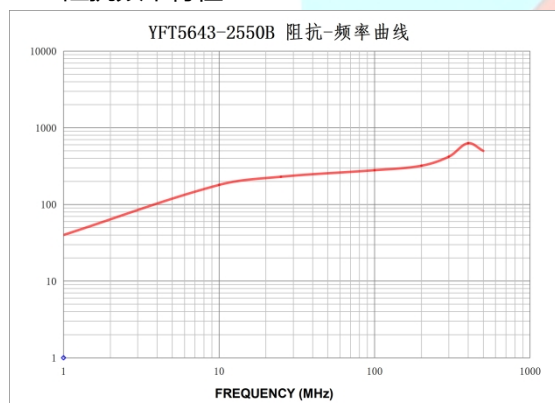


YUFENGCIYE



## YFT系列卡扣式磁环


### YFT4519-2710

- 形状与尺寸

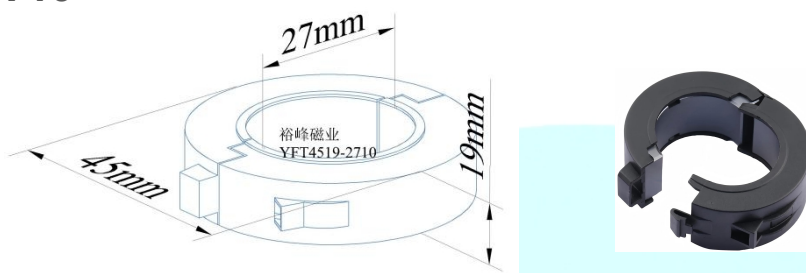

| 型号           | 尺寸     | @1Mhz      | @25Mhz      | @100Mhz      |
|--------------|--------|------------|-------------|--------------|
| YFT4519-2710 | 内径27mm | 6 $\Omega$ | 60 $\Omega$ | 120 $\Omega$ |

- 阻抗频率特性

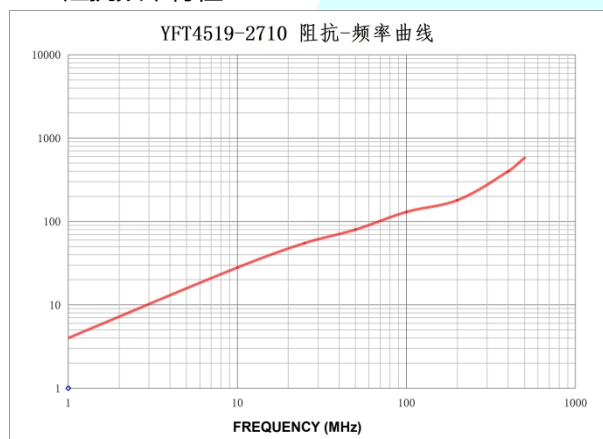


YUFENGCIYE



## YFT系列卡扣式磁环


### YFT5651-32

#### • 形状与尺寸

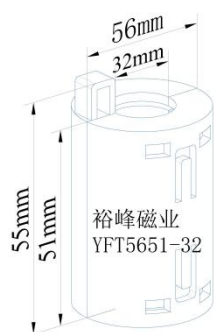

| 型号           | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz       | @100Mhz      |
|--------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| YFT5651-3230 | 内径32mm | 25 $\Omega$ | 200 $\Omega$ | 310 $\Omega$ |
| YFT5651-3220 | 内径32mm | 40 $\Omega$ | 260 $\Omega$ | 280 $\Omega$ |

#### • 阻抗频率特性

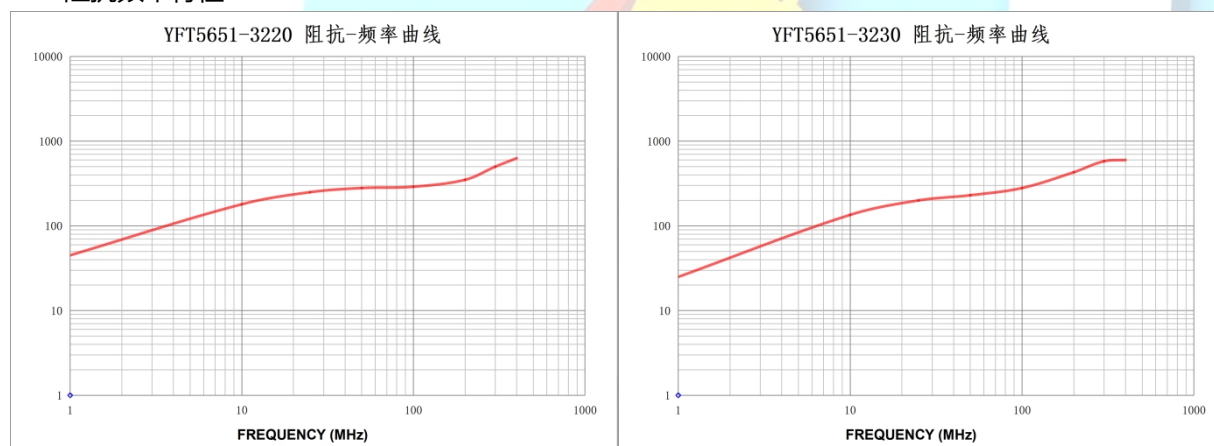


YUFENGCIYE



## YFT系列卡扣式磁环


### YFT5048-3430A

- 形状与尺寸

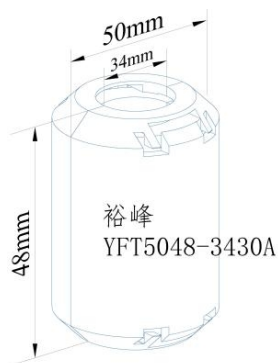

| 型号            | 尺寸     | @1Mhz       | @25Mhz      | @100Mhz      |
|---------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| YFT5048-3430A | 内径34mm | 10 $\Omega$ | 80 $\Omega$ | 210 $\Omega$ |

- 阻抗频率特性

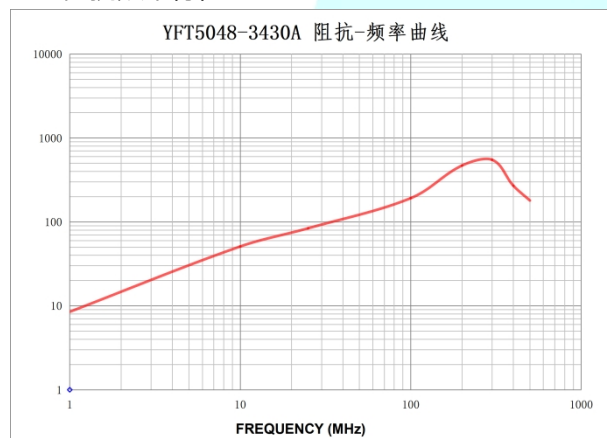

YUFENGCIYE