


线路图

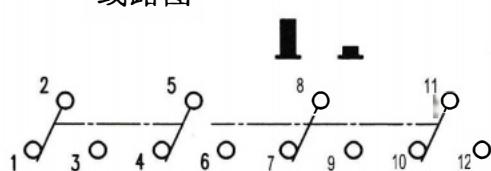

技术要求

- 1、环境温度: -40℃ ~ +80℃
- 2、相对湿度: 90%+40℃
- 3、额定电流/电压: 0.3A/60V DC/AC
- 4、接触电阻 ≤ 0.02Ω
- 5、绝缘电阻 ≥ 100MΩ
- 6、耐压: AC500V/1min
- 7、工作寿命 ≥ 10000次
- 8、动作力: 3±1N
- 9、未注公差按表

序号	代号	零件名称	数量	材料	备注
7	TX8.382.002	弹簧	1	T9A钢丝 Φ0.25	环保 借用KFC-D85
6	TX8.355.000	勾针	1	1Cr18Ni9Ti钢丝 Φ0.6	环保 借用KFC-D85
5	TX8.205.002C	推杆	1	杜邦POM(白色)	环保
4	TX8.080.005A	盖	1	PA66 G15(黑色)	环保 借用KFC-D130-A
3	TX7.810.153	基座	1	PA66 G15(黑色)	环保 借用KFC-D130
2	TX7.736.003	动触片	4	C5210R-EHA g0.5u t=0.2	环保 借用KFC-D85
1	TX6.620.005	插片	4	PPS-T40(棕色)/H65T t=0.4	环保 借用KFC-D85

未注公差(\pm)				
等级	A级	B级	C级	
0~4	0.05	0.10	0.20	
4~16	0.08	0.15	0.30	
16~64	0.12	0.25	0.50	
64~250	0.25	0.40	0.80	

旧底图总号

标记 数量 更换单号 签名 日期

底图总号 设计 2007.10.15

审核 2007.10.15

工艺

日期 签字

标准化 2007.12.15

批准 2007.12.15

按动开关
外形图

浙江创都电子科技

阶段标记	重量	比例
B		4:1
共张	第页	

KFC-43Z85-GTBN-PA66T