


特点

- PVC 绝缘护套材料
- 多种颜色可供选择，包括红色、蓝色和绿色
- 尺寸范围为 0.5mm² CSA/22 AWG 至 2.5mm² CSA/14 AWG
- 各种导线、包括 - BS6004、5 级和普通退火
- 以 100m 卷装供货

RS PRO 蓝色， 0.75 mm² 设备电线， 100m

RS 库存号： 361-658

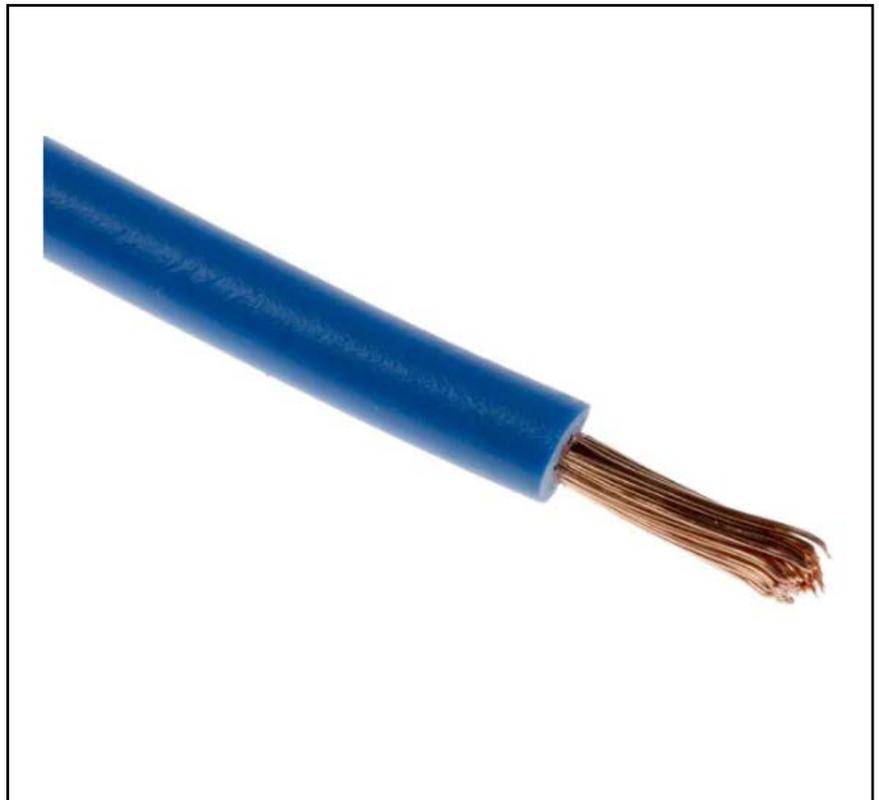

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 为您提供一系列架空电线。适用于电源、照明和内部布线应用。所有此系列中的标准设备电线均为 100 m 长，具有各种护套颜色可供选择，适合各种应用。由于铜导体的坚固和精心制造，所有型号的产品都具有高度的可靠性和优良的品质。

一般规格

类型	设备电线
导线材料	退火铜
护套颜色	蓝色
绝缘材料	pvc
电线类型	2491X
屏蔽类型	无屏蔽
绞线数	24
应用	电路板，计算机内部，车灯，移动电话和其他电池供电设备

电气规格

美国线规	18AWG
芯线束	24/0.2mm
额定电压	500V
额定电流	6A
协调代码	H05V-K
导线电阻	26Ω/km

机械规格

横截面积	0.75mm ²
外径	2.7mm
长度	100m
绝缘壁厚	0.6mm
绞线尺寸	0.2mm

操作环境规格

最高工作温度	70°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	BASEC , BS 6500 表 19
符合标准	BS 6004 , BS EN 50525-2-31 , 符合 RoHS

