


## 特点

- 高品质
- 适用于多种用途
- 易于使用螺纹拧紧
- 黑色和自然色，有各种尺寸可供选择
- 自熄，符合等级 UL94V-2
- UL 认证尼龙 6.6

## RS PRO 本色尼龙电缆扎带， 100mm x 2.5 mm

RS 库存号： 178-462

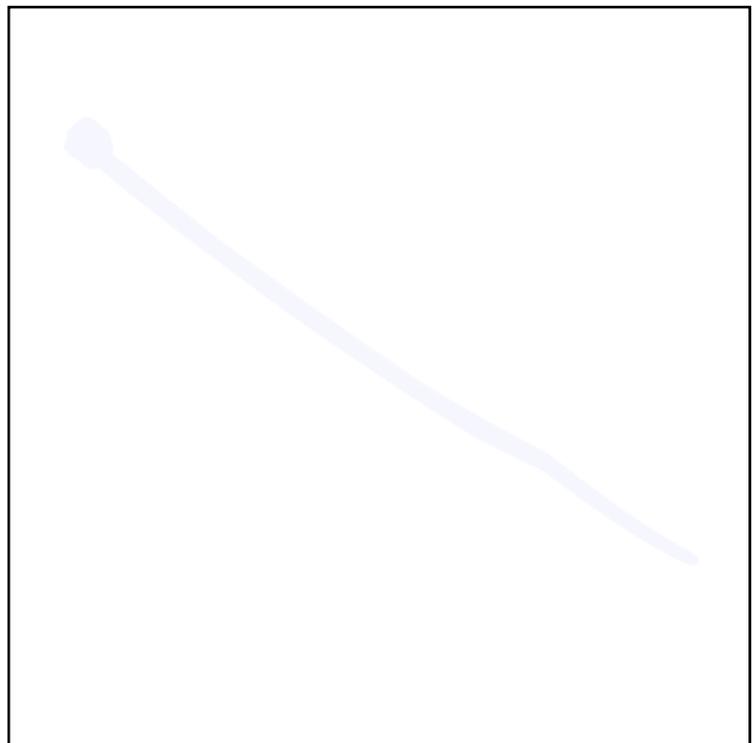

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性 1

RS PRO 尼龙不易松脱扎线带。其主要用途是通过将电缆固定在一起或固定在特定的位置，帮助实现清洁安装。它们还具有各种其他用途，如悬挂或存储准备油漆的零件。RS PRO 尼龙不易松脱扎线带由尼龙制成，使用方便，是工具箱的必备物品。

### 一般规格

类型	不易松脱
颜色	自然
材料	尼龙 66
应用	将电线捆绑在一起，适用于电气和电子维修，维护，机械和汽车应用。
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	85°C
火灾行为	自熄灭
数量	100

### 机械规格

长度	100mm
宽度	2.5mm
拉伸强度	78.4N
最大捆绑包强度	22mm

### 认证

符合标准	ul 94V – 2
------	------------

