


| | |
|-------|--|
| 客户确认: | |
| 日期: | |

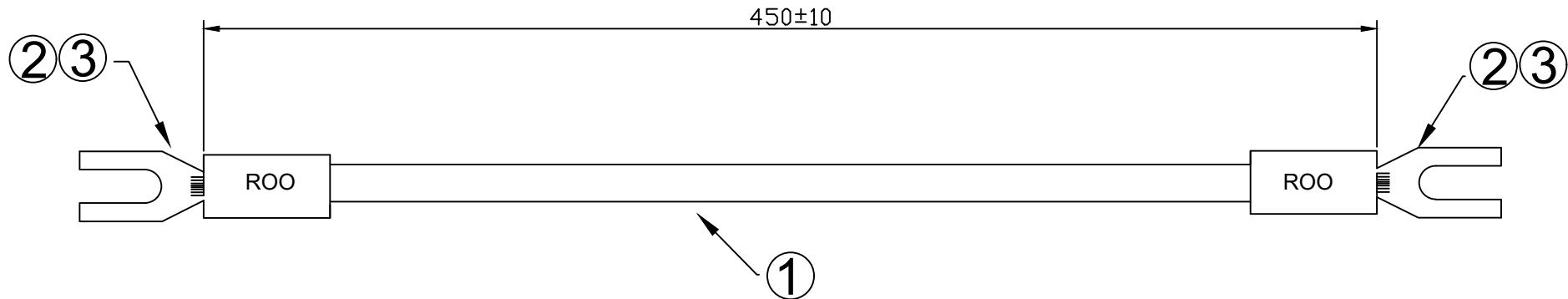

注意事项:

- 1:线材两端剥皮6mm压接UT2-3.2端子,
- 2: 端子拉力23KG
- 3:100%导通

| | | | | |
|----|------|--------------------------------|-----|-----|
| 3 | 号码管: | ø4.0*15mm 白色PVC | 2 | PCS |
| 2 | 端子: | UT2-3.2 (双铆脚U型端子) | 2 | PCS |
| 1 | 线材: | IEC 60227 RV2.0 ² 黑 | 450 | mm |
| 序号 | 名称 | 规 格 | 用量 | 单位 |

| | | | |
|-------------|-------------|---|--|
| APPROVED: | DATE: | XPB | 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 |
| CHECKED: | DATE: | TITLE: | SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO. LTD |
| DRAWN: | DATE: | 2H-UT2-3.2X2+RV2.0 ² L=450MM | |
| CLIENT P/N: | | UNIT: | mm |
| LQW | 2025-12-06 | SCALF: | free |
| FILE NO. | XPB11780035 | REV. | A |