


客户确认:	
日期:	

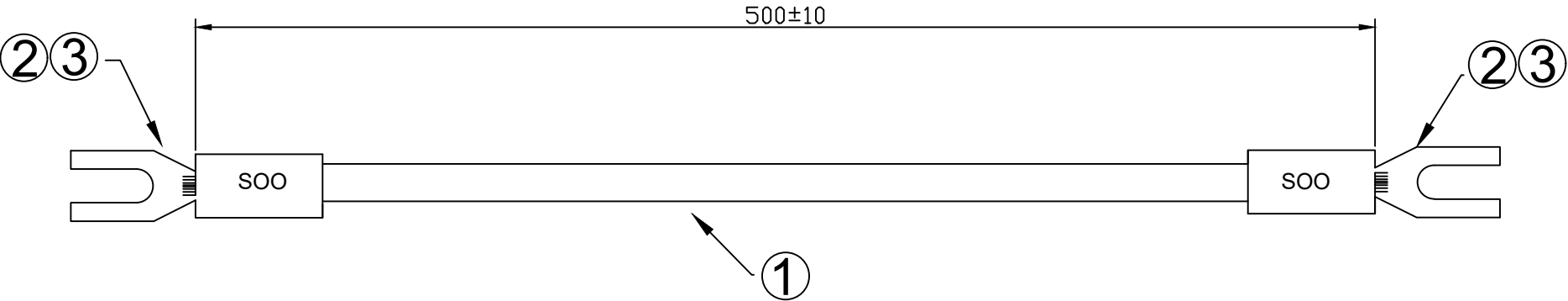

注意事项:

- 1: 线材两端剥皮6mm压接UT2-3.2端子,
- 2: 端子拉力23KG
- 3: 100%导通

3	号码管:	Ø4.0*15mm 白色PVC	2	PCS
2	端子:	UT2-3.2 (双铆脚U型端子)	2	PCS
1	线材:	IEC 60227 RV2.0² 黑	505	mm
序号	名称	规格	用量	单位

APPROVED:	DATE:	XPB 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 SHENZHEN XINPENGBO ELECTRONICS CO.LTD					
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H-UT2-3.2X2+RV2.0² L=500MM					
DRAWN: LQW	DATE: 2025-12-06	CLIENT P/N:					
		UNIT:	mm	SCALF:	free		
		FILE NO.		XPB11780021		REV.	A