
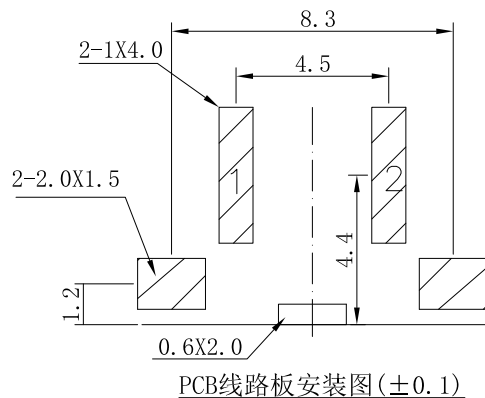
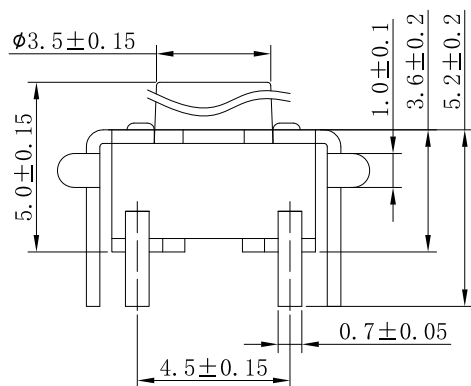
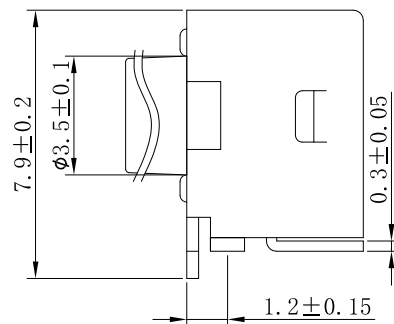


RoHS

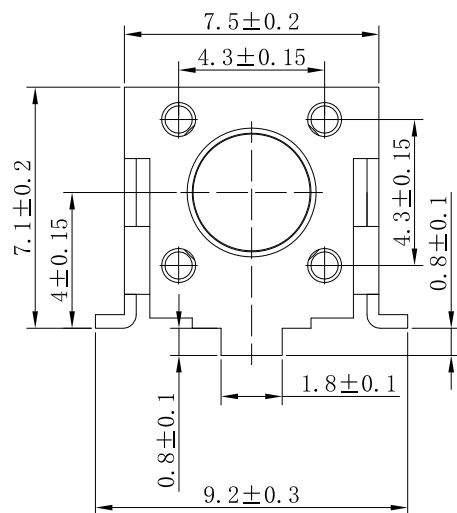

技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $180\text{g}\pm 30\text{g}$;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	嵌件	1	H62Y T=0.3	借用件
4	底座	1	PPA 黑色	借用件
3	簧片	1	SUS301	借用件
2	支架	1	冷轧钢带 T=0.4	借用件
1	帽头	1	PPA 黑色	借用件
序号	名 称	数量	材 料	附 注

TC-6617A-5.0-180

					TC-6617A-5.0-180			
更改文件号	数量	文件号	签字	日期				
设计	王振钊				阶段标记		重量(g)	比例
审核	/							
工艺	戴龙平				第 页		共 页	
标准化	/				浙江富港电子有限公司			
批准	刘 刚							

借用件登记
CAD设计
CAD绘图
旧底图总号
签 字
日 期