


1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

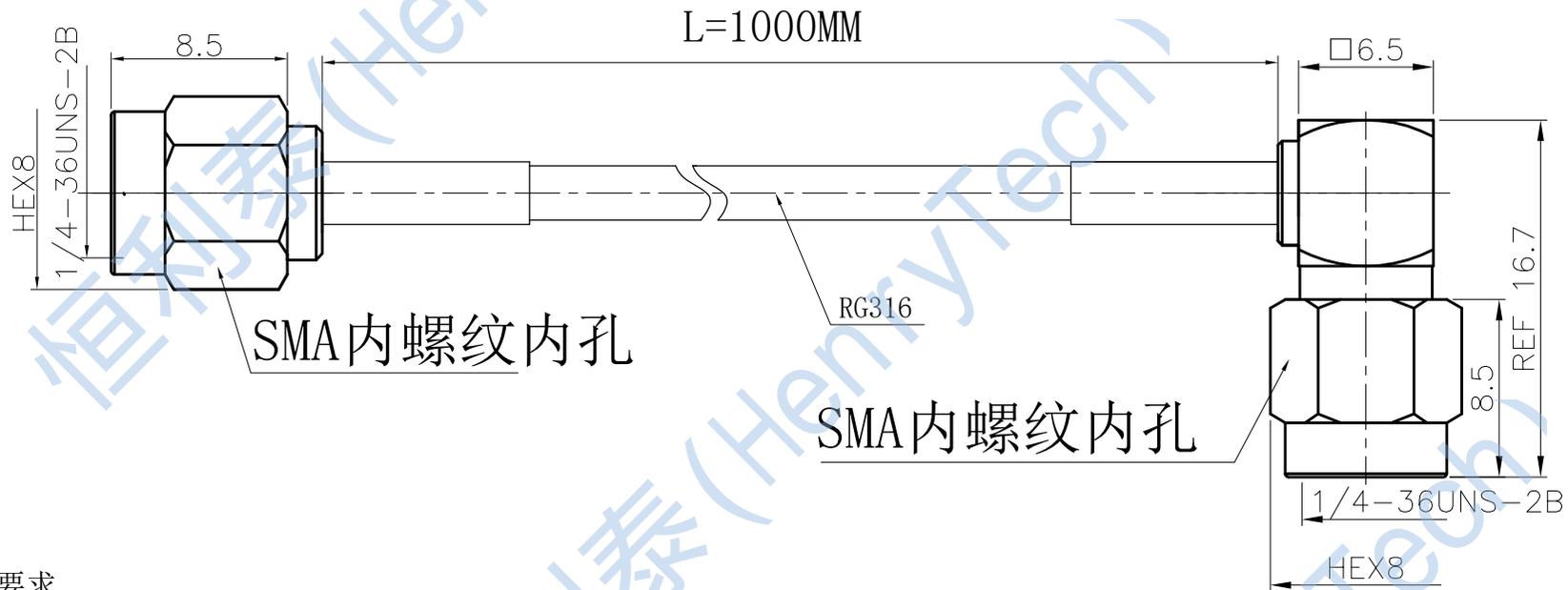

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

制图	版次	比例	型号规格
	投影		
审核	未标注公差的，以下列公差表为准		双RP-SMA型直式公头电缆组件
批准	1. X. X±0.2 2. X. XX±0.1 3. 角度±1°	4. 去除锐边最大0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 6. 倒角C0.15MAX	
	* 为重点尺寸 单位 mm		成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd