


| | | | | | | | |
|----|------|------|----|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 修订 | 变更描述 | 变更单号 | 签名 | 日期 | | | |
| | | | | | | | |

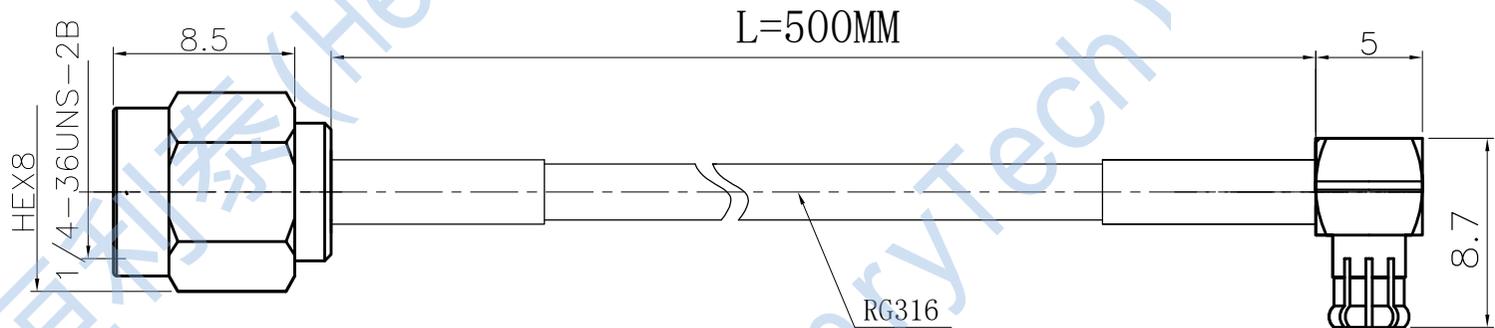

技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗：50欧姆
- 6、频率范围：0~6GHz

| | | | | |
|----|--|-----------------|---------------|--|
| 制图 | | 版次 | 比例 | 型号规格 |
| 审核 | | 投影 | | HL2-SMAJ-MCXJW-RG316-500mm |
| 批准 | | 未标注公差的，以下列公差表为准 | | SMA型转MCX型射频电缆组件 |
| | | 1. X.X±0.2 | 4. 去除锐边最大0.1 | 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |
| | | 2. X.XX±0.1 | 5. 表面粗糙度Ra3.2 | |
| | | 3. 角度±1° | 6. 倒角C0.15MAX | |
| | | * 为重点尺寸 单位/mm | | |